

マルパイジョン(同径)

カクパイジョン

ステンレスパイジョン

可変機能シリーズ

パイプ/シャフト


センサーフラケット

アームキット/クランプレバー

## 二ツ割りT字形


フレームを分解せずにはさみ込み (後付け可)

400

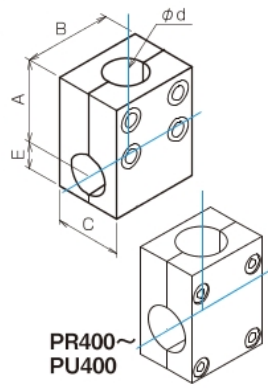

品番	φ d	C	E	A	B	締付ネジ	本体価格
PS 400	φ 6	11	4	18	18	4-M3	1,690
PE 400	φ 8	16	5	26	25	4-M4	2,400
PC 400	φ 9		6	24	24		2,160
PF 400	φ 10	22	9	27	29	4-M5	2,400
PG 400	φ 12		10	32	34		2,410
PJ 400	φ 13	28	13	37	38	4-M6	3,510
PK 400	φ 15		10	32	34		3,510
PN 400	φ 16	36	14	51	53	4-M8	3,510
PL 400	φ 19.1		13	37	38		6,400
PQ 400	φ 20	44	30	50	60	4-M8	10,500
PH 400	φ 25.1		31	59	70		10,500
PR 400	φ 30	50	31	59	70	4-M8	13,500
PT 400	φ 32		31	59	70		13,500
PU 400	φ 35						

401

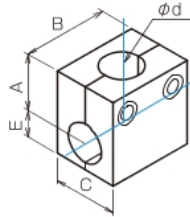


品番	φ d	C	E	A	B	締付ネジ	本体価格
PS 401	φ 6	11	4	11	18	2-M3	1,300
PC 401	φ 9	16	6	18	24	2-M4	1,610
PJ 401	φ 13	22	9	19	29	2-M5	1,820
PL 401	φ 19.1	28	13	25	38	2-M5	2,600

## 二ツ割り十字形

フレームを分解せずにはさみ込み (後付け可)

402, 403

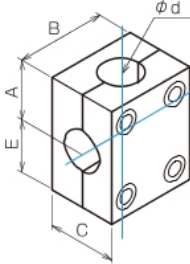


品番	φ d	C	E	A	B	締付ネジ	本体価格
PE 402	φ 8	16	12.5	12.5	24	4-M4	2,180
PC 402	φ 9		15	15	25		2,180
PF 402	φ 10	22	15	15	25	4-M5	2,180
PG 402	φ 12		18	18	29		2,470
PJ 402	φ 13	24	14	14		4-M5	2,280
PJ 403	φ 13		22.5	22.5	35		3,100
PK 402	φ 15	28	25	25	38	4-M5	3,100
PN 402	φ 16		25	25	40		3,580
PL 402	φ 19.1	30	25	25	40	4-M5	3,580
PQ 402	φ 20		25	25	40		3,580

## 二ツ割り平行二軸穴

平行取り付け(後付け可)、軸やPH104の取付けに

408


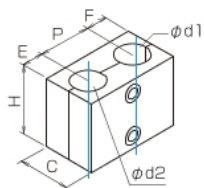


品番	φ d1	φ d2	C	H	E	P	F	締付ネジ	本体価格
PJ 408	φ 13	φ 13	22	29	9	22	9	2-M4	2,150

## 二ツ割りT字形

水平軸が片面とほぼ一定 (後付け可)

410, 411

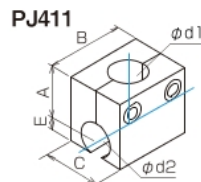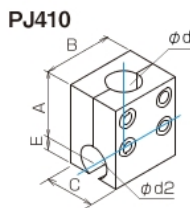

品番	φ d1	φ d2	C	E	A	B	締付ネジ	本体価格
PJ 410	φ 13	φ 13	22	6	27	29	4-M4	2,410
PJ 411					19		2-M4	1,820