

マルパイジョン(異径)

カクパイジョン

ステンレスパイジョン

可変機能シリーズ

パイプ/シャフト

センサーフラケット

アームキット/クランプレバー


クロス90°穴

直角軸の取付けに


100, 200




100は形状が異なります

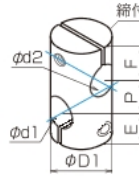

●印品番

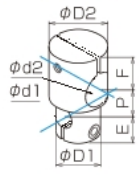

▲印品番

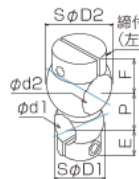

品番(左締め)	品番(右締め)	φd1	φd2	φD1	φD2	E	P	F	締付ネジ	本体価格
● CS 200	CS 201	φ 6	φ 9	φ 13	φ 15	9	9	12	M3・M4	1,240
● CE 200	—	—	—	—	—	—	10	—	—	1,300
● GE 200	—	φ 8	φ 12	φ 15	φ 22	12	13	14	—	1,950
● FC 200	—	—	φ 10	φ 15	—	13	11	13	2-M4	1,300
● JC 200	JC 201	φ 9	φ 13	—	φ 22	12	13	—	—	1,760
● GF 200	—	—	φ 12	φ 22	—	14	14	14	—	1,950
● JF 200	—	φ 10	φ 13	φ 16	φ 22	14	14	—	—	1,950
● KF 200	—	—	φ 15	φ 20	φ 25	15	16	18	2-M5	2,600
● JG 200	—	φ 12	φ 13	—	—	14	14	14	2-M4	1,950
● NG 200	—	φ 12	φ 16	φ 22	φ 25	16	17	18	—	2,600
● LJ 200	LJ 201	φ 13	φ 19.1	—	φ 29	15	18	19	—	2,540
● NK 200	—	—	φ 16	—	—	17.5	17.5	17.5	2-M5	2,600
● QK 200	—	φ 15	φ 20	φ 25	φ 29	18	22	20	—	2,800
● QL 200	—	—	φ 20	φ 29	—	20	21	—	—	2,800
▲ HL 100	HL 101	φ 19.1	—	Sφ28	Sφ37	21	25	24	—	4,500
▲ HN 100	—	φ 16	φ 25.1	Sφ25	Sφ37	20	25	24	2-M6	4,500
▲ RH 100	—	φ 25.1	φ 30	Sφ37	Sφ45	24	30	29	—	5,700
▲ TR 100	—	φ 30	φ 32	Sφ45	Sφ48	29	34	31	—	6,400
▲ UT 100	—	φ 32	φ 35	Sφ48	Sφ52	33	37	36	2-M8	7,500

*左締め用と右締め用で、締付ネジの向きが異なります

クロス90°穴

位置決め作業の滑り止めと微調整に




100ST, 200ST
(微調整用ストッパーネジ付)



100STは形状が異なります

品番(左締め)	品番(右締め)	φd1	φd2	φD1	φD2	E	P	F	A	締付ネジ	樹脂製ネジ	樹脂製ネジ耐荷重(N)	本体価格
● CE 200ST	—	φ 9	φ 8	φ 15	—	12	10	12	17	—	M3	6.2	1,500
● FC 200ST	—	φ 10	φ 9	φ 15	—	13	11	13	18	—	M4	8.9	1,500
● JC 200ST	JC 201ST	φ 13	φ 9	φ 15	φ 22	12	13	—	17	2-M4	M5	15.8	2,250
● GF 200ST	—	φ 12	φ 10	φ 22	—	14	14	14	20	—	M4	11	2,250
● JF 200ST	—	—	φ 16	φ 22	—	—	—	—	—	—	—	—	2,250
● JG 200ST	—	φ 13	φ 12	—	—	—	—	—	21	—	—	—	2,250
● LJ 200ST	LJ 201ST	φ 19.1	φ 13	φ 22	φ 29	15	18	19	22	—	—	13.7	2,850
● NK 200ST	—	φ 16	φ 15	φ 25	—	17.5	18	17.5	26	2-M5	M5	15.8	2,850
● QL 200ST	—	φ 20	φ 19.1	φ 29	—	20	21	20	30	—	—	13.7	3,100
▲ HL 100ST	HL 101ST	φ 25.1	φ 19.1	Sφ28	Sφ37	21	25	24	32	2-M6	—	18.5	4,950

*左締め用と右締め用で、締付ネジの向きが異なります

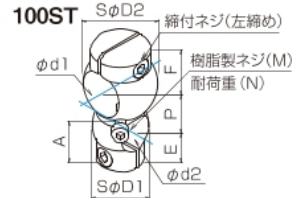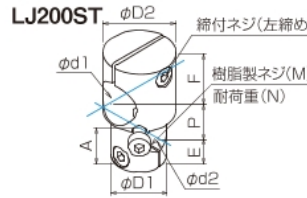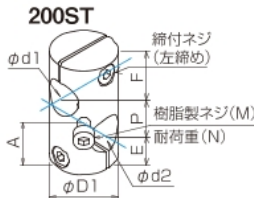


片方ボス

他の部品と自由に組み合わせ


104, 204



104は形状が異なります

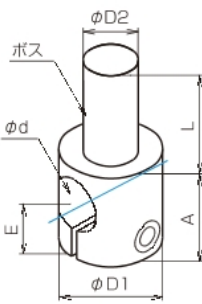

●印品番

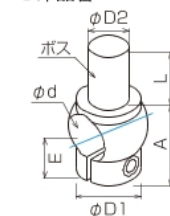

品番	φd	φD1	φD2	E	A	ボス長L	締付ネジ	本体価格
● CS 204	φ 9	—	φ 6	12	19	14	—	980
● CE 204M	—	φ 15	—	—	—	25	—	1,130
● CE 204	φ 8	—	—	—	—	16	—	1,040
● CE 204M	—	—	—	—	—	30	—	1,200
● FC 204	φ 10	—	φ 9	13	20	17	—	1,040
● FC 204M	—	—	—	—	—	30	—	1,200
● JC 204	φ 13	—	—	—	22	16	M4	1,370
● JC 204M	—	—	—	—	—	30	—	1,580
● GF 204	φ 12	—	—	—	—	23	—	1,560
● GF 204M	—	φ 22	φ 10	14	—	30	—	1,800
● JF 204	φ 13	—	—	—	23	23	—	1,560
● JF 204M	—	—	—	—	—	30	—	1,800
● JG 204	φ 12	—	—	—	—	23	—	1,560
● JG 204M	—	φ 13	—	—	—	45	—	1,800
● LJ 204	φ 19.1	φ 29	—	19	31	23	M5	2,080
● LJ 204M	—	—	—	—	—	45	—	2,290
● NK 204	φ 15	φ 25	φ 16	18	29	25	—	2,100
● NK 204M	—	—	—	—	—	50	—	2,310
● QL 204	φ 20	φ 29	—	20	33	30	—	2,160
● QL 204M	—	—	—	—	—	60	—	2,380
● QL 204L	—	—	—	—	—	100	—	2,600
● HL 104	φ 25.1	Sφ37	—	24	39	30	—	3,800
● HL 104M	—	—	—	—	—	70	M6	4,180
● HL 104L	—	—	—	—	—	100	—	4,560
● RH 104	φ 30	Sφ45	φ 25	29	48	40	—	4,700
● TR 104	φ 32	Sφ48	φ 30	31	51	50	—	5,200
● UT 104	φ 35	Sφ52	φ 32	36	58	50	M8	5,900