

標準品

(— 線はパイプ穴を示しています)

縦横いずれにもパイプで延長、汎用性が高い標準品。パイプで遠隔取付けに（最大曲げ角45°）

◎カラーはW（ホワイト）／B（ブラック）のいずれかをご指定ください。


◎ハンドル付きネジも用意しております。（P.53参照）

■ネジ取付

BC360

ボール
BC-860

ベース
BC-001

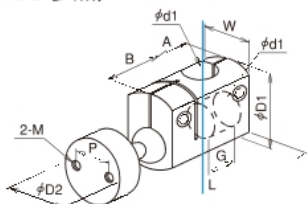

品番	φd1	φD1	A	B	W	G	L	φD2	P	2-M×有効	締付ネジ	耐荷重N	本体価格
BC 360S-	φ 6	φ 15	10	15	10	10	39	φ 13		M3×5	2-M3	23	4,400
BC 360E-	φ 8			19.5			49					26	4,600
BC 360C-	φ 9	φ 20	13	19	14	13	48.5	φ 15	9	M3×6		33	4,700
BC 360F-	φ 10			19.5			49.5				2-M4	37	4,800
BC 360G-	φ 12	φ 25	15	25.5	18	15	63.5	φ 22	12	M4×8		78	5,100
BC 360J-	φ 13						64.5					98	5,100
BC 360K-	φ 15	φ 29	18	33	22	18	79.5	φ 25	15	M5×10		138	6,400
BC 360N-	φ 16						81.5					154	6,400
BC 360L-	φ 19.1	φ 37	22	39	26	22	94	φ 29	16	M6×12		167	7,000
BC 360Q-	φ 20						95.5		18			177	7,200


※耐荷重＝球センターより50mm

■水平取付

BC363

ボール
BC-863

ベース
BC-001

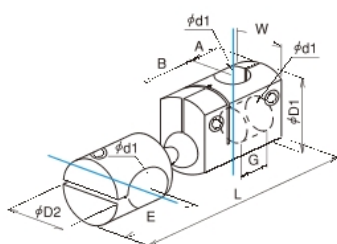

品番	φd1	φD1	A	B	W	G	L	φD2	E	締付ネジ	耐荷重N	本体価格
BC 363S-	φ 6	φ 15	10	15	10	10	45	φ 13	9	3-M3	23	4,500
BC 363E-	φ 8			19.5			58		12		26	4,900
BC 363C-	φ 9	φ 20	13	19	14	13	58.5	φ 15	12.5		33	4,900
BC 363F-	φ 10			19.5			61.5		13.5	3-M4	37	5,000
BC 363G-	φ 12	φ 25	15	25.5	18	15	73.5	φ 22	14		78	5,500
BC 363J-	φ 13						75.5		14.5		98	5,500
BC 363K-	φ 15	φ 29	18	33	22	18	91.5	φ 25	16.5		138	7,100
BC 363N-	φ 16						94.5		17	3-M5	154	7,200
BC 363L-	φ 19.1	φ 37	22	39	26	22	111	φ 29	20		167	7,900
BC 363Q-	φ 20						114.5		20.5		177	8,000


※耐荷重＝球センターより50mm

■垂直取付

BC364

ボール
BC-864

ベース
BC-001

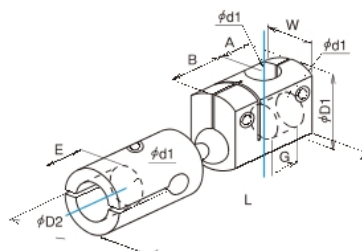

品番	φd1	φD1	A	B	W	G	L	φD2	E	締付ネジ	耐荷重N	本体価格
BC 364S-	φ 6	φ 15	10	15	10	10	54	φ 13	7	3-M3	23	4,600
BC 364E-	φ 8			19.5			66		9		26	5,000
BC 364C-	φ 9	φ 20	13	19	14	13	66.5	φ 15	10		33	5,100
BC 364F-	φ 10			19.5			70.5		11	3-M4	37	5,200
BC 364G-	φ 12	φ 25	15	25.5	18	15	83.5	φ 22	13		78	5,600
BC 364J-	φ 13						84.5				98	5,600
BC 364K-	φ 15	φ 29	18	33	22	18	100.5	φ 25	14		138	7,300
BC 364N-	φ 16						102.5			3-M5	154	7,400
BC 364L-	φ 19.1	φ 37	22	39	26	22	119	φ 29	18		167	8,000
BC 364Q-	φ 20						120.5				177	8,100

※耐荷重＝球センターより50mm

価格は税抜表示です。