

選定部品ジョインベース 8 種類


ジョインボール (P52, 53)と組合せてご使用ください。組立てもいたします。

丸穴タイプ

パイプとジョインベースを組み合わせ、旋回・伸縮自由自在のステーに

マルパイプ利用で水平・垂直方向のいずれにも取付けができます

BC-001

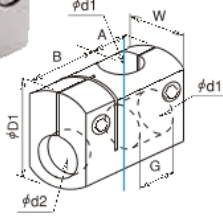


品番	φd1	φd2	φD1	A	B	W	G	締付ネジ	本体価格
BC 06-001	φ 6	φ 6	φ 15	10	15	10	10	2-M3	3,200
BC 08-001	φ 8	φ 8	φ 20	13	19.5	14	13	2-M4	3,400
BC 09-001	φ 9	φ 9			19				3,400
BC 10-001	φ 10	φ 10	19.5	3,500					
BC 12-001	φ 12	φ 12	φ 25	15	25.5	18	15		3,700
BC 13-001	φ 13	φ 13	φ 29	18	33	22	18	2-M5	3,700
BC 15-001	φ 15	φ 15							4,800
BC 16-001	φ 16	φ 16	4,800						
BC 19-001	φ 19.1	φ 19.05	φ 37	22	39	26	22		5,100
BC 20-001	φ 20	φ 20							5,200

ネジ固定タイプ

面に直取付けでコンパクトな自在取付け

側面と端面に取付け用のネジ加工を施しています

BC-002

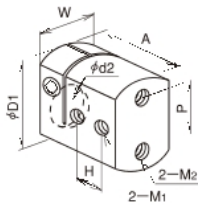


品番	φd2	φD1	A	W	H	P	2-M1	2-M2×有効	締付ネジ	本体価格
BC 06-002	φ 6	φ 15	21	10	7	10	M3	M3× 7	M3	4,000
BC 08-002	φ 8	φ 20	27	14	10	12	M4	M4× 10	M4	4,000
BC 09-002	φ 9									4,200
BC 10-002	φ 10	4,200								
BC 12-002	φ 12	φ 25	31	18	15	M4× 12	4,400			
BC 13-002	φ 13	φ 29	35	22	12	18	M5	M5× 12.5	M5	4,900
BC 15-002	φ 15									5,700
BC 16-002	φ 16	5,700								
BC 19-002	φ 19.05	φ 37	45	26	25	M6	M6× 15	6,500		
BC 20-002	φ 20								6,500	

ダブルタイプ

光学機器・測定機器などフレキシブルな取付けに

2カ所可変複合取付けができます
φd2側2カ所で屈折

BC-003

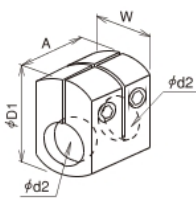


品番	φd2	φD1	A	W	締付ネジ	本体価格
BC 06-003	φ 6	φ 15	17	10	2-M3	4,300
BC 08-003	φ 8	φ 20	20	14	2-M4	4,300
BC 09-003	φ 9		19			4,300
BC 10-003	φ 10	20	4,300			
BC 12-003	φ 12	φ 25	22	18		4,500
BC 13-003	φ 13	φ 29	27	22	2-M5	4,500
BC 15-003	φ 15					5,400
BC 16-003	φ 16	5,400				
BC 19-003	φ 19.05	φ 37	33	26		6,000
BC 20-003	φ 20				6,000	

ボスタイプ

ネジ加工やクランプ固定で自由な取付け

ボス部分に追加工もできます

BC-004

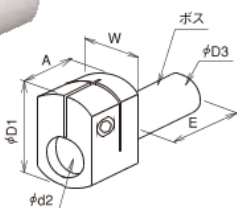

品番	φd2	φD1	φD3 (h8)	A	E	W	締付ネジ	本体価格
BC 06-004	φ 6	φ 15	φ 6	15	15	10	M3	3,300
BC 08-004	φ 8	φ 20	φ 8	16	17	14	M4	3,300
BC 09-004	φ 9		φ 9					3,300
BC 10-004	φ 10	φ 10	3,300					
BC 12-004	φ 12	φ 25	φ 12	18	24	18		3,600
BC 13-004	φ 13	φ 29	φ 13	21	28	22	M5	3,600
BC 15-004	φ 15		φ 15					4,400
BC 16-004	φ 16	φ 16	4,400					
BC 19-004	φ 19.05	φ 37	φ 19	26	32	26		5,000
BC 20-004	φ 20		φ 20					5,000