


## 選定部品ジョインボール13種類


ジョインベース (P50, 51)と組合せてご使用ください。組立てもいたします。(球部とジョインベースφd2を組合せます)

**BC-858** 2カ所の球体の動きで  
取付け対象物が自由自在に

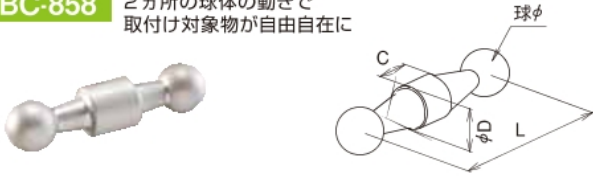


品番	球φ	φD	L	C	本体価格
BC 06-858	φ 6	φ 6	21	6	1,200
BC 08-858	φ 8	φ 8	27	8	1,200
BC 09-858	φ 9	φ 9	30	9	1,300
BC 10-858	φ 10	φ 10	33	10	1,300
BC 12-858	φ 12	φ 12	39	12	1,400
BC 13-858	φ 13	φ 13	42	13	1,400
BC 15-858	φ 15	φ 15	48	15	1,800
BC 16-858	φ 16	φ 16	51	16	1,800
BC 19-858	φ 19.05	φ 19	60	19	2,100
BC 20-858	φ 20	φ 20	65	20	2,100

**BC-859** BC-858よりLが長く  
取付け対象物の角度が取りやすい

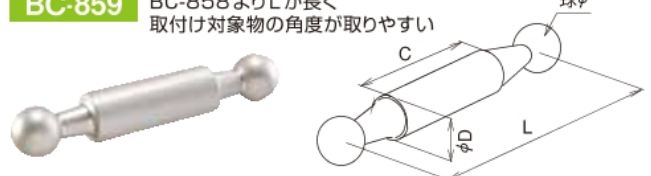


品番	球φ	φD	L	C	本体価格
BC 06-859	φ 6	φ 6	30	15	1,200
BC 10-859	φ 10	φ 10	50	27	1,300
BC 13-859	φ 13	φ 13	65	36	1,400
BC 16-859	φ 16	φ 16	75	40	1,800
BC 20-859	φ 20	φ 20	95	50	2,100

**BC-860** センサーブラケットなどの  
部品取付けに

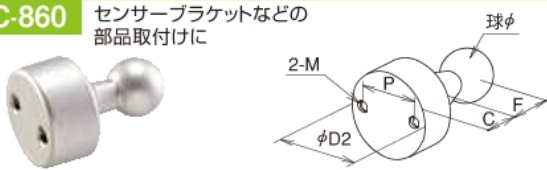


品番	球φ	φD2	F	C	P	2-M×有効	本体価格
BC 06-860	φ 6	φ 13	8	7		M3×5	1,200
BC 08-860	φ 8						1,200
BC 09-860	φ 9	φ 15	10	8	9	M3×6	1,300
BC 10-860	φ 10		11				1,300
BC 12-860	φ 12		14				1,400
BC 13-860	φ 13	φ 22	15	11	12	M4×8	1,400
BC 15-860	φ 15		18				1,600
BC 16-860	φ 16	φ 25	20	13	15	M5×10	1,600
BC 19-860	φ 19.05	φ 29	21.5	14	16		1,900
BC 20-860	φ 20		23		18	M6×12	2,000
BC 25-860	φ 25	φ 37	28.5	18.5	20		2,600

**BC-861** BC-860で取付け部品の  
角度が取れない場合に

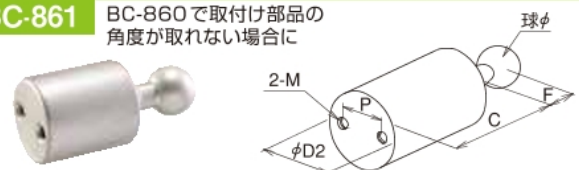


品番	球φ	φD2	F	C	P	2-M×有効	本体価格
BC 06-861	φ 6	φ 13	8				1,600
BC 08-861	φ 8						1,600
BC 09-861	φ 9	φ 15	10	20	9	M3×10	1,600
BC 10-861	φ 10		11				1,600
BC 12-861	φ 12		14				1,700
BC 13-861	φ 13	φ 22	15	25	12	M4×12	1,700
BC 15-861	φ 15		18				1,900
BC 16-861	φ 16	φ 25	20	30	15	M5×15	1,900
BC 19-861	φ 19.05	φ 29	21.5	40	16	M6×18	2,100
BC 20-861	φ 20		23		18		2,100

**BC-862** BC-860と同じ機能  
部品に合わせて使い分け

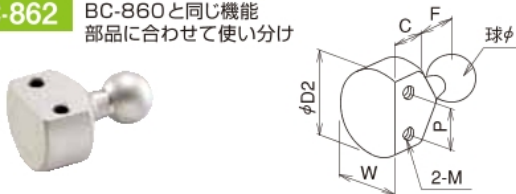


品番	球φ	φD2	F	C	P	W	2-M×有効	本体価格
BC 06-862	φ 6	φ 13	8	7	8	9.5	M3×5	1,600
BC 08-862	φ 8					11.5		1,600
BC 09-862	φ 9	φ 15	10	8	9	12	M3×6	1,600
BC 10-862	φ 10		11					1,600
BC 12-862	φ 12	φ 22	14	11	12	17	M4×9	1,700
BC 13-862	φ 13		15					1,700
BC 15-862	φ 15	φ 25	18	13	15	20	M4×10	1,900
BC 16-862	φ 16		20					1,900
BC 19-862	φ 19.05	φ 29	21.5	14	16	24	M5×11	1,900
BC 20-862	φ 20		23	18	22.5		M5×12	2,100

**BC-863** 貫通穴、パイプのスライドで  
取付け対象物が可動

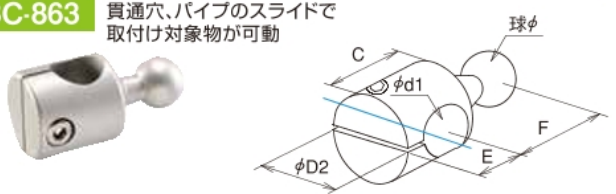


品番	球φ	φd1	φD2	F	E	C	締付ネジ	本体価格
BC 06-863	φ 6	φ 6	φ 13	12	9	13	M3	1,300
BC 08-863	φ 8	φ 8		15	12	17		1,500
BC 09-863	φ 9	φ 9	φ 15	15.5	12.5	18	M4	1,500
BC 10-863	φ 10	φ 10		17.5	13.5	20		1,500
BC 12-863	φ 12	φ 12	φ 22	21	14	21	M5	1,800
BC 13-863	φ 13	φ 13		22.5	14.5	22		1,800
BC 15-863	φ 15	φ 15	φ 25	26.5	16.5	25		2,300
BC 16-863	φ 16	φ 16		29	17	26		2,400
BC 19-863	φ 19.05	φ 19.1	φ 29	32.5	20	31	M6	2,800
BC 20-863	φ 20	φ 20	φ 29	35.5	20.5	33		2,800
BC 25-863	φ 25	φ 25.1	φ 37	43	24.5	39		3,800

**BC-864** 取付け位置を延長したい場合に

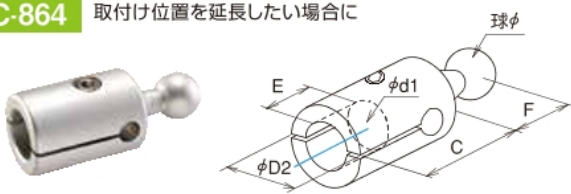

品番	球φ	φd1	φD2	F	E	C	締付ネジ	本体価格
BC 06-864	φ 6	φ 6	φ 13	8	7	22	M3	1,400
BC 08-864	φ 8	φ 8				25		1,600
BC 09-864	φ 9	φ 9	φ 15	10	10	26	M4	1,700
BC 10-864	φ 10	φ 10		11	11	29		1,700
BC 12-864	φ 12	φ 12	φ 22	14	13	31		1,900
BC 13-864	φ 13	φ 13		15				1,900
BC 15-864	φ 15	φ 15		18	14			2,500
BC 16-864	φ 16	φ 16	φ 25	20		34	M5	2,600
BC 19-864	φ 19.05	φ 19.1	φ 29	21.5	18	39		2,900
BC 20-864	φ 20	φ 20		23				2,900
BC 25-864	φ 25	φ 25.1	φ 37	28.5	23	45.5	M6	4,100

**BC-865** 平面を自由に加工

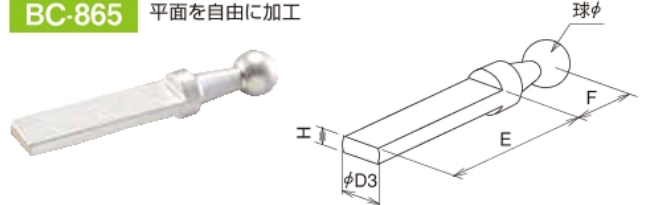

品番	球φ	φD3	F	E	H	本体価格
BC 06-865	φ 6	φ 6	12	25		2,300
BC 08-865	φ 8	φ 8	16			2,300
BC 09-865	φ 9	φ 9	18.5	35	3	2,300
BC 10-865	φ 10	φ 10	21			2,300
BC 12-865	φ 12	φ 12	23	45	4	2,600
BC 13-865	φ 13	φ 13	25.5			2,600
BC 15-865	φ 15	φ 15	27.5			2,900
BC 16-865	φ 16	φ 16	29	55	5	2,900
BC 19-865	φ 19.05	φ 19.05	33.5			3,800
BC 20-865	φ 20	φ 20	36	65		3,800