

継手なしバツファ式金具付パッド/PSS

形式番号

PSS - ①
L3 - PBG - ②
10A - ③
N

①ストローク ②パッド径 mm ③パッドゴム材質

①ストローク		②パッド径 mm		③パッドゴム材質	
L3	3mm ストローク	10A	φ 10	N	NBR (ニトリルゴム)
L5	5mm ストローク	15A	φ 15	S	シリコンゴム
				U	ウレタンゴム
				F	ふっ素ゴム
				NE	導電性 NBR (ニトリルゴム)
				SE	導電性シリコンゴム

注) 上記以外の材質も製作いたします。
ご相談ください。

パッド標準仕様

記号	材質	硬度 (Hs)	使用温度範囲	色	体積抵抗率
N	NBR (ニトリルゴム)	A55/S	-26 ~ 120°C	黒	—
S	シリコンゴム	A55/S	-60 ~ 250°C	白	—
U	ウレタンゴム	A55/S	-20 ~ 75°C	青	—
F	ふっ素ゴム	A70/S	-10 ~ 230°C	黒に白点	—
NE	導電性 NBR (ニトリルゴム)	A70/S	0 ~ 60°C	黒に青点	800 ~ 1000 Ω · cm
SE	導電性シリコンゴム	A55/S	-10 ~ 130°C	黒に赤点	5 ~ 15 Ω · cm

注) 体積抵抗率は導電性を表すもので、cm³当たりの抵抗値を表す。


金具対応一覧

	形式番号	円形パッド	
		10A	15A
金具セット	PSS-L3	○	○
	PSS-L5	○	○

注) パッドは金具セットに直接装着ください。

注) 金具の締付トルクは0.58 ~ 0.68N · m

外形寸法図

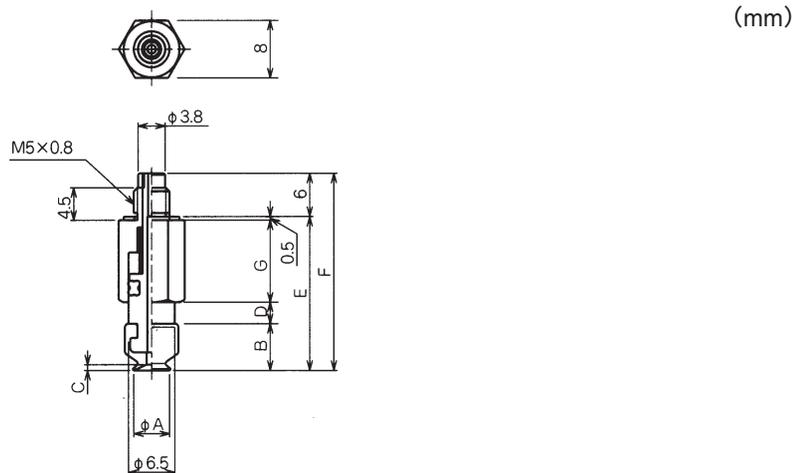

PSS	A	B	C	D	E	F	G	F ¹	F ²	質量 (g)
PSS-L3-PBG-10A	10.6	13.5		3	28.5	34.5	11.5	1.5	2.3	10
PSS-L3-PBG-15A	15	16		3	31	37	11.5	1.5	2.3	10
PSS-L5-PBG-10A	10.6	13.5		5	32.5	38.5	13.5	1.5	2.3	11
PSS-L5-PBG-15A	15	16		5	35	41	13.5	1.5	2.3	11

注意: 表中記号F¹は0ストローク時、F²はフルストローク時のバネ荷重 (N) を表します。