

水本機械



Stainless Steel Wide Safety D-shackle w/loose stopper nut

SLUシャックル(ステンレス製)

RoHS

同商品群
在庫数 154
アイテム
Com
含有化学物質調査済

B-1500

緩み止めナット使用

- 特 長 ●緩み止めナット付なので、振動などでもピンが抜けにくくなっています。
●懐が広いので、用途が広がります。
用 途 ●チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として。
材 質 ●ステンレス(SUS304)
製造国 ●台湾

発注単位1個

株式会社水本機械製作所 [882620]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	d (mm)	ねじ径	使用荷重 (kN)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
204-4052	B-2739	¥1,910	¥2,430	5	40	20	10	M 5	0.88	20	26.5	1 (-)
351-4706	B-1500	¥2,231	¥2,840	6	48	24	12	M 6	1.47	20	46.0	62(100)
351-4714	B-1501	¥2,656	¥3,380	8	64	32	16	M 8	2.35	10	105.0	78(122)
351-4722	B-1502	¥3,693	¥4,700	10	80	40	20	M10	3.33	10	200.0	75(44)

☎商品のお問い合わせ:079-246-2501 <http://www.mizumoto-mm.co.jp/>

吊りクランプ

チェーン
スリング

フック

アイボルト

シャックル

リング
キャッチ

滑車

ワイヤロープ
スリングベルト
スリングラウンド
スリング

モッコ

荷締機

トラック
レール

水本機械



Sheet Shackle

板シャックル(ステンレス製)

RoHS

同商品群
在庫数 154
アイテム
Com
含有化学物質調査済

B-767

- 特 長 ●ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。
用 途 ●チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材 質 ●ステンレス(SUS304)
製造国 ●台湾

発注単位1個

株式会社水本機械製作所 [882620]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	d (mm)	t (mm)	F (mm)	ねじ径	使用荷重 (kN)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
379-0614	B-766	¥323	¥410	4	19	10	9.5	1.5	5.2	M4	0.49	20	5	242(106)
378-9098	B-1933	¥354	¥450	4.8	21	11	11	2	5.7	M5	0.59	20	9	224(186)
379-0622	B-767	¥377	¥480	5	22.5	11.5	12	2	7	M5	0.69	20	11	31(17)
379-0631	B-768	¥456	¥580	6	27	14	14.5	3	8	M6	0.88	20	22	106(42)
379-0649	B-769	¥613	¥780	8	48	21	18	4	10	M8	1.18	20	56	121(73)

☎商品のお問い合わせ:079-246-2501 <http://www.mizumoto-mm.co.jp/>

水本機械



Stainless Steel Wide Screw Pin D-Shackle, Cotter Pin type

ワリピン式ワイドネジシャックル(ステンレス製)

RoHS

同商品群
在庫数 154
アイテム
Com
含有化学物質調査済

- 特 長 ●ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険が少ないタイプです。
用 途 ●チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
製造国 ●中国

ステンレス(SUS316)

発注単位1個

株式会社水本機械製作所 [882620]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	B (mm)	d (mm)	D (mm)	L (mm)	t (mm)	ねじ径	使用荷重 (kN)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
204-4042	B-2764	¥5,126	¥5,980	36	20	8	50	9	M8	2.94	10	119	6 (-)

ステンレス(SUS304)

発注単位1個

株式会社水本機械製作所 [882620]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	B (mm)	d (mm)	D (mm)	L (mm)	t (mm)	ねじ径	使用荷重 (kN)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
204-4054	B-688	¥3,127	¥3,980	36	20	8	50	9	M8	2.94	10	119	6 (-)

☎商品のお問い合わせ:079-246-2501 <http://www.mizumoto-mm.co.jp/>

水本機械



Stainless Steel D-Shackle CS Sunk Ditch with Hollow Screw

ねじ止め沈みシャックル(ステンレス製)

RoHS

同商品群
在庫数 154
アイテム
Com
含有化学物質調査済

B-751

- 特 長 ●ピンの上から六角穴付止めねじ(ホロねじ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。
●沈みタイプのシャックルなので、ロープなどが引っかかりません。仕 様 ●六角レンチ使用 材 質 ●ステンレス(SUS304)
用 途 ●特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。 製造国 ●台湾

発注単位1個

株式会社水本機械製作所 [882620]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	d (mm)	ねじ径	レンチサイズ	使用荷重 (kN)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
204-5538	B-2530	¥691	¥880	6	24	12	12	M6	1.5	1.67	20	23	33(-)
379-0606	B-751	¥841	¥1,070	7	28	14	14	W5/16	1.5	1.96	20	36	172(145)
378-8644	B-1484	¥927	¥1,180	8	32	16	16	W5/16	1.5	2.45	20	53	199(140)
378-8652	B-1485	¥1,006	¥1,280	9	36	18	18	W3/8	2.0	2.94	20	72	135(83)
378-8661	B-1486	¥1,360	¥1,730	10	40	20	20	W3/8	2.0	3.43	10	103	52(79)
378-8679	B-1487	¥1,619	¥2,060	12	48	24	24	W1/2	2.5	4.12	10	182	134(75)
378-8687	B-1488	¥2,137	¥2,720	13	52	26	26	W1/2	2.5	4.90	10	236	145(110)

☎商品のお問い合わせ:079-246-2501 <http://www.mizumoto-mm.co.jp/>

水本機械




Stainless Steel Sheet Shackle

シートシャックル(ステンレス製)

RoHS

同商品群
在庫数 154
アイテム
Com
含有化学物質調査済B-1714
(A型)B-1716
(B型)

- 特 長 ●ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用 途 ●チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。
材 質 ●ステンレス(SUS304)
製造国 ●台湾

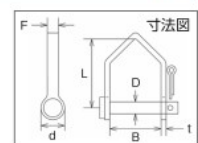

発注単位1個

株式会社水本機械製作所 [882620]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	タイプ	B (mm)	D (mm)	d (mm)	L (mm)	t (mm)	F (mm)	使用荷重 (kN)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
204-7112	B-1714	¥503	¥640	A型	25	5	11	28	2	4.5	0.10	20	12	4(-)
204-7142	B-1715	¥503	¥640	A型	25	5	11	33	2	4.5	0.10	20	13	0(-)
204-7155	B-1716	¥503	¥640	B型	16	5	11	30	2	4.5	0.20	20	11	3(-)
204-7126	B-1717	¥613	¥780	B型	18	6	14	36	3	6	0.59	20	26	0(-)

☎商品のお問い合わせ:079-246-2501 <http://www.mizumoto-mm.co.jp/>

⚠ 使用上の注意を必ず守ってください。
重大な事故につながる恐れがあります。