


●材質:ステンレスSUS304 一般用レギュラーチェーン/自社規格 Stainless Steel Link Chain

品番	使用線径 d m/m	内長 P m/m	内巾 W m/m	m当り重量kg/m 計算重量	耐力テスト付チェーン				耐力テスト無しチェーン		定尺(1本30m物) 1m当り価格(円)	コードNo.
					使用荷重 (WLL)		耐力荷重 (PL)		使用荷重 (参考値)			
					kgf	kN	kgf	kN	kgf	kN		
1.2-A	1.2	7.7	3	0.026					10	0.10	600	161
1.4-A	1.4	7.3	3.2	0.038					15	0.15	700	159
1.6-A	1.6	16.8	5	0.040					20	0.20	650	160
2-A	2	12	3.5	0.075	40	0.39	80	0.78	30	0.29	1,000	001
2.5-A	2.5	14	4.5	0.115	80	0.78	160	1.57	60	0.59	1,150	002
3-A	3	19	5	0.153	120	1.18	240	2.35	100	0.98	1,500	003
3-B	3	24	5	0.146	120	1.18	240	2.35	100	0.98	1,200	016
4-A	4	20	6	0.282	200	1.96	400	3.92	170	1.67	1,700	004
4-B	4	26	6.5	0.266	200	1.96	400	3.92	170	1.67	1,500	017
5-A	5	20	8	0.493	350	3.43	700	6.86	250	2.45	2,280	005
5-B	5	27	8	0.429	350	3.43	700	6.86	250	2.45	1,900	018
5.5-A	5.5	24	10	0.595	400	3.92	800	7.84	300	2.94	2,500	006
5.5-B	5.5	30	8	0.530	400	3.92	800	7.84	300	2.94	2,100	019
6-A	6	24	9	0.694	500	4.90	1,000	9.80	350	3.43	3,200	007
6-B	6	31	9	0.633	500	4.90	1,000	9.80	350	3.43	2,700	020
7-A	7	26	11	0.940	700	6.86	1,400	13.72	450	4.41	4,200	008
7-B	7	37	10	0.82	700	6.86	1,400	13.72	450	4.41	3,800	021
8-A	8	32	12	1.24	900	8.82	1,800	17.64	600	5.88	5,600	009
8-B	8	38	12	1.15	900	8.82	1,800	17.64	600	5.88	5,000	022
9-A	9	36	14	1.55	1,100	10.78	2,200	21.56	800	7.84	7,700	010
9-B	9	39	13	1.52	1,100	10.78	2,200	21.56	800	7.84	7,000	023
10-A	10	40	15	2.0	1,400	13.72	2,800	27.44	900	8.82	8,500	011
11-A	11	44	17	2.4	1,600	15.68	3,200	31.36	1,000	9.80	10,000	012
12-A	12	48	18	3.0	1,800	17.64	3,600	35.28	1,300	12.74	12,600	013
13-A	13	52	20	3.4	2,000	19.60	4,000	39.20	1,500	14.70	15,000	014
16-A	16	64	24	5.1	2,500	24.50	5,500	53.90	2,000	19.60	25,000	015
19-A	19	76	29	7.2	3,000	29.40	7,500	73.50	2,500	24.50	35,000	
22-A	22	88	33	9.6	4,000	39.20	10,000	98.00	3,000	29.40	47,000	
25-A	25	100	38	12.5	7,250	71.05	14,500	142.10			59,000	
28-A	28	112	42	15.7	8,250	80.85	16,500	161.70			75,000	
30-A	30	120	45	18	9,750	95.55	19,500	191.10			85,000	
32-A	32	128	48	20.5	10,500	102.90	21,000	205.80			97,000	

※ホイール合わせチェーンはP15・リール巻はP19をご参照下さい。※定価は1本30m物箱入れの場合の価格です。
 ※リール巻チェーン(30m、15m)の価格表は、巻末P147にご覧下さい。カットチェーン(1m、2m、3m、4m、5m)の価格表は、巻末P149にご覧下さい。

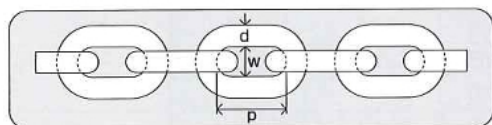

◆切り売りの価格は下表をご参照下さい。

切り売り	定尺・長尺	価格のまま
	30m未満	価格の10%UP
1m未満	価格の30%UP (小数点以下四捨五入)	

定尺は1本30mです。
 長尺(30m以上)・30m未満も製作可能です。
 ご照会下さい。(定尺未満は割増価格になります。)

通常在庫品は、SUS304、または316のバレル研磨仕上げです。
 (SUS316はご指定下さい。)

他の材質(SUS316L SUS310S他)、電解研磨仕上げ、固溶化熱処理も別途ご照会下さい。上記サイズ以外(特殊ピッチ等)もご照会下さい。

バレル研磨とは…金属の表面処理の1つで、メディア(研磨石・砂などの研磨材)(水)と加工物を回転・振動などで加工物に相対振動を生じさせて加工する方法です。バリ取りや仕上げ研磨ができます。
 もともと「バレル」とは「樽」を表しています。

●チェーンと丸リンクを組み合わせて下の様なチェーンネット等の製作も出来ます。

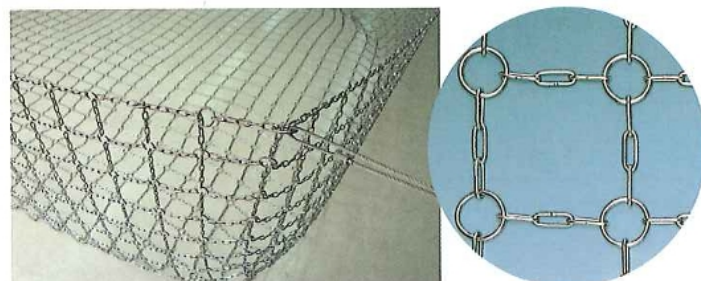


写真:当社ステンレスチェーン3-B、丸リンクR-3-25使用

超合金の一例と特徴

JISの種類記号	元合金名	特徴
NCF600	インコネル 600	耐酸化性、高温(800℃)での耐食性が優れている。
NCF625	インコネル 625	高温から低温まで優れた強度をもち、耐食性良好、疲労強度も大きい。
NCF800	インコイロ 800	超高温(1100℃)での酸化、浸炭抵抗大。耐食性も良い。
Monel400	モネル	強度があり、耐食性も優れている。溶接性も良い。
Hastelloy X	ハステロイ X	NCF600と625の中間の高温特性を持ち、耐食性も良好。

価格には消費税は含まれておりません。