




Dリンク

D Link

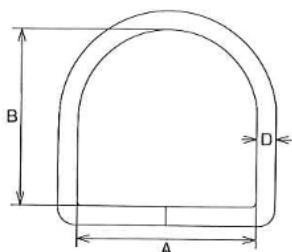

材質：ステンレス SUS304

(mm)


品番	D	A	B	weight (g)	参考使用荷重		価格(円)/個	入数	コード No.
					(kgf)	(kN)			
RD-3-15	3	15	12	3	20	0.20	120	20	585
RD-3-20	3	20	17	4	20	0.20	130	20	586
RD-3-25	3	25	22	5	20	0.20	140	20	587
RD-4-20	4	20	17	8	40	0.39	180	20	588
RD-4-25	4	25	22	9	40	0.39	200	20	589
RD-4-30	4	30	27	10	40	0.39	210	20	590
RD-4-35	4	35	32	12	40	0.39	230	20	591
RD-5-25	5	25	22	14	60	0.59	280	20	592
RD-5-30	5	30	27	16	60	0.59	300	20	593
RD-5-35	5	35	32	19	60	0.59	330	20	594
RD-5-40	5	40	37	23	60	0.59	350	20	595
RD-5-45	5	45	42	24	60	0.59	370	20	596
RD-5-50	5	50	43	27	60	0.59	400	20	597
RD-6-45	6	45	42	38	80	0.78	650	20	598
RD-6-50	6	50	47	43	80	0.78	700	20	599
RD-6-55	6	55	52	46	80	0.78	760	20	600

※上記以外のサイズもご照会下さい。



NEW Dリンク RDS


D Link RDS

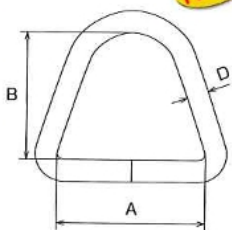

材質：ステンレス SUS304


(mm)

品番	D	A	B	weight (g)	参考使用荷重		価格(円)/個	入数	コード No.
					(kgf)	(kN)			
RDS-7-27	7	27	30	36	150	1.47	940	20	2494
RDS-7-47	7	47	40	50	100	0.98	1,000	20	2495

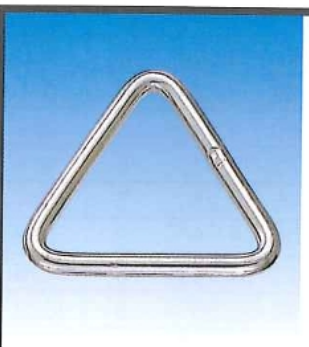

三角リンク

Triangle Link

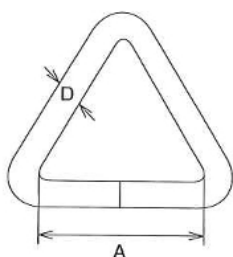

材質：ステンレス SUS304

(mm)


品番	D	A	weight (g)	参考使用荷重		価格(円)/個	入数	コード No.
				(kgf)	(kN)			
RT-3-30	3	30	5	20	0.20	230	20	601
RT-3-35	3	35	6	20	0.20	240	20	602
RT-4-35	4	35	12	40	0.39	260	20	603
RT-4-40	4	40	13	40	0.39	280	20	604
RT-5-35	5	35	19	60	0.59	330	20	605
RT-5-40	5	40	21	60	0.59	340	20	606
RT-5-45	5	45	23	60	0.59	370	20	607
RT-6-40	6	40	31	80	0.78	460	20	608
RT-6-45	6	45	34	80	0.78	480	20	609
RT-6-50	6	50	38	80	0.78	500	20	610
RT-8-45	8	45	63	120	1.18	1,000	20	611
RT-8-50	8	50	70	120	1.18	1,100	20	612

※上記以外のサイズもご照会下さい。



四角リンク

Oblong Link

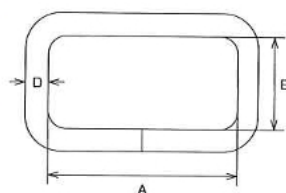

材質：ステンレス SUS304

(mm)

品番	D	A	B	weight (g)	参考使用荷重		価格(円)/個	入数	コード No.
					(kgf)	(kN)			
RQ-3-15	3	15	9	2	20	0.20	200	20	613
RQ-4-15	4	15	9	5	40	0.39	220	20	614
RQ-4-20	4	20	12	7	40	0.39	240	20	615
RQ-5-20	5	20	12	11	60	0.59	270	20	616
RQ-5-25	5	26	15	14	60	0.59	300	20	617
RQ-5-30	5	32	18	17	60	0.59	330	20	618
RQ-5-40	5	39	21	20	60	0.59	350	20	619
RQ-6-40	6	39	21	29	80	0.78	520	20	620
RQ-6-50	6	47	25	35	80	0.78	590	20	621

※上記以外のサイズもご照会下さい。