


<IP-4,5,6,8,9,12>



<IP-14,16>

アイプレート

Eye Plate (square)

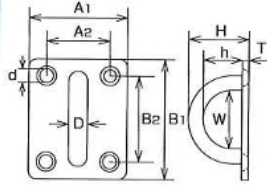

材質：ステンレス SUS304


(mm)

品番	D	A ₁	A ₂	B ₁	B ₂	H	h	W	d	T	weight (g)	参考使用荷重 (kgf) (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
IP-4	4	25	16	28	18	16	10	11.5	3	2	12.5	7 0.07	350	20	2188
IP-5	5	30	18	34	22	19.5	12	15	4.2	2.5	23	15 0.15	540	20	039
IP-6	6	34	20	40	25	25.5	17	19	5.2	2.5	35	20 0.20	700	20	040
IP-8	8	39	25	50	35	32	21	22	5.2	3	65	30 0.29	1,100	20	041
IP-9	9	42	27	58	43	37	24	28	5.2	4	105	60 0.59	1,700	10	770
IP-12	12	54	35	75	56	47.8	31	36	5.8	4.8	224	120 1.18	2,700	10	771
IP-14	14	60	40	85	65	57	38	40	8	5	327	400 3.92	4,800	5	2196
IP-16	16	65	40	95	70	65	43	45	10	6	473	600 5.88	6,900	5	2197

※IP-14、16は「座ぐりなしタイプ」です。

丸カンプレート

Eye Plate w/ring

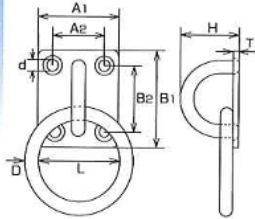

材質：ステンレス SUS304


(mm)

品番	D	L	A ₁	A ₂	B ₁	B ₂	H	d	T	weight (g)	参考使用荷重 (kgf) (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
PR-4	4	30	25	16	28	18	16	3	2	23	7 0.07	640	20	2189
PR-5	5	30	30	18	34	22	19.5	4.2	2.5	39	15 0.15	850	20	042
PR-6	6	40	34	20	40	25	25.5	5.2	2.5	66	20 0.20	1,000	20	043
PR-8	8	50	39	25	50	35	32	5.2	3	135	30 0.29	1,680	10	044
PR-9	9	50	42	27	58	43	37	5.2	4	202	60 0.59	3,200	10	772
PR-12	12	60	54	35	75	56	47.8	5.8	4.8	430	120 1.18	5,800	10	773

※アイプレートIP-14とIP-16の丸カン付は受注生産となります。

オープンアイプレート

Open Eye Plate (square)

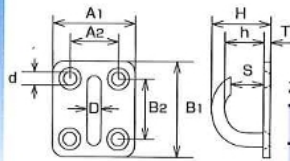



材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H28.1) (mm)

品番	D	A ₁	A ₂	B ₁	B ₂	H	h	d	S	T	weight (g)	参考使用荷重 (kgf) (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
OIP-5	5	30	18	34	22	19.5	12	4.2	10	2.5	21	10 0.10	600	20	2306
OIP-6	6	34	20	40	25	25.5	17	5.2	14	2.5	30	15 0.15	770	20	2307
OIP-8	8	39	25	50	35	32	21	5.2	16	3	59	20 0.20	1,210	20	2308

アイプレート用裏板

 Plate (square)

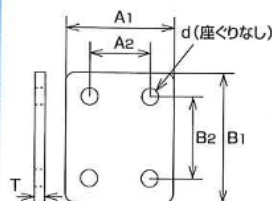

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H28.1) (mm)

品番	適用サイズ	A ₁	A ₂	B ₁	B ₂	d	T	weight (g)	価格(円)/個	入数	コード No.
IPB-6	IP-6	34	20	40	25	5	2.5	23	400	20	1395
IPB-8	IP-8	39	25	50	35	5.2	3	41	530	20	1396
IPB-9	IP-9	42	27	58	43	5.2	4	67	770	20	1397
IPB-12	IP-12	54	35	75	56	5.8	4.8	142	1,120	20	1398

IP・PR・OIP用です。