


**重量フック** (鍛造製)

Forged Cargo Hook, heavy w/safety latch



ハズレ止め付 ハズレ止めなし

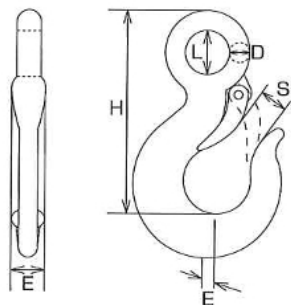

ハズレ止め付 材質：ステンレス SUS304 (mm)


品番	H	L	D	S	E	weight (g)	参考使用荷重		価格(円)/個	入数	コード No.
							(kgf)	(kN)			
JF-0.32TA	85	16	8.5	17	16	259	320	3.14	5,520	10	1831
JF-0.5TA	100	21	11	18	17	390	500	4.90	7,440	10	731
JF-1TA	121	25	13	22	20	740	1000	9.80	9,720	5	732
JF-2TA	149	35	16	30	25	1300	2000	19.60	21,000	5	733
JF-3TA	179	41	19	35	30	2200	3000	29.40	32,000	3	1659

ハズレ止めなし 材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H28.1) (mm)

品番	H	L	D	S	E	weight (g)	参考使用荷重		価格(円)/個	入数	コード No.
							(kgf)	(kN)			
JF-0.32T	85	16	8.5	21	16	247	320	3.14	4,500	10	1830
JF-0.5T	100	21	11	21	17	380	500	4.90	6,600	10	728
JF-1T	121	25	13	22	20	730	1000	9.80	9,240	5	729
JF-2T	149	35	16	37	25	1280	2000	19.60	15,950	5	730
JF-3T	179	41	19	42	30	2180	3000	29.40	23,100	3	1658

**ライトフック**

Light Hook

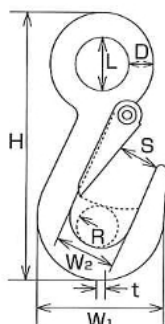


材質：ステンレス SUS304 (mm)

品番	D	L	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	H	S	R	t	weight (g)	参考使用荷重		価格(円)/個	入数	コード No.
										(kgf)	(kN)			
LIF-1	7.5	18	46	19	90	15	8	8.8	89	70	0.69	2,500	20	2181
LIF-2	9	19.5	47	22	99	17	7	9.8	125	120	1.18	2,700	20	2152
LIF-3	10	21	59	25	112	19	8	15	216	150	1.47	3,600	10	2182

**ストレートフック**

Straight Hook

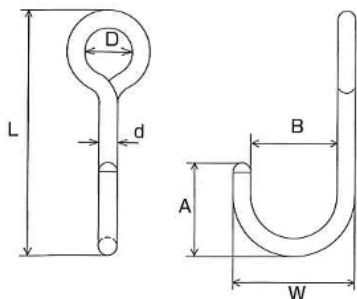

材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H28.1) (mm)

品番	d	D	L	W	A	B	weight (g)	参考使用荷重		価格(円)/個	コード No.
								(kgf)	(kN)		
STF-13	13	36	185	86	70	60	400	50	0.49	3,100	2383
STF-16	16	40	230	92	90	60	710	120	1.18	5,500	2384
STF-19	19	45	270	98	110	60	1145	250	2.45	9,350	2385
STF-22	22	50	295	104	120	60	1690	350	3.43	12,650	2386