




A型シンブル


Thimble A type

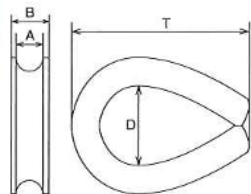

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H28.1) (mm)

品番	D	T	A	B	使用ロープ径	weight (g)	価格(円)/個	入数	コード No.
KSA-6	16	36	6	8	6	16	500	20	1242
KSA-8	22	48	8	10	8	34	610	20	1243
KSA-9	25	51	9	11	9	44	810	20	1244
KSA-10	28	58	10	13	10	57	970	20	1245
KSA-12	34	68	12	15	12	104	1,330	20	1246
KSA-14	38	78	14	17	14	149	2,200	10	1247
KSA-16	44	92	16	20	16	247	3,000	10	1248

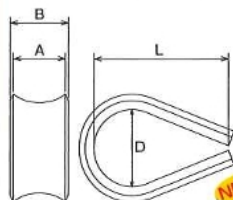

ロープコース


Rope Course

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H28.1) (mm)

品番	D	L	A	B	使用ロープ径	weight (g)	価格(円)/個	入数	コード No.
KRC-9	14	28	11	14	9	22	380	20	2532
KRC-12	24	47	15	18	12	45	580	20	2533
KRC-16	30	50	19	21	16	54	770	20	2099
KRC-19	33	59	22	25	19	93	900	10	2534
KRC-22	39	70	23	26	22	118	1,400	5	2535

※繊維ロープ専用です。
溝が浅いため、ワイヤーロープには使用しないでください。

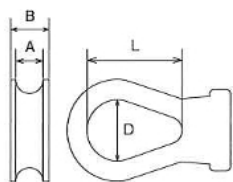

ロープシンブル


Rope Thimble

材質：ステンレス SUS316

(mm)


品番	D	L	A	B	d	使用ロープ径	weight (g)	価格(円)/個	入数	コード No.
KRS-6	16	25	7	10	7	6	23	700	20	2450
KRS-9	20	35	10	14.5	10	9	54	1,200	20	2451

※繊維ロープ専用です。
シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩擦からロープを保護します。

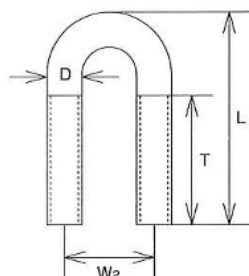

ワイヤークリップ

 Wire Rope Clip U.S. Fed type



材質：ステンレス SUS304・SUS316

(価格改定日 H28.1) (mm)

品番	D	W ₁	A	B	H	L	T	W ₂	捻径	使用ロープ径	取付個数	weight (g)	SUS304		SUS316		入数
													価格(円)/個	コード No.	価格(円)/個	コード No.	
WC-1.5	1.5	2	10	10	7.5	15	9	4.5	M-2	1.5	3	3	470	426	710	2574	20
WC-2	2.5	3	14	14.5	11.5	17	10	6.5	M-3	2	3	10	480	427	720	2575	20
WC-3	2.5	3.5	16	15	12.7	21	13	8.5	M-3	3	3	11	520	428	780	2456	20
WC-4	3.5	4.5	19	18	14	23	14	10.5	M-4	4	3	19	570	429	860	2432	20
WC-5	4.4	5.5	22	20	15	28	15	12	M-5	5	3	26	630	430	950	2433	20
WC-6	5.3	6.5	27	22	17.5	34	19	14	M-6	6	3	42	770	431	1,160	2434	20
WC-8	7.1	8.5	34	28	20.7	43	23	17.5	M-8	8	4	83	1,140	432	1,710	2435	20
WC-9	9	9.5	40	31	22.3	53	30	21	M-10	9	4	128	1,575	433	2,370	2473	20
WC-10	9	10.5	43.5	34.5	23.7	52	33	21	M-10	10	4	155	1,800	434	2,700	2474	10
WC-12	10.6	12	50	39	27.5	63	33	25.6	M-12	12	4	235	2,550	435	3,830	2475	10
WC-14	10.6	14	52	45	31	68	37	28.6	M-12	14	4	285	3,300	436	4,950	2476	10
WC-16	12.6	17	60	48	35	80	41	30	M-14	16	4	408	4,500	437	6,750	2477	10
WC-19	12.6	20	62	53	39	85	47	35	M-14	19	5	478	6,000	438	9,000	2478	6
WC-22	14	23	72	62	46	96	57	41	W-5/8	22	5	720	7,560	439	11,350	2479	6

Uボルトのみも扱っております。P30をご参照下さい。

価格には消費税は含まれておりません。