

枠式ターンバックル用枠のみ

Frame turnbuckle, frame only



例)

フック&アイ

アイ&ストレート



〈ブネジ枠〉(価格改定日 H28.1)

品番	入数	価格(円)/個
TB-4W	20	550
TB-5W	20	620
TB-6W	20	750
TB-8W	20	1,360
TB-9W	10	1,820
TB-12W	10	3,050
TB-16W	5	5,900

〈ミリネジ枠〉(価格改定日 H28.1)

品番	入数	価格(円)/個
TB-3M	20	480
TB-4M	20	550
TB-5M	20	620
TB-6M	20	750
TB-8M	20	1,360
TB-10M	10	1,820
TB-12M	10	3,050
TB-16M	5	5,900
TB-20M	5	10,500

ターンバックルのフックのみ等のバラ売りも可能です。
フック・アイ・ストレート等の組替え出荷も可能です。
組替え可能な組み合わせはご照会下さい。

パイプターンバックル用パイプのみ

 

Pipe turnbuckle, pipe only



例)

フック&アイ

アイ&ストレート

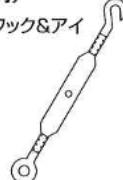

ターンバックルのフックのみ等の
バラ売りも可能です。
フック・アイ・ストレート等の組替え
出荷も可能です。
組替え可能な組み合わせはご照会下さい。

(価格改定日 H28.1)









品番	入数	価格(円)/個
TBP-4W	20	650
TBP-5W	20	670
TBP-6W	20	760
TBP-8W	20	1,520
TBP-9W	10	2,010
TBP-12W	10	3,120
TBP-16W	5	7,400

枠式ターンバックルプール用

Frame turnbuckle for pool

角ターンバックルプール用

       Square turnbuckle for pool

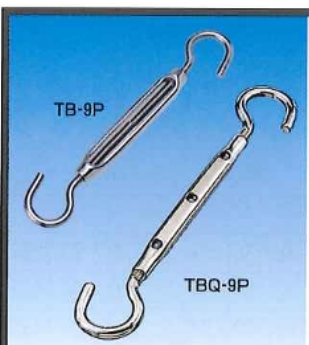

材質：ステンレス SUS304

(mm)

品番	L	W	D	S	A	B	L1	L2	捻径	weight (g)	参考使用重量 (kgf) (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
TB-9P	150	26	8.2	21	80	136	272	380	W-3/8	328	160/1.57	4,800	10	1250


材質：ステンレス SUS304

(mm)

品番	L	W	J	D	S	A	B	L1	L2	捻径	weight (g)	参考使用重量 (kgf) (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
TBQ-9P	149.5	14	8.2	8.2	21	80	136	272	385	W-3/8	282	160/1.57	4,800	10	1251

ロールターンバックル

Turnbuckle pipe

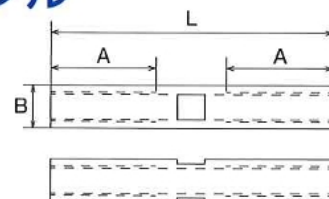

材質：ステンレス SUS316

(価格改定日 H28.1) (mm)

品番	L	A	B	捻径	weight (g)	価格(円)/個	入数	コード No.
TBF-6M80	80	35	10	M-6	34	1,920	20	2436
TBF-8M80	80	35	12	M-8	44	2,520	20	2437
TBF-10M120	120	55	14	M-10	82	3,360	20	2438
TBF-12M120	120	55	16	M-12	97	4,680	20	2439

ターンバックルは両端のネジ加工が右ネジと左ネジで構成されています。
枠を回転させることで、ロープ及びワイヤロープの張力を調整することができます。