



Boat-style Sink

舟形一槽シンク (SUS430)

完成品



BSF1-096N

- 特長** ●パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。
●サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
- 仕様** ●オーバーフロー:なし
●排水トラップ:大型(180mm)
●ゴミカゴ付
- 材質** ●ステンレス(SUS430)
- 付属品** ●水切りホース(800mm 50A)
- 製造国** ●日本

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

株マルゼン [882053]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	間口×奥行×高さ(mm)	槽内寸法間口×奥行×深さ(mm)	バックガード寸法奥行×高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★114-2752	BSF1-096N	¥68,750	¥87,500	900×600×800	820×460×200	なし	22	1(34)
★114-2753	BSF1-106N	¥71,343	¥90,800	1000×600×800	920×460×200	なし	22	3(100)
★114-2754	BSF1-126N	¥72,993	¥92,900	1200×600×800	1120×460×200	なし	24	0(-)
★114-2756	BSF1-127N	¥79,829	¥101,600	1200×750×800	1120×610×200	なし	31	3(150)
★114-2755	BSF1-156N	¥78,964	¥100,500	1500×600×800	1420×460×200	なし	33	1(25)
★114-2757	BSF1-157N	¥86,586	¥110,200	1500×750×800	1420×610×200	なし	33	4(400)

ホームページ <http://www.maruzen-kitchen.co.jp/>



Portable Single-basin Sink

一槽シンク (SUS430)



組立式

同商品群在庫数 1 アイテム



EKPM1-800R

- 特長** ●ポータブル、コンパクト、簡易タイプの流し台です。
●ねじ・ビス・工具も不要なはめ込むだけの簡単組み立てで手軽に利用できます。
- 仕様** ●オーバーフロー:なし
●排水トラップ:小型(φ114mm)
●ゴミカゴ付
●水切り位置:左側
- 材質** ●ステンレス(SUS430)
- 付属品** ●ジャバラホース 700mm
- 製造国** ●日本

組立目安 2人 40分



発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

株東製作所 [105268]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	間口×奥行×高さ(mm)	槽内寸法間口×奥行×深さ(mm)	バックガード寸法奥行×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★455-1842	EKPM1-800R	¥20,500	オープン	800×460×750	530×375×130	25×90	1	9	143(90)
★455-1834	EKPM1-1000R	¥26,750	オープン	1000×460×750	530×375×130	25×90	1	11	71(132)

◎商品のお問い合わせ:06-6792-9194 <http://www.azumass.co.jp/>



Single-basin Sink with Drainboard

一槽水切付シンク (SUS430)



完成品

同商品群在庫数 1 アイテム



KPM1-900R

品番	水切り位置
KPM1-□□□□-R	左側
HPM1-□□□□-R	左側
KPM1-□□□□-L	右側
HPM1-□□□□-L	右側

- 特長** ●本格的業務用ステンレス流し台です。
- 仕様** ●オーバーフロー:あり ●排水トラップ:小型(φ114mm) ●ゴミカゴ付
- 材質** ●ステンレス(SUS430) ●付属品 ●ジャバラシングルホース700mm ●製造国 ●日本

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

株東製作所 [105268]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	間口×奥行×高さ(mm)	槽内寸法間口×奥行×深さ(mm)	バックガード寸法奥行×高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★455-2563	KPM1-750R	¥32,625	オープン	750×450×800	400×375×220	25×90	14	40(65)
★455-2555	KPM1-750L	¥32,625	オープン	750×450×800	400×375×220	25×90	14	40(96)
★455-2580	KPM1-900R	¥34,625	オープン	900×450×800	400×375×220	25×90	17	49(88)
★455-2571	KPM1-900L	¥34,625	オープン	900×450×800	400×375×220	25×90	17	33(81)
★455-2547	KPM1-1200R	¥48,875	オープン	1200×450×800	530×370×220	25×90	22	20(65)
★455-2539	KPM1-1200L	¥48,875	オープン	1200×450×800	530×370×220	25×90	22	11(35)
★455-2024	HPM1-900R	¥51,500	オープン	900×600×800	520×480×220	40×90	19	16(77)
★455-2016	HPM1-900L	¥51,500	オープン	900×600×800	520×480×220	40×90	19	14(108)
★455-1982	HPM1-1200R	¥60,875	オープン	1200×600×800	520×480×220	40×90	30	13(60)
★455-1974	HPM1-1200L	¥60,875	オープン	1200×600×800	520×480×220	40×90	30	6(25)
★455-2008	HPM1-1500R	¥107,125	オープン	1500×600×800	710×490×230	40×90	35	16(200)
★455-1991	HPM1-1500L	¥107,125	オープン	1500×600×800	710×490×230	40×90	35	3(24)


◎商品のお問い合わせ:06-6792-9194 <http://www.azumass.co.jp/>




Single-basin Sink with Drainboard

一槽水切付シンク (SUS430)

完成品

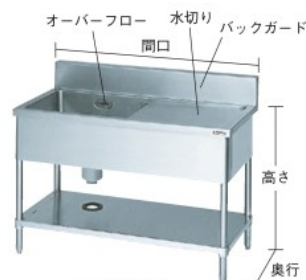

BSMI-126R

 

- 特長** ●角部分を曲線にアール加工し、掃除もしやすく、安全性も向上しました。
- 仕様** ●オーバーフロー:あり
●排水トラップ:大型(φ180mm)
●ゴミカゴ付
- 材質** ●ステンレス(SUS430)
- 付属品** ●排水ホース800mm(50A)
- 製造国** ●日本

品番	水切り位置
BSMI-□□□R	右側
BSMI-□□□L	左側

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

株マルゼン [882053]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	間口×奥行×高さ(mm)	槽内寸法間口×奥行×深さ(mm)	バックガード寸法奥行×高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★465-5419	BSMI-094R	¥46,671	¥59,400	900×450×800	410×320×200	50×100	19	15(150)
★465-5401	BSMI-094L	¥46,671	¥59,400	900×450×800	410×320×200	50×100	19	6(86)
★465-5435	BSMI-104R	¥53,507	¥68,100	1000×450×800	460×320×200	50×100	24	6(86)
★465-5427	BSMI-104L	¥53,507	¥68,100	1000×450×800	460×320×200	50×100	24	2(29)
★465-5451	BSMI-124R	¥60,264	¥76,700	1200×450×800	560×320×200	50×100	26	2(34)
★465-5443	BSMI-124L	¥60,264	¥76,700	1200×450×800	560×320×200	50×100	26	5(250)
★465-5478	BSMI-126R	¥66,236	¥84,300	1200×600×800	560×470×200	60×150	29	12(80)
★465-5460	BSMI-126L	¥66,236	¥84,300	1200×600×800	560×470×200	60×150	29	7(78)

ホームページ <http://www.maruzen-kitchen.co.jp/>