


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

トラスコ Honeycomb Mat “ハニカムマット” New

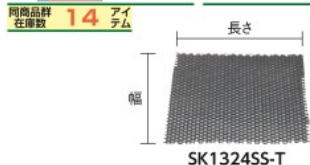

特長 ●クッション性、通気性、保温性、体圧分散に優れ、各種のクッション材料に使えます。
用途 ●立ち作業の多い場所での疲労軽減マットとして。
材質 ●ナイロン・ポリエステル
製造国 ●日本

滑り止め有りタイプ

発注単位1枚 トラスコ中山㈱ [966028]

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	厚さ (mm)	色	幅×長さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
256-7119	SK13245S-T	¥15,429	¥18,000	6.0	黒	1000×1900	1	1150	-


滑り止め無しタイプ

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	厚さ (mm)	色	幅×長さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
256-7117	SK1150A1-T	¥14,263	¥16,640	5.5	黒	1000×2000	1	1700	-

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

カーボーイ Cushion Mat “ゴムクッション” RoHS

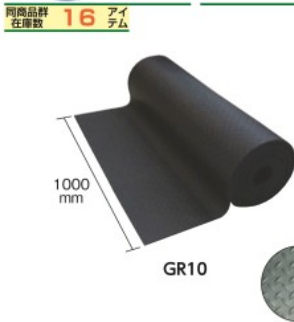


特長 ●厚み5mmの柔らかな素材で立ち作業の疲労軽減から製品のキズ防止マットなど幅広く使用できます。
 ●表面が縞鋼板柄ですべり止め効果が得られます。
 ●耐摩耗性に優れちぎれにくい素材です。
用途 ●立ち作業者の疲労軽減、製品の保護に。
材質 ●ニトリルゴム (NBR)
製造国 ●中国

発注単位1巻 ㈱カーボーイ [300624]

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	厚さ (mm)	色	幅×長さ (mm×m)	梱包数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
788-6276	GR10	¥65,000	¥65,000	5	黒	1000×10	1	13.4	145(72)

☎商品のお問い合わせ:0475-55-7820 <http://www.car-boy.co.jp/>

ミツシマ Rubber Mat “NBラバーマット”

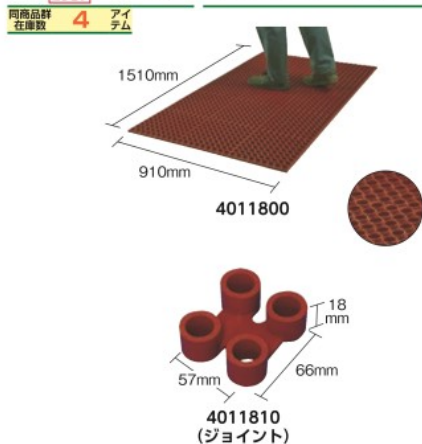

特長 ●油や水気が多い厨房や工場内の安全対策や疲労軽減に効果的なゴム製のマットです。
 ●耐油性合成ゴムを使用しており、耐久性にも優れています。
用途 ●屋内用。
材質 ●合成ゴム (NBR)
製造国 ●台湾

発注単位1枚 ミツシマ工業㈱ [903608]

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	厚さ (mm)	色	幅×長さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
760-8993	4011800	¥24,143	¥26,000	18	レンガ	910×1510	1	13.5	130(87)

ジョイント 用途 ●ラバーマット1枚につき2個必要。
製造国 ●日本

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	厚さ (mm)	色	幅×長さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
760-9001	4011810	¥600	¥700	18	レンガ	57×66	1	30	104(50)

☎商品のお問い合わせ:06-6534-1201 <http://www.mizushima21.co.jp/>

ミツシマ Cushion Mat “クッションクール”



特長 ●赤外線反射顔料と保水性のあるホタテ貝殻粉末を添加することで、従来品に比べて10～15℃の温度低減が期待できます。
 ●ゴムチップ成型による表面の凹凸が滑り止め・透水効果を高め、水周りでも安全に使用できます。
用途 ●各種通路、水周り、ペランダでの疲労軽減・滑り止めマット。
材質 ●合成ゴム (エチレンプロピレンゴム)
製造国 ●日本



発注単位1巻 (価格改定日 19.01) ミツシマ工業㈱ [903608]

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	厚さ (mm)	色	幅×長さ (mm×m)	梱包数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
760-9019	4070090	¥67,844	¥83,500	5	ブラウン/MIX	1000×5	1	20	17(999)

☎商品のお問い合わせ:06-6534-1201 <http://www.mizushima21.co.jp/>

ミツシマ Cushion Mat “クッションマット”



特長 ●透水性を持ち、クッション性能に優れたゴムチップタイプのロールマットです。
用途 ●工場通路。
 ●スロープなど。
製造国 ●日本

発注単位1巻 (価格改定日 19.01) ミツシマ工業㈱ [903608]

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	厚さ (mm)	色	幅×長さ (mm×m)	梱包数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
449-7015	407-0000	¥28,438	¥35,000	5	ブラック	1000×5	1	20	74(128)
★449-7023	407-0010	¥47,125	¥58,000	5	レンガ	1000×5	1	20	6(600)
★449-7031	407-0020	¥47,125	¥58,000	5	グリーン	1000×5	1	20	41(98)
★449-7040	407-0030	¥47,125	¥58,000	5	ブルー	1000×5	1	20	4(58)
★449-7058	407-0040	¥47,125	¥58,000	5	ブラウン	1000×5	1	20	17(90)

☎商品のお問い合わせ:06-6534-1201 <http://www.mizushima21.co.jp/>