


STC 自在 25-38mm



STC-38 EM

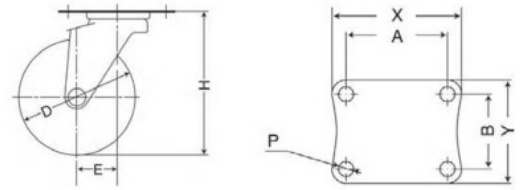

| 品番 | 車輪種類 | | 許容荷重 | | 始動力 | | 車輪径 | 車輪幅 | 取付高 | 取付ピッチ | プレートサイズ | 取付穴径 | 偏心 | 旋回半径 |
|--------|--------|----------|------|-----|------|------|-----|-----|-----|--------------------|---------|------|-----|-------|
| | 型式-車輪径 | 車輪 | N | kgf | daN | daN | Dmm | Wmm | Hmm | A×Bmm (A'×B'mm) | X×Ymm | Pmm | Emm | Rmm |
| STC-25 | EM | TPゴム・グレー | 80 | 8 | 0.48 | 2.40 | 25 | 13 | 35 | 28×23 | 35×30 | 4.2 | 9 | (R23) |
| | NM | ナイロン・白 | 100 | 10 | 0.90 | 3.00 | | | | | | | | |
| STC-32 | EM | TPゴム・グレー | 120 | 12 | 0.72 | 3.60 | 32 | 14 | 42 | 30×24 | 38×32 | 4.2 | 11 | (R29) |
| | NM | ナイロン・白 | 180 | 18 | 1.62 | 5.40 | | | | | | | | |
| STC-38 | EM | TPゴム・グレー | 200 | 20 | 1.20 | 6.00 | 38 | 18 | 50 | 36×28 | 46×38 | 5.3 | 13 | (R34) |
| | NM | ナイロン・白 | 280 | 29 | 2.52 | 8.40 | | | | | | | | |

- ・金具はユニクロームメッキ仕上げです。
- ・STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。



EM (38mm)



NM


STC 自在 50-75mm



STC-50 NM



STC-75 EM

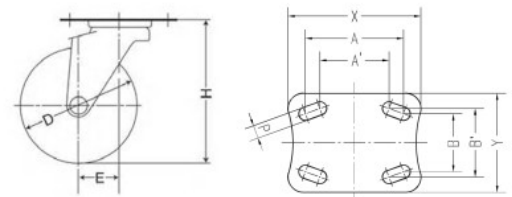

| 品番 | 車輪種類 | | 許容荷重 | | 始動力 | | 車輪径 | 車輪幅 | 取付高 | 取付ピッチ | プレートサイズ | 取付穴径 | 偏心 | 旋回半径 |
|--------|----------|------------|------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|--------------------|---------|------|-----|-------|
| | 型式-車輪径 | 車輪 | N | kgf | daN | daN | Dmm | Wmm | Hmm | A×Bmm (A'×B'mm) | X×Ymm | Pmm | Emm | Rmm |
| STC-50 | EM | ゴム | 500 | 51 | 10.50 | 24.75 | 50 | 21 | 65 | 46×35 | 59×47 | 6.5 | 16 | (R46) |
| | TP | エラストマー | 500 | 51 | 4.73 | 8.40 | | 20 | | | | | | |
| | NM | ナイロン・白 | 600 | 61 | 6.30 | 14.40 | | 20 | | | | | | |
| STC-65 | EM | ゴム | 500 | 51 | 10.50 | 22.50 | 65 | 25 | 85 | 55×42 (54×44) | 70×58 | 8.8 | 25 | (R60) |
| | EMH▲ | ハードゴム | 500 | 51 | 14.40 | 25.20 | | 25 | | | | | | |
| | TP | エラストマー | 500 | 51 | 6.00 | 18.00 | | 27 | | | | | | |
| | NM | ナイロン・白 | 700 | 71 | 7.35 | 14.70 | | 25 | | | | | | |
| STC-75 | GNU | ウレタン | 700 | 71 | 10.50 | 16.80 | 75 | 26 | 93 | 55×42 (54×44) | 70×58 | 8.8 | 25 | (R65) |
| | EM | ゴム | 600 | 61 | 12.60 | 27.00 | | 25 | | | | | | |
| | EMB | ゴム(B入) | 600 | 61 | 9.00 | 25.20 | | 25 | | | | | | |
| | EMH▲ | ハードゴム | 600 | 61 | 14.40 | 25.20 | | 25 | | | | | | |
| | NRC | ゴム・グレー(B入) | 600 | 61 | 3.60 | 34.20 | | 25 | | | | | | |
| | TP | エラストマー | 500 | 51 | 9.90 | 28.80 | | 27 | | | | | | |
| | NM | ナイロン・白 | 800 | 82 | 8.40 | 16.80 | | 25 | | | | | | |
| NTB | ウレタン(B入) | 800 | 82 | 4.80 | 28.80 | 25 | | | | | | | | |
| GNU | ウレタン | 800 | 82 | 12.00 | 19.20 | 27 | | | | | | | | |

- ▲受注生産品
- ・金具はユニクロームメッキ仕上げです。
- ・STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。
- ・(B入)はベアリング入り車輪です。
- ・始動力、旋回始動力についてはP.7をご参照ください。
- ・オレンジ色の網掛けは流通在庫品です。



EM (50mm, 65mm)



EM (75mm)



NM



GNU (75mm)



TP