

SKM 固定 75-300mm





SKM-130 VS



SKM-100 VU



SKM-200 VS

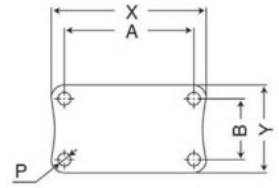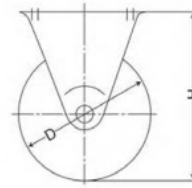

品番		車輪種類	許容荷重		始動力	車輪径	車輪幅	取付高	取付ピッチ	プレートサイズ	取付穴径	自重
型式-車輪径	車輪		N	kgf								
SKM-75	VA	ゴム(B入)	800	82	8.64	75	32	100	63×40	95×71	9.5	490
	VU	ウレタン(B入)	1200	122	11.52							440
	MBC	モノマーキャストナイロン(B入)	1200	122	7.20							490
SKM-100	VS	ゴム(B入)	1200	122	10.80	100	32	144	80×45	115×80	10.5	830
	VU	ウレタン(B入)	1700	173	12.24							770
	PH	フェノール	1800	184	7.56							780
	MBC	モノマーキャストナイロン(B入)	1800	184	7.56							920
SKM-130	VS	ゴム(B入)	1800	184	10.80	130	38	177	100×56	138×90	11.0	1600
	VU	ウレタン(B入)	2600	265	15.60							1870
	NHB	耐熱強化プラスチック(B入)	2700	275	8.10							1390
	VUB	ウレタン(B入)	1600	163	15.60							1340
	MBC	モノマーキャストナイロン(B入)	2700	275	8.10							1640
SKM-150	VS	ゴム(B入)	2000	204	12.00	150	42	198	100×56	138×90	11.0	1900
	VU	ウレタン(B入)	3000	306	18.00							2190
	NHB	耐熱強化プラスチック(B入)	3000	306	9.00							2070
	VUN	ウレタン(B入)	1600	163	18.00							1520
	MBC	モノマーキャストナイロン(B入)	3000	306	9.00							1980
	PSB	スーパーエンブラ(B入)	3000	306	9.00							2100
SKM-180	VS	ゴム(B入)	2200	224	13.20	180	45	240	112×63	152×100	11.0	3010
SKM-200	VS	ゴム(B入)	2500	255	15.00	200	45	250	112×63	152×100	11.0	3350
	VU	ウレタン(B入)	3700	377	22.20							3540
	MBC	モノマーキャストナイロン(B入)	4000	408	12.00							3460
SKM-250	VS	ゴム(B入)	3300	337	14.85	250	50	305	140×80	200×140	14.0	5780
	VU	ウレタン(B入)	5000	510	18.00							6350
SKM-300	VS ▲	ゴム(B入)	3500	357	15.75	300	50	374	160×90	220×150	14.0	8650

▲受注生産品

- ・金具はユニクロームメッキ仕上げです。
- ・SKM型はSTM型と取付高が同じですから併用できます。
- ・(B入)はベアリング入り車輪です。
- ・始動力についてはP.7をご参照ください。
- ・オレンジ色の網掛けは流通在庫品です。



VS (100mm)



VU



PH



MBC



VUB

産業用キャスター