

▶▶ SU-SR / SU-SEL / SU-SM 自在 50-100mm




SU-SR-50 TP



SU-SEL-65 RL



SU-SM-75 NM

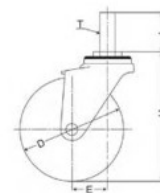

品番	車輪種類	許容荷重		始動力		車輪径	車輪幅	取付高	ステム径	ステム長	取付ナット部	偏心	旋回半径	スパナ (オプション)		
		N	kgf	daN	daN										Dmm	Wmm
SU-SR-50	RM	ゴム		350	36	8.40	16.80	50	20	67	M12×P1.75	14	19	22	(R45)	B
	NM	ナイロン・白		400	41	4.20	8.40						19			
	TP	エラストマー		350	36	4.73	8.40						19			

品番	車輪種類	許容荷重		始動力		車輪径	車輪幅	取付高	ステム径	ステム長	取付ナット部	偏心	旋回半径	スパナ (オプション)		
		N	kgf	daN	daN										Dmm	Wmm
SU-SEL-65	RL	ゴム		350	36	7.35	15.75	65	20	85	M12×P1.75	14	19	25	(R60)	B
	TP	エラストマー		400	41	4.80	14.40						21			
	NL	ナイロン・白		400	41	4.20	8.40						20			
SU-SEL-75	RL	ゴム		400	41	8.40	18.00	75	20	97	M12×P1.75	14	21	30	(R72)	B
	TP	エラストマー		400	41	10.80	25.50						21			
	NL	ナイロン・白		500	51	5.25	10.50						21			

品番	車輪種類	許容荷重		始動力		車輪径	車輪幅	取付高	ステム径	ステム長	取付ナット部	偏心	旋回半径	スパナ (オプション)		
		N	kgf	daN	daN										Dmm	Wmm
SU-SM-75	EM	ゴム		600	61	12.60	27.00	75	25	99	M12×P1.75	25	19	30	(R72)	B
	TP	エラストマー		400	41	9.90	28.80						27			
	NM	ナイロン・白		650	66	6.83	13.65						25			
SU-SM-100	RL	ゴム		650	66	13.65	29.25	100	25	123	M12×P1.75	25	21	33	(R86)	B
	TP	エラストマー		600	61	10.80	25.20						27			
	NM	ナイロン・白		650	66	6.83	13.65						25			
	UM	ウレタン		650	66	9.45	16.80						25			

・始動力、旋回始動力についてはP.7をご参照ください。

■専用スパナ



RM



NM



TP



UM