




SR-50 RM



SR-50 RM S-1



KR-50 RM

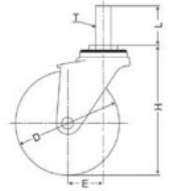

SR 自在 25-50mm

品番	車輪種類	許容荷重		始動力	旋回始動力	車輪径	車輪幅	取付高	ステム径	ステム長	取付ナット部	偏心	旋回半径	スパナ (オプション)		
		N	kgf												daN	daN
SR-25	RM	ゴム		100	10	0.48	2.40	25	12	36	UNC5/16×18山	14	14	13	(R28)	E
	NM	ナイロン・白		130	13	0.90	3.00									
SR-32	RM	ゴム		170	17	0.72	3.60	32	20	46	UNC5/16×18山	14	14	12	(R30)	E
	NM	ナイロン・白		220	22	0.60	1.80									
SR-40	RM	ゴム		300	31	7.20	14.40	40	18	59	M12×P1.25 UNF1/2×20山 UNC3/8×16山 UNC5/16×18山 M8×P1.25 (SR-50のみM10×P1.5)	14	17 (M12) (U1/2) (U3/8) (U5/16) (MB)	20	(R42)	□ D (M12) (U1/2) (U3/8) (U5/16) (MB)
	NM	ナイロン・白		300	31	3.15	6.30									
	TP	エラストマー		300	31	4.05	7.20									
SR-50	RM	ゴム		350	36	8.40	16.80	50	20	67	M12×P1.25 UNF1/2×20山 UNC3/8×16山 UNC5/16×18山 M8×P1.25 (SR-50のみM10×P1.5)	14	17 (M12) (U1/2) (U3/8) (U5/16) (MB)	22	(R48)	□ B (M10)
	NM	ナイロン・白		400	41	4.20	8.40									
	TP	エラストマー		350	36	4.73	8.40									

SR 自在 S-1ストッパー 40-50mm / S-1、S-2ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。

品番	車輪種類	許容荷重		始動力	旋回始動力	車輪径	車輪幅	取付高	ステム径	ステム長	取付ナット部	偏心	旋回半径	スパナ (オプション)		
		N	kgf												daN	daN
SR-40	RM	ゴム		300	31	7.20	14.40	40	18	59	M12×P1.25 UNF1/2×20山 UNC3/8×16山 UNC5/16×18山 M8×P1.25 (SR-50のみM10×P1.5)	14	17 (M12) (U1/2) (U3/8) (U5/16) (MB)	20	(R60)	□ D (M12) (U1/2) (U3/8) (U5/16) (MB)
	NM	ナイロン・白		300	31	3.15	6.30									
	TP	エラストマー		300	31	4.05	7.20									
SR-50	RM	ゴム		350	36	8.40	16.80	50	20	67	M12×P1.25 UNF1/2×20山 UNC3/8×16山 UNC5/16×18山 M8×P1.25 (SR-50のみM10×P1.5)	14	17 (M12) (U1/2) (U3/8) (U5/16) (MB)	22	(R61)	□ B (M10)
	NM	ナイロン・白		400	41	4.20	8.40									
	TP	エラストマー		350	36	4.73	8.40									

KR 自在 50mm

品番	車輪種類	許容荷重		始動力	旋回始動力	車輪径	車輪幅	取付高	ステム径	偏心	旋回半径		
		N	kgf									daN	daN
KR-50	RM	ゴム		350	36	8.40	16.80	50	20	64	11×35※ 11×20 13×17※	22	(R48)

※ロット生産品

- ・金具は25mm~50mmはユニクロームメッキ、65mmはクロームメッキ仕上げです。
- ・KR-50RMの11×35はリングなしです。
- ・始動力、旋回始動力についてはP.7をご参照ください。
- ・オレンジ色の網掛けは流通在庫品です。

■専用スパナ



B(19×21)



D(17)

注) SR-40、50はネジ径により専用スパナが異なります。



RM



NM



TP

一般キャスター(ねじ込み仕様)