




SM-100 TP S-2

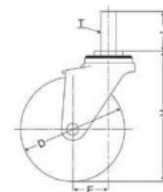

▶▶ SM 自在 S-1・S-2ストッパー 65-150mm / S-1、S-2ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。

品番			車輪種類	許容荷重		始動力	旋回始動力	車輪径	車輪幅	取付高	ステム径	ステム長	取付ナット部	偏心	旋回半径	スパナ (オプション)
型式	車輪径	車輪		SP	N											
SM-65	TP	S-2	エラストマー	500	51	6.00	18.00	65	27	89	M12×P1.75 M12×P1.75 UNF1/2×20山	15 40 25	19	25	(R74)	B
			ゴム	500	51	10.50	22.50		25							
	NM	S-1	ナイロン・白	700	71	7.35	14.70		25							
			ウレタン	700	71	10.20	16.80		26							
SM-75	MM	S-2	ゴム・グレー	550	56	12.38	27.75	75	20	97	M12×P1.75 M12×P1.75 UNF1/2×20山	15 40 25	19	25	(R79)	B
			ゴム・グレー(B入)	600	61	3.60	34.20		27							
			ウレタン(B入)	600	61	7.20	14.40		27							
	EM	S-1	エラストマー	500	51	9.90	28.80		27							
			ゴム	600	61	12.60	27.00		25							
			ナイロン・白	650	66	6.83	13.65		25							
SM-100	MM	S-2	ゴム・グレー	600	61	13.50	27.00	102	22	127	M12×P1.75 M12×P1.75 UNF1/2×20山	15 40 25	19	32	(R88)	B
			ゴム	650	66	13.65	29.25		25							
			ゴム・グレー(B入)	700	71	3.60	16.20		27							
			ナイロン・白	650	66	6.83	13.65		25							
			ウレタン	700	71	9.45	16.80		25							
			ウレタン(B入)	700	71	8.40	16.80		27							
			エラストマー	600	61	10.80	25.20		27							
			エラストマー(B入)	600	61	7.20	25.20		27							
SM-125	MM	S-2	ゴム・グレー	900	92	20.25	40.50	126	25	162	UNF1/2×20山	25	26	45	(R122)	A
			ゴム・グレー(B入)	1000	102	19.50	45.00		25							
			ゴム	1000	102	12.00	45.00		31							
			ナイロン・白	1000	102	9.00	21.00		25							
			ウレタン	1000	102	12.00	24.00		25							
SM-150	MM	S-2	ゴム・グレー(B入)	1000	102	18.00	45.00	150	28	185	UNF1/2×20山	25	26	45	(R125)	A

※ロット生産品

- ・金具はクロームメッキ仕上げです。
- ・(B入)はベアリング入り車輪です。
- ・始動力、旋回始動力についてはP.7をご参照ください。



NRC



BM



TP



TB



UM

■専用スパナ



A (23×26)
B (19×21)

一般キャスター(ねじ込み仕様)