




GES-100 NRC



GES-100 NRC S-2



GES-100 NRC S-12

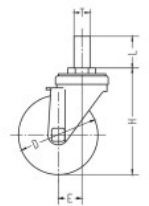

▶▶ GES 自在/自在 S-2・S-12ストッパー 75-100mm/S-2・S-12ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。

品番			車輪種類	許容荷重		始動力		旋回始動力		車輪径	車輪幅	取付高	ステム径	ステム長	取付ナット部	偏心	旋回半径	スパナ (オプション)
型式-車輪径	車輪	SP		N	kgf	daN	daN	Dmm	Wmm	Hmm	T	Lmm	対辺 mm	Emm	Rmm			
GES-75	NRC		ゴム・グレー (B入)	600	61	3.60	25.20	75	27	98	22	58	19	34	(R74)	B		
GES-100	NRC		ゴム・グレー (B入)	600	61	3.60	25.20	100	27	127	22	58	19	32	(R86)	B		
	TB	エラストマー (B入)	5.40			23.40												
GES-75	NRC	S-2	ゴム・グレー (B入)	600	61	3.60	25.20	75	27	98	22	58	19	34	(R85)	B		
GES-100	NRC	S-2	ゴム・グレー (B入)	600	61	3.60	25.20	100	27	127	22	58	19	32	(R86)	B		
	TB		エラストマー (B入)			5.40	23.40											
GES-100	NRC	S-12	ゴム・グレー (B入)	600	61	3.60	25.20	100	27	127	22	58	19	32	(R99)	B		
	TB		エラストマー (B入)			5.40	23.40											

・金具はユニクロームメッキ仕上げです。
 ・(B入)はベアリング入り車輪です。

■専用スパナ



NRC



TB