

3連はしご/伸縮はしご

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

はしご・脚立

はしご

脚立

作業台

踏台

足場台

荷役用作業台

高所作業台

高所作業リフト

足場板

単管・足場用品

アルミブリッジ

やぐら

ナカオ triple ladder
3連伸縮はしご“レン太” 長い 記号注意



特長

- インサイド方式の3連はしごなので軽量、コンパクトです。
- ロープは循環式でたるみがありません。

仕様

- 正面有効幅:340mm(上はしご) 350mm(中はしご) 360mm(下はしご)
- 踏ざん間隔:329mm
- 踏ざん踏面幅: 28mm(上・中はしご) 35mm(下はしご)

材質 ●アルミ
製造国 ●日本

3REN-7.0S

ナカオ triple ladder
3連伸縮ハシゴ“レン太”(アウトリガー内蔵式) 長い 記号注意



特長


- インサイド方式の3連ハシゴなので軽量、コンパクトです。
- ロープは循環式でたるみがありません。

仕様

- アウトリガー内蔵式
- 正面有効幅:340mm(上はしご)、350mm(中はしご)、360mm(下はしご)
- 踏ざん間隔:329mm
- 踏ざん踏面幅: 28mm(上・中はしご) 35mm(下はしご)

材質 ●アルミ
製造国 ●日本

3REN-7.0A

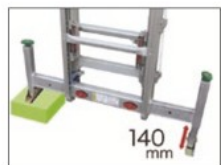


発注単位1台	メーカー直送	運賃元払	北海道・沖縄・離島は除く		株式会社ナカオ [708907]				
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	最大使用質量 (kg)	全長 (m)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)	
★114-1000	3REN-7.0S	¥93,750	¥100,000	130	6.88	1	18.42	4(134)	
★114-1002	3REN-8.0S	¥103,125	¥110,000	130	7.87	1	20.08	0(-)	
★114-1004	3REN-9.0S	¥112,500	¥120,000	130	8.86	1	21.74	4(134)	

☎商品のお問い合わせ:083-287-1231 <http://www.k-nakao.co.jp/>

発注単位1台	メーカー直送	運賃元払	北海道・沖縄・離島は除く		株式会社ナカオ [708907]				
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	最大使用質量 (kg)	全長 (m)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)	
★114-0999	3REN-7.0A	¥117,188	¥125,000	130	6.91~7.05	1	20.30	4(80)	
★114-1001	3REN-8.0A	¥126,563	¥135,000	130	7.9~8.04	1	21.96	7(175)	
★114-1003	3REN-9.0A	¥135,938	¥145,000	130	8.88~9.02	1	23.62	7(-)	

☎商品のお問い合わせ:083-287-1231 <http://www.k-nakao.co.jp/>

アルインコ ALINCO Extension Ladder
伸縮式はしご RoHS

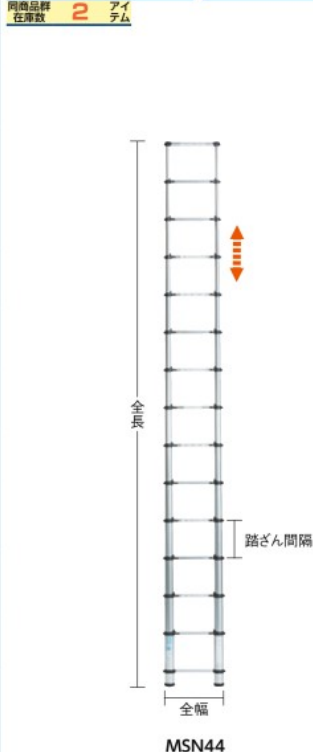

特長

- ステップ間に指つめ防止の隙間をつくっています。
- 色で知らせるロック解除レバーを採用しています。

仕様

- 踏ざん間隔:305mm
- 全幅:510mm

材質 ●アルミ
製造国 ●中国

MSN44

アルインコ ALINCO Stair Ladder
階段はしご



特長

- 片側手すりが標準装備されている踏面の広いアルミ製はしごです。
- 伸縮アームで高さ調節が簡単(968mm)です。
- 伸縮脚で段差にも対応(260mm)です。
- 移動・収納も容易な伸縮・折りたたみ方式を採用しています。

仕様

- 正面有効幅:400mm
- 踏ざん間隔:269mm
- 踏ざん踏面幅:100mm

材質 ●アルミ
セット内容 ●片手すり標準装備(1.59m×2本)(取り付けは左右自在)
製造国 ●日本

HBW47A

発注単位1台	アルインコ株式会社住宅機器事業部 [118116]							
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	最大使用質量 (kg)	全長 (m)	ステップ数 (段)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
385-3713	MSN38	¥69,300	¥123,200	100	0.94~3.80	13	12.5	15(125)
385-3721	MSN44	¥81,675	¥145,200	100	1.02~4.42	15	13.5	40(89)

☎商品のお問い合わせ:0120-302-669 <http://www.alinco.co.jp/>

発注単位1台	メーカー直送	運賃別送	アルインコ株式会社住宅機器事業部 [118116]					
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	最大使用質量 (kg)	全長 (m)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★114-3496	HBW47A	¥92,813	¥165,000	100	3.40~4.65	1	18.7	14(200)

手すり **特長** ●HBW47A用手摺りです。

発注単位1組	メーカー直送	運賃 ¥1,000	北海道・沖縄・離島は除く						
発注コード	品番	税抜価格 (1組)	メーカー希望小売価格 (1組)	適合機種	全長 (m)	組入数 (本)	梱包数 (組)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★851-5053	HBWT1	¥18,125	¥29,000	HBW47A	1.59	2	1	2.2	4(200)

☎商品のお問い合わせ:0120-302-669 <http://www.alinco.co.jp/>