

専用脚立/専用脚立(脚部伸縮式)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

は
じ
り
・
脚
立

は
し
ご

脚
立

作
業
台

踏
台

足
場
台

荷
役
用
作
業
台

高
所
作
業
台

高
所
作
業
リ
フ
ト

足
場
板

単
管
・
足
場
用
品

アル
ミ
ブリ
ッジ

や
ぐら

ピカ Stepladder
上部操作式四脚アジャスト式専用脚立(脚部伸縮式)

同商品群
在庫数 **69** アイ
テム



特長 ●立ったまま伸縮でき、ワンタッチで折りたたみができる上部操作式の専用脚立です。
●踏ざん内の伸縮操作バーを引き上げるだけで収納できます。

仕様 ●踏ざん踏面幅:55mm
●脚部最大伸縮幅:310mm
●Aマーク認定品

材質 ●アルミ合金
製造国 ●中国



梱包数:1台

発注単位1台 株式会社ピカコーポレーション [306004]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最大使用質量(kg)	天板高さ(m)	収納時全長(m)	天板寸法(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
208-3192	SXJ-120A	¥19,594	¥33,000	100	0.94~1.25	1.01	303×152	6.4	35(99%)
208-3193	SXJ-150A	¥21,731	¥36,600	100	1.24~1.54	1.32	303×152	7.4	29(99%)
208-3194	SXJ-180A	¥25,294	¥42,600	100	1.53~1.84	1.62	303×152	8.4	49(99%)
208-3195	SXJ-210A	¥27,313	¥46,000	100	1.82~2.13	1.93	303×152	9.4	79(56%)
208-3196	SXJ-240A	¥38,356	¥64,600	100	2.11~2.42	2.23	303×152	10.9	58(99%)
208-3197	SXJ-270A	¥42,156	¥71,000	100	2.40~2.71	2.54	303×152	12.2	45(90%)
208-3198	SXJ-300A	¥45,719	¥77,000	100	2.69~3.00	2.84	303×152	14.8	79(99%)

☎商品のお問い合わせ:06-6747-6841 <http://www.pica-corp.co.jp/>

ピカ Aluminum Stepladder
専用脚立(溶接タイプ)

同商品群
在庫数 **69** アイ
テム



特長 ●建設現場に最適な溶接タイプ脚立です。
●踏ざんは溶接構造になっているので、揺れに強くなっています。

仕様 ●踏ざん踏面幅:60mm
●(一社)仮設工業会認定品(SEC-S210~270は除く)

材質 ●アルミ合金
製造国 ●日本




発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 株式会社ピカコーポレーション [306004]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最大使用質量(kg)	天板高さ(m)	収納時全長(m)	天板寸法(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★247-1507	SEC-S120	¥46,475	¥67,600	160	1.2	1.31	320×160	7.6	4(80)
★247-1515	SEC-S150	¥52,938	¥77,000	160	1.5	1.62	320×160	9.7	1(100)
★247-1523	SEC-S180	¥61,875	¥90,000	160	1.8	1.94	320×160	11.6	16(107)
★247-1531	SEC-S210	¥76,725	¥111,600	160	2.1	2.25	320×160	13.7	1(50)
★247-1540	SEC-S240	¥88,000	¥128,000	160	2.4	2.56	320×160	16.7	3(75)
★247-1558	SEC-S270	¥101,063	¥147,000	160	2.7	2.88	320×160	18.3	2(67)

☎商品のお問い合わせ:06-6747-6841 <http://www.pica-corp.co.jp/>

アルインコ Aluminum Adjustable Leg Stepladder
上部操作式伸縮脚付専用脚立 "GAUDI" New

同商品群
在庫数 **37** アイ
テム

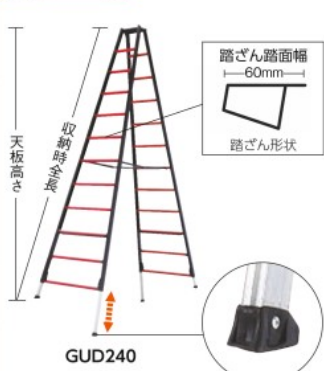

特長 ●立ったまま伸縮脚の調整が可能です。
●60mmの幅広踏ざんを採用し、昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。

仕様 ●踏ざん踏面幅:60mm
●脚部伸縮ピッチ:6mm
●踏ざん間隔:295mm

材質 ●アルミ
製造国 ●中国

アルインコ Stepladder
長尺専用脚立

同商品群
在庫数 **37** アイ
テム



特長 ●ワンタッチ式の中間開き止め使用により、設置、折りたたみも楽に操作出来ます。
●三角補強版標準装備で揺れも軽減しております。

仕様 ●踏ざん踏面幅:55mm
●Aマーク認定品
●製品安全協会(SGマーク)認定品(PRS240Wのみ)

材質 ●アルミ
製造国 ●中国



発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く アルインコ株式会社機器事業部 [118116]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最大使用質量(kg)	天板高さ(m)	収納時全長(m)	天板寸法(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★250-6562	GUD240	¥46,063	¥73,700	100	2.1~2.6	2.3	234×160	1	14.0	-
★250-6561	GUD270	¥51,563	¥82,500	100	2.4~2.9	2.6	234×160	1	15.7	-
★250-6563	GUD300	¥59,813	¥95,700	100	2.7~3.2	2.9	234×160	1	19.0	-
★250-6560	GUD360	¥90,063	¥144,100	100	3.3~3.8	3.5	234×160	1	22.8	-

☎商品のお問い合わせ:0120-302-669 <http://www.alinco.co.jp/>

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く アルインコ株式会社機器事業部 [118116]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最大使用質量(kg)	天板高さ(m)	収納時全長(m)	天板寸法(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★475-0578	PRS240W	¥30,938	¥49,500	100	2.29	2.43	251×160	1	11.1	65(78)
★475-0586	PRS270W	¥34,750	¥55,600	100	2.59	2.74	251×160	1	12.4	66(71)
★475-0594	PRS300W	¥39,875	¥63,800	100	2.88	3.05	251×160	1	14.2	71(75)
★475-0608	PRS360W	¥61,563	¥98,500	100	3.47	3.67	251×160	1	18.9	80(85)

☎商品のお問い合わせ:0120-302-669 <http://www.alinco.co.jp/>

ナカオ Stepladder
アウトリガー一体式四脚伸縮式専用脚立 "ダン吉AN"

同商品群
在庫数 **4** アイ
テム



特長 ●転倒を抑制する効果のあるアウトリガーを標準装備しています。
●アウトリガーは片側だけを取納することも可能なので、壁面に近づくこともできます。

仕様 ●踏ざん踏面幅:50mm
●脚部伸縮ピッチ:13mm
●脚部最大伸縮幅:194mm
●(一社)仮設工業会認定品(210、240は除く)

材質 ●アルミ
製造国 ●日本

ナカオ Stepladder
専用脚立

同商品群
在庫数 **4** アイ
テム



特長 ●天場が広く、各段すべてにも幅広ステップ材を使用していますので、作業性および安定性が抜群にすぐれている専用脚立です。

仕様 ●踏ざん踏面幅:60mm

材質 ●アルミ
製造国 ●日本

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く 株式会社ナカオ [708907]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最大使用質量(kg)	天板高さ(m)	天板寸法(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★114-1011	AN-90	¥46,875	¥50,000	160	0.73~0.92	150×308	1	7.2	1(-)
★114-1006	AN-120	¥51,563	¥55,000	160	1.02~1.21	150×308	1	8.5	2(200)
★114-1007	AN-150	¥56,250	¥60,000	160	1.31~1.5	150×308	1	9.7	0(-)
★114-1008	AN-180	¥60,938	¥65,000	160	1.6~1.79	150×308	1	11.0	8(89)
★114-1009	AN-210	¥70,313	¥75,000	130	1.89~2.08	150×308	1	12.3	2(67)
★114-1010	AN-240	¥79,688	¥85,000	130	2.18~2.37	150×308	1	14.0	2(40)

☎商品のお問い合わせ:083-287-1231 <http://www.k-nakao.co.jp/>

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く 株式会社ナカオ [708907]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最大使用質量(kg)	天板高さ(m)	収納時全長(m)	天板寸法(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★439-8793	AS-60	¥15,750	¥21,000	160	0.57	0.64	250×365	1	4.0	11(62)
★439-8807	AS-90	¥18,375	¥24,500	160	0.86	0.94	250×365	1	5.0	9(30)
★439-8769	AS-120	¥21,750	¥29,000	160	1.14	1.23	250×365	1	6.6	12(60)
★439-8777	AS-150	¥26,250	¥35,000	160	1.43	1.53	250×365	1	7.6	13(119)
★439-8785	AS-180	¥30,750	¥41,000	160	1.72	1.83	250×365	1	8.8	15(66)

☎商品のお問い合わせ:083-287-1231 <http://www.k-nakao.co.jp/>