

## Accuride スライドレール C2132

L=R 脱着 閉保持 消音 Y 輸入




- 3/4スライドの2段引スライドレールです。
- レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
- レールを全開にした時、その状態を簡易的に保持します。
- 全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
- 取付調整用カムにより取付穴が上下に動くため、最終調整が容易です。
- 取付部のクッションブロックの効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。

## 【注 意】

- 取扱い上のご注意 1 を必ずご確認ください。

## 【付属品】

- 十字穴付トラス低頭タッピンねじ4.2×11（特殊ねじ）

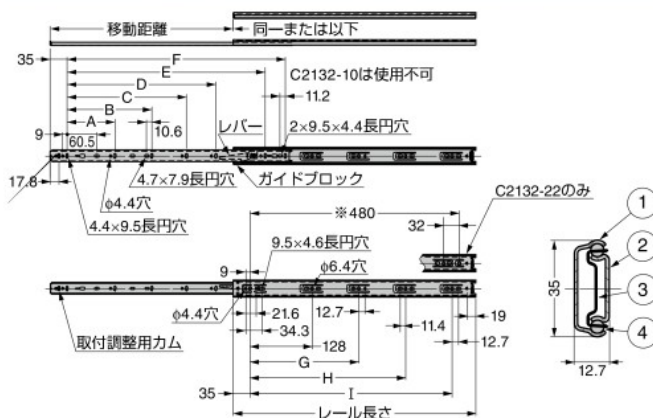

取付調整用カム

| No. | 部品名      | 材料 | 仕上                         |
|-----|----------|----|----------------------------|
| ①   | アウターメンバー | 鋼  | 光沢クロメート処理（三価）<br>（亜鉛めっき鋼板） |
| ②   | インナーメンバー |    |                            |
| ③   | リテーナー    |    |                            |
| ④   | スチールボール  |    |                            |

本品は1セット（2本）単位での販売です。ご注文数「1」で1セットです。

| RoHS                    | CAD | 注文コード       | 品番       | レール長さ | 移動距離 | A   | B   | C | D | E | F   | G   | H   | I   | 耐荷重N/ペア | 耐荷重kgf/ペア | 質量g   | 1箱    |
|-------------------------|-----|-------------|----------|-------|------|-----|-----|---|---|---|-----|-----|-----|-----|---------|-----------|-------|-------|
| 2 段引<br>(Accuride)      | CAD | 190-111-822 | C2132-10 | 250   | 163  | 96  | -   | - | - | - | 192 | -   | -   | -   | 275     | 28        | 235/本 | 10セット |
|                         |     | 190-111-823 | C2132-12 | 300   | 205  |     |     |   |   |   | 242 |     |     |     |         |           | 275/本 | 10セット |
|                         |     | 190-111-824 | C2132-14 | 350   | 260  |     |     |   |   |   | 292 |     |     |     |         |           | 337/本 | 10セット |
| 2 段引<br>(銅製)            | CAD | 190-111-825 | C2132-16 | 400   | 281  | 128 | -   | - | - | - | 342 | 224 | -   | 320 | 314     | 32        | 380/本 | 10セット |
|                         |     | 190-111-826 | C2132-18 | 450   | 331  |     |     |   |   |   | 392 |     |     |     |         |           | 417/本 | 10セット |
|                         |     | 190-111-827 | C2132-20 | 500   | 376  |     |     |   |   |   | 442 |     |     |     |         |           | 467/本 | 10セット |
| 2 段引<br>(ステンレス<br>鋼製)   | CAD | 190-111-828 | C2132-22 | 550   | 415  | 224 | 320 | - | - | - | 492 | 416 | 352 | 320 | 275     | 28        | 522/本 | 10セット |
|                         |     | 190-111-829 | C2132-24 | 600   | 451  |     |     |   |   |   | 542 |     |     |     |         |           | 566/本 | 10セット |
|                         |     | 190-111-830 | C2132-26 | 650   | 488  |     |     |   |   |   | 592 |     |     |     |         |           | 621/本 | 10セット |
| 2 段引<br>(アルミニウム<br>合金製) | CAD | 190-111-831 | C2132-28 | 700   | 526  | 288 | 416 | - | - | - | 642 | 544 | 352 | 544 | 255     | 26        | 683/本 | 10セット |
|                         |     |             |          |       |      |     |     |   |   |   |     |     |     |     |         |           |       |       |

参照ページ 1 : P.582

※本品は在庫限りで販売を終了いたします。

## Accuride スライドレール C2002

ブレーキ 脱着 両トラベル




- 3/4スライドの2段引、両トラベルのスライドレールです。
- レールは前後があり、前側には抜けません。後側は摩擦抵抗によりブレーキがかかります。さらに強く引くとインナーメンバーを取り外せます。
- インナーメンバーに切り起しがあり、引き出しの裏側に直接ねじ止めできます。
- システムキッチンの両面ハッチなどに適しています。

## 【注 意】

- 取扱い上のご注意 1 を必ずご確認ください。

## 【推奨ねじ】

- M4バインド、またはM4トラスねじ

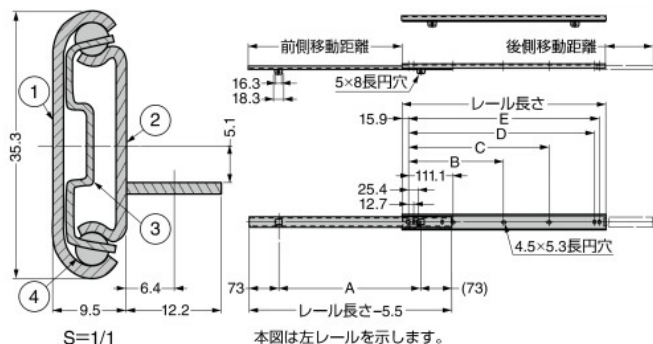

| No. | 部品名      | 材料       | 仕上                |
|-----|----------|----------|-------------------|
| ①   | アウターメンバー | 鋼 (SPCC) | 光沢クロメート処理<br>（三価） |
| ②   | インナーメンバー |          |                   |
| ③   | リテーナー    | 鋼 (SECC) | （亜鉛めっき鋼板）         |
| ④   | スチールボール  | 鋼 (SWCH) | -                 |

本品は1セット（2本）単位での販売です。ご注文数「1」で1セットです。

| RoHS                  | CAD | 注文コード       | 品番       | レール長さ | 移動距離 |     | A     | B     | C     | D     | E     | 耐荷重N/ペア | 耐荷重kgf/ペア | 質量g     | 1箱    |
|-----------------------|-----|-------------|----------|-------|------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-----------|---------|-------|
|                       |     |             |          |       | 前側   | 後側  |       |       |       |       |       |         |           |         |       |
| 2 段引<br>(Accuride)    | CAD | 190-113-813 | C2002-12 | 304.8 | 224  | 224 | 153.2 | -     | 149.2 | 260.3 | 273   | 431     | 44        | 680/ペア  | 10セット |
|                       |     | 190-113-814 | C2002-14 | 355.6 | 275  | 275 | 204   |       | 200   | 311.1 | 323.8 | 402     | 41        | 770/ペア  | 10セット |
|                       |     | 190-113-815 | C2002-16 | 406.4 | 300  | 300 | 254.8 |       | 250.8 | 361.9 | 374.6 | 373     | 38        | 860/ペア  | 10セット |
| 2 段引<br>(銅製)          | CAD | 190-113-816 | C2002-18 | 457.2 | 325  | 325 | 305.6 | 212.7 | 301.6 | 412.7 | 425.4 | 353     | 36        | 950/ペア  | 10セット |
|                       |     | 190-113-817 | C2002-20 | 508   | 376  | 376 | 356.4 |       | 352.4 | 463.5 | 476.2 | 324     | 33        | 1040/ペア | 10セット |
|                       |     | 190-113-818 | C2002-22 | 558.8 | 402  | 402 | 407.2 |       | 403.2 | 514.3 | 527   | 294     | 30        | 1180/ペア | 10セット |
| 2 段引<br>(ステンレス<br>鋼製) | CAD | 190-113-819 | C2002-24 | 609.6 | 427  | 427 | 458   | 288.9 | 454   | 565.1 | 577.8 | 265     | 27        | 1230/ペア | 10セット |
|                       |     | 190-113-820 | C2002-26 | 660.4 | 478  | 478 | 508.8 |       | 504.8 | 615.9 | 628.6 | 235     | 24        | 1360/ペア | 10セット |
|                       |     | 190-113-821 | C2002-28 | 711.2 | 503  | 503 | 559.6 |       | 555.6 | 666.7 | 679.4 | 216     | 22        | 1450/ペア | 10セット |

参照ページ 1 : P.582