

選び方  
ガイドセルフソフ  
クロー징プッシュ  
オープンスライドレール  
小・中型  
(鋼・アルミ)小・中型  
(ステンレス)小・中型  
(その他)

重量用

ローラー  
タイプボール  
タイプガイドレール  
滑り  
タイプフリー  
ストップ  
タイプ

鋼

アルミ

ステンレス



## 【注意】


- 取扱い上のご注意 1 を必ずご確認ください。

## 【推奨ねじ】

- M3バインド、またはM3トラスねじ



## 【耐荷重曲線】

N(kgf)/ペア

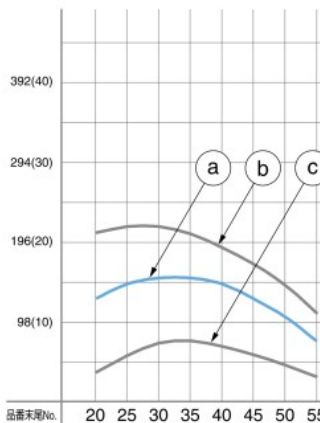

曲線①～③は以下の値を示します。

- 耐荷重 (標準品) : ①
- 耐荷重 (特注品)
  - ② : 移動距離が標準品-25 mm
  - ③ : 移動距離が標準品+25 mm

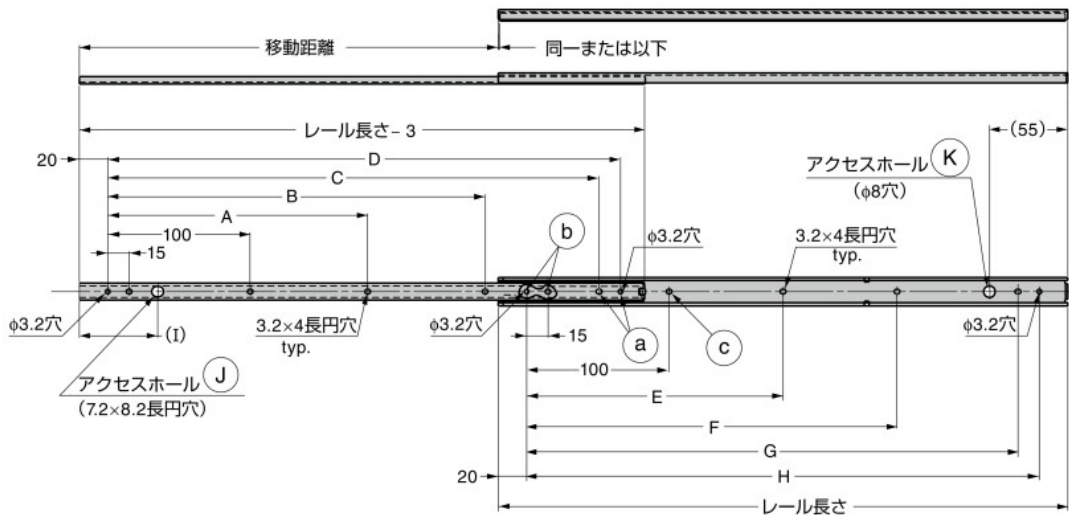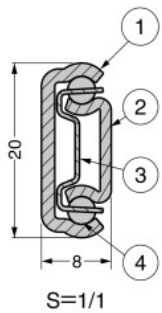

①の取付穴は、インナーメンバーを後方に移動してアクセスホール $\text{\textcircled{K}}$ を使用。

②の取付穴は、インナーメンバーを後方に移動してアクセスホール $\text{\textcircled{J}}$ を使用。

③の取付穴は、450mm以上のスライドレールではインナーメンバーを後方に移動して、アクセスホール $\text{\textcircled{J}}$ を使用。

No.	部品名	材料	仕上/色
①	アウターメンバー	鋼 (SPCC)	光沢クロメート処理 (三価)
②	インナーメンバー		
③	リテーナー	鋼 (SECC)	(垂鉛めっき鋼板)
④	スチールボール	鋼 (SWCH)	-

本品は1本単位での販売です。ご注文数「1」で1本です。

RdHS	CAD	注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	H	I	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量g	¥価格
●	●	190-113-688	C2421-20	200	132	-	145	160	-	-	145	160	-	-	127	13	120/本	740 本
●	●	190-113-689	C2421-25	250	182	-	150	195	210	-	195	210	-	-	147	15	150/本	800 本
●	●	190-113-690	C2421-30	300	220	-	190	245	260	-	160	245	260	55	157	16	180/本 200/本	870 本 960 本
●	●	190-113-691	C2421-35	350	257	-	225	295	310	-	210	295	310	-	147	15	230/本	1,100 本
●	●	190-113-692	C2421-40	400	294	-	265	345	360	-	260	345	360	-	127	13	260/本	1,200 本
●	●	190-113-693	C2421-45	450	331	190	300	395	410	205	310	395	410	-	108	11	290/本	1,200 本
●	●	190-113-694	C2421-50	500	381	225	337	445	460	230	360	445	460	140	78	8	320/本	1,300 本
●	●	190-113-695	C2421-55	550	419	265	377	495	510	255	410	495	510	-	-	-	-	-

参照ページ 1 : P.539~