

Accuride スライドレール C305

耐荷重 353~628 N/ペア



●レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。

【注意】

●取扱い上のご注意 1 を必ずご確認ください。


【別売品】

●取付ブラケット 5517 2 (側板に直接取り付けできない場合に最適です。)



【推奨ねじ】

●M4バインド、またはM4トラスねじ

【耐荷重曲線】

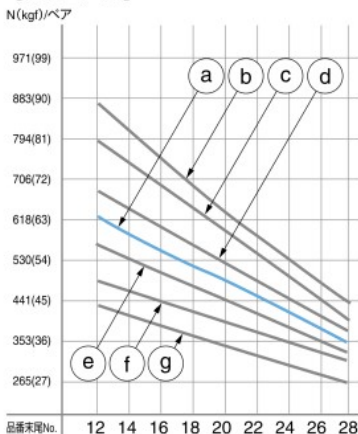

曲線a~gは以下の値を示します。  
 ●耐荷重(標準品): a  
 ●耐荷重(特注品)  
 b: 移動距離が標準品-75 mm  
 c: 移動距離が標準品-50 mm  
 d: 移動距離が標準品-25 mm  
 e: 移動距離が標準品+25 mm  
 f: 移動距離が標準品+50 mm  
 g: 移動距離が標準品+75 mm

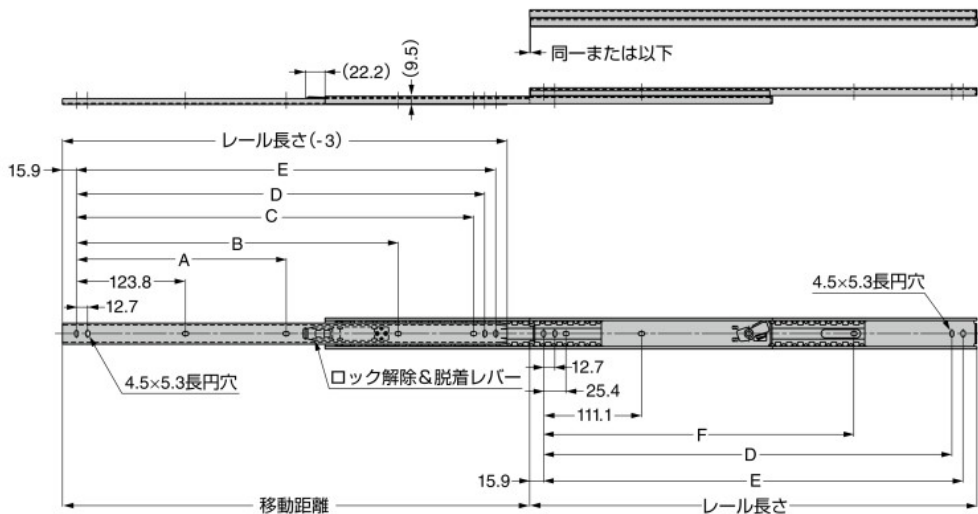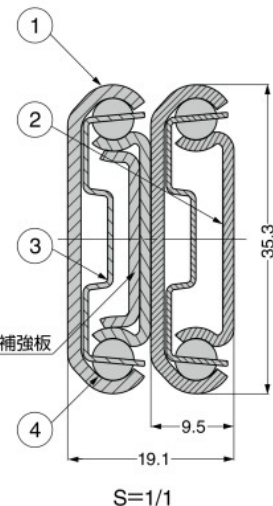

No.	部品名	材料	仕上
①	アウターメンバー	鋼 (SPCC)	光沢クロメート処理 (三価)
②	インナーメンバー	鋼 (SECC)	(亜鉛めっき鋼板)
③	リテーナー	鋼 (SECC)	(亜鉛めっき鋼板)
④	スチールボール	鋼 (SWCH)	-

本品は1本単位での販売です。ご注文数「1」で1本です。

RoHS	CAD	注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量g	¥価格	
●	●	190-111-943	C305-12	304.8	327	-	-	-	260.3	273	-	628	64	570/本	6,200	本
●	●	190-111-944	C305-14	355.6	378	-	-	298.4	311.1	323.8	-	588	60	690/本	6,300	本
●	●	190-111-945	C305-16	406.4	429	-	-	349.2	361.9	374.6	250.8	559	57	750/本	6,500	本
●	●	190-111-946	C305-18	457.2	480	212.7	-	400	412.7	425.4	301.6	520	53	870/本	6,600	本
●	●	190-111-947	C305-20	508	530	238.1	365.1	450.8	463.5	476.2	352.4	481	49	960/本	7,000	本
●	●	190-111-948	C305-22	558.8	581	263.5	415.9	501.6	514.3	527	403.2	441	45	1070/本	7,300	本
●	●	190-111-949	C305-24	609.6	632	288.9	466.7	552.4	565.1	577.8	454	412	42	1160/本	8,400	本
●	●	190-111-950	C305-26	660.4	683	314.3	517.5	603.2	615.9	628.6	504.8	382	39	1270/本	8,700	本
●	●	190-111-951	C305-28	711.2	734	339.7	568.3	654	666.7	679.4	555.6	353	36	1390/本	9,000	本

参照ページ 1 : P.539~, 2 : P.643