



【注意】




- 取扱い上のご注意 1 を必ずご確認ください。
- インナーメンバーが脱着できない仕様です。そのため筐体の構造、ねじを付ける順番により、特定のねじ取付穴が使用できない場合があります。

【推奨ねじ】

- M4バインド、またはM4トラスねじ

【耐荷重曲線】

N(kgf)/ペア

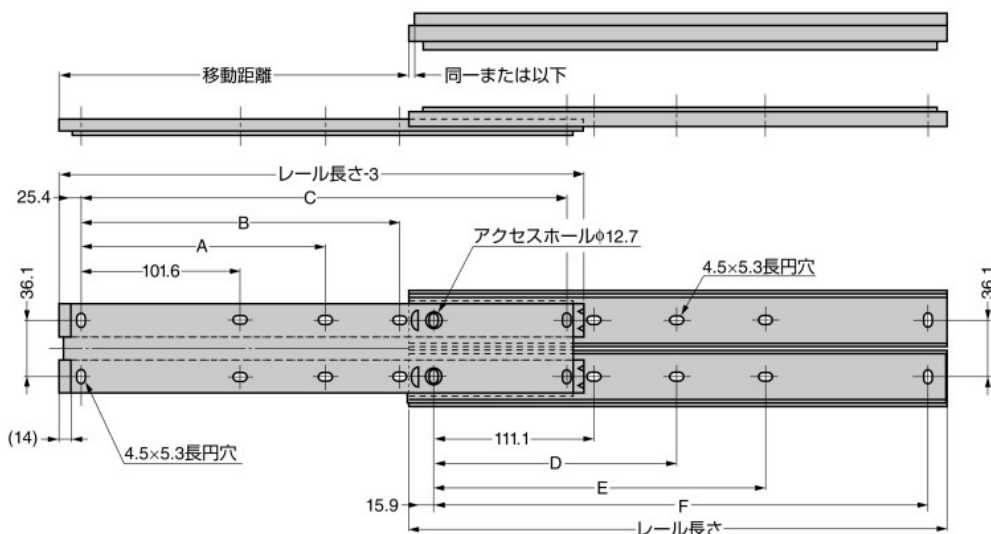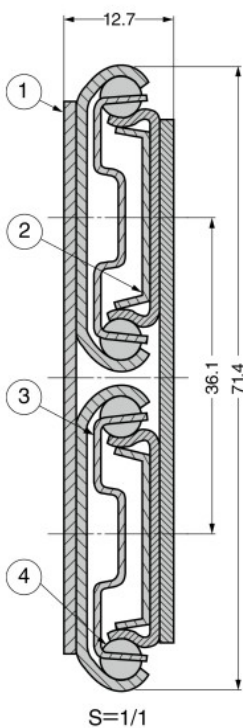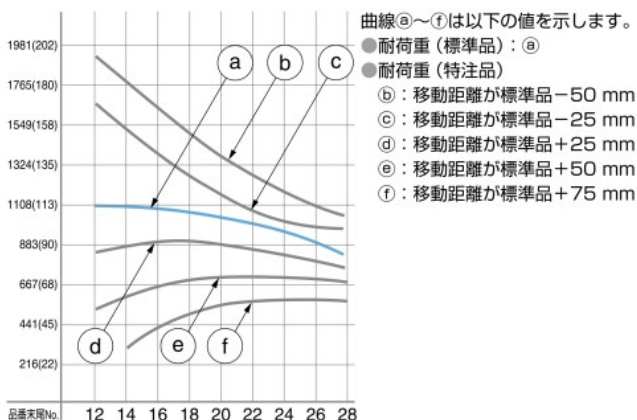

No.	部品名	材料	仕上
①	アウターメンバー	鋼 (SPCC)	光沢クロメート処理 (三価)
②	インナーメンバー	鋼 (SPCC)	光沢クロメート処理 (三価)
③	リテーナー	鋼 (SECC)	(亜鉛めっき鋼板)
④	スチールボール	鋼 (SWCH)	-

本品は1本単位での販売です。ご注文数「1」で1本です。

RHS	CAD	注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量g	¥価格
●	●	190-111-961	C601-12	304.8	227	-	152.8	254.4	-	149.2	273	1118	114	1230/本	5,900 本
●	●	190-111-962	C601-14	355.6	278	-	203.6	305.2	-	200	323.8	1069	109	1430/本	6,100 本
●	●	190-111-963	C601-16	406.4	303	-	254.4	356	-	250.8	374.6	1020	104	1640/本	6,400 本
●	●	190-111-964	C601-18	457.2	354	203.2	305.2	406.8	212.7	301.6	425.4	1000	102	1860/本	6,900 本
●	●	190-111-965	C601-20	508	367	228.6	356	457.6	238.1	352.4	476.2	971	99	2070/本	7,200 本
●	●	190-111-966	C601-22	558.8	430	254	406.8	508.4	263.5	403.2	527	922	94	2270/本	7,600 本
●	●	190-111-967	C601-24	609.6	456	279.4	457.6	559.2	288.9	454	577.8	873	89	2450/本	8,300 本
●	●	190-111-968	C601-26	660.4	468	304.8	508.4	610	314.3	504.8	628.6	843	86	2660/本	8,500 本
●	●	190-111-969	C601-28	711.2	506	330.2	559.2	660.8	339.7	555.6	679.4	785	80	2820/本	9,000 本

参照ページ 1 : P.539~

セルフソフト クロス	選び方 ガイド
プッシュ オープン	
スライドレール	小・中型 (鋼・アルミ)
	小・中型 (ステンレス)
	小・中型 (その他)
	重量用
	ローラー タイプ
ガイドレール	ボール タイプ
	滑り タイプ
	フリー ストップ タイプ

鋼
アルミ
ステンレス