


MFB/MFBS/MFB-C/MFBS-C フレキシブルカップリング - ベローズタイプ

WEB 選定ナビ WEB CAD Download パックラッシュ0 SUS ステンレス

MFB アルミニウム合金ハブ
MFBS オールステンレス製

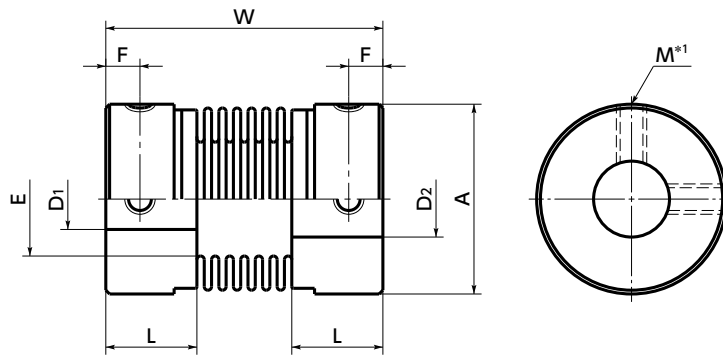

*1: 軸穴径がφ4以下の場合止めねじは1カ所です。

寸法・価格

単位: mm

品番 1	価格(円)	A	L	W	E	F	G	M	ねじ締めつけトルク (N・m)	標準軸穴径 D1・D2 2							
										3	4	5	6	8	10	12	14
MFB-12	1,670	12	7.5	23.5	7	2.5		M2.5	0.5	●	●	●	●				
MFB-16	1,950	16	9	26.5	9.5	3		M3	0.7		●	●	●	●			
MFB-20	2,210	20	10	33	12.5	3.5		M3	0.7			●	●	●	●		
MFB-25	2,750	25	12	36.5	15	4.5		M4	1.7				●	●	●	●	
MFB-32	3,130	32	13.5	42	21	5.5		M4	1.7				●	●	●	●	●
MFBS-12	2,930	12	7.5	23.5	7	2.5		M2.5	0.5	●	●	●	●				
MFBS-16	3,490	16	9	26.5	9.5	3		M3	0.7		●	●	●	●			
MFBS-20	3,850	20	10	32	12.5	3.5		M3	0.7			●	●	●	●		
MFBS-25	4,780	25	12	36.5	15	4.5		M4	1.7				●	●	●	●	
MFBS-32	5,090	32	13.5	42	21	5.5		M4	1.7				●	●	●	●	●
MFB-12C	3,270	12	7.5	23.5	7	2.25	4	M2	0.5		●	●					
MFB-16C	3,560	16	9	26.5	9.5	3	5	M2.5	1			●	●				
MFB-20C	3,610	20	10	33	12.5	3.5	6.5	M2.5	1				●	●			
MFB-25C	4,310	25	12	36.5	15	4.5	9	M3	1.5					●	●		
MFB-32C	4,360	32	13.5	42	21	5	11	M4	2.5					●	●	●	●
MFBS-12C	5,480	12	7.5	23.5	7	2.25	4	M2	0.5		●	●					
MFBS-16C	6,110	16	9	26.5	9.5	3	5	M2.5	1			●	●				
MFBS-20C	6,610	20	10	32	12.5	3.5	6.5	M2.5	1				●	●			
MFBS-25C	7,180	25	12	36.5	15	4.5	9	M3	1.5					●	●		
MFBS-32C	8,270	32	13.5	42	21	5	11	M4	2.5					●	●	●	●

- 全商品に六角穴付き止めねじ (**MFB**・**MFBS**) または六角穴付きボルト (**MFB-C**・**MFBS-C**) が付属しています。
- セットスクルータイプの軸穴径の寸法許容差はH8です。
- 適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。

⚠ 使用上の注意

- Dカット軸に取りつける場合は、軸のDカット面の位置に注意してください。
→ P.292
- カップリングの外径から六角穴付きボルトが飛び出して、回転直径が外径より大きくなるサイズがあります。カップリングの干渉に注意してください。
→ P.289

軸穴・キー溝追加加工 → P.2139
 対応可・別料金

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145
 対応不可

SUS ステンレスねじ変更 → P.2143
 お問い合わせください