


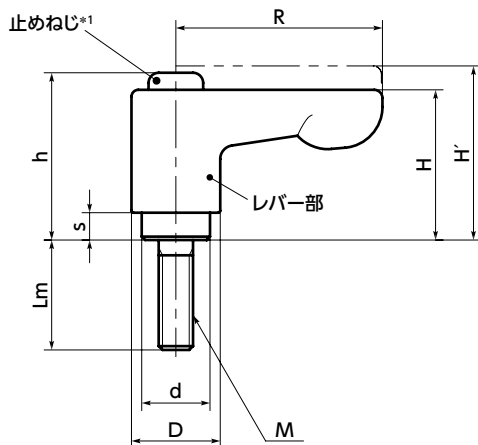

*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘキサロビュラ穴付きに変更しました。

● 材質・仕上げ



	LHCM	LHCMS
レバー部	亜鉛ダイカスト 静電塗装 (各色)	亜鉛ダイカスト 静電塗装 (各色)
ねじ部	SUM22L 四三酸化鉄皮膜 (黒)	SUS303
止めねじ	スチール 四三酸化鉄皮膜 (黒)	SUS304
スプリング	SWPB	ステンレス鋼線

寸法

品番	品番	M (並目)	R	H	H'	h	s	D	d	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)	質量 (g)
ねじ部: スチール製	ねじ部: ステンレス製												
LHCM-3	LHCMS-3	M3	30	22	25.5	24.5	4	13	10	18	19	1.4	25 - 26
LHCM-4	LHCMS-4	M4	30	22	25.5	24.5	4	13	10	18	44	2.4	26 - 27
LHCM-5	LHCMS-5	M5	30	22	25.5	24.5	4	13	10	18	90	3.9	27 - 31
LHCM-6	LHCMS-6	M6	30	22	25.5	24.5	4	13	10	18	150	5.5	27 - 33

*1: 最大荷重・最大締付力の定義について → P.742

価格

LHCM ねじ部: スチール製 LHCMS ねじ部: ステンレス製

単位: 円

品番	Lm (mm)									
	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50
LHCM-3	550	550	550	550	550					
LHCM-4			550	550	550	550	550	550		
LHCM-5				550	550	550	550	550	590	590
LHCM-6				550	550	550	550	550	590	590
LHCMS-3	910	910	910	910	910					
LHCMS-4			910	910	910	910	910	910		
LHCMS-5				910	910	910	910	910	950	950
LHCMS-6				910	910	910	910	910	950	950

● 関連商品

同形状でめねじタイプの **LHCF**

LHCF があります。

→ P.805



● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBK ネットショップ

LHCMS-3-16-SG

① ② ③

② ねじ長さ Lm は、価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145

お問い合わせください

ねじ組み合わせ → P.2153

対応不可

ねじカット → P.2149

対応可・別料金

ゆるみ止め → P.2150

対応不可

レーザ刻印 → P.2161

対応可・別料金