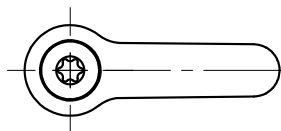
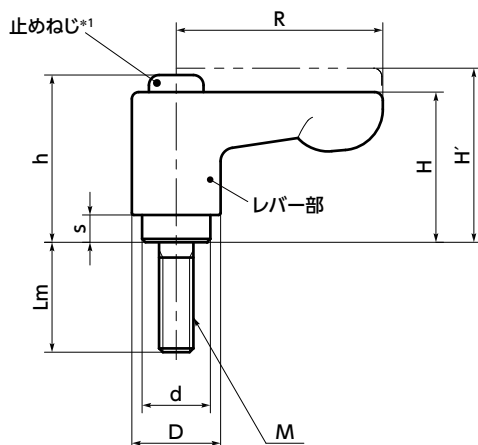
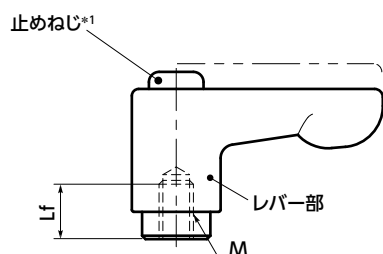


LHCMS-CR/LHCFS-CR ミニクランプレバー - フラットタイプ **NEW** 仕様変更
[WEB 選定ナビ](#) [WEB CAD Download](#) [SUS](#) ステンレス
**LHCMS-CR****LHCFS-CR**

*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘキサロピュラ穴付きに変更しました。

● 品番指定

[直送](#) [14時当日出荷](#) [WEB NBK ネットショップ](#)
LHCMS-3-16-CR
LHCMS-CR は **2** ねじ長さ Lm を価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。

寸法

単位: mm

品番 おねじ	質量 (g)	品番 めねじ	Lf min.	質量 (g)	M (並目)	R	H	H'	h	s	D	d	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)
LHCMS-3-CR	25 - 26	LHCFS-3-CR	7	25	M3	30	22	25.5	24.5	4	13	10	18	19	1.4
LHCMS-4-CR	26 - 27	LHCFS-4-CR	8	24	M4	30	22	25.5	24.5	4	13	10	18	44	2.4
LHCMS-5-CR	27 - 31	LHCFS-5-CR	8	24	M5	30	22	25.5	24.5	4	13	10	18	90	3.9
LHCMS-6-CR	27 - 33	LHCFS-6-CR	8	23	M6	30	22	25.5	24.5	4	13	10	18	150	5.5

*1: 最大荷重・最大締付力の定義について → P.742

価格

単位: 円

品番 おねじ	価格 (円)										品番 めねじ	価格 (円)
	Lm (mm) 											
	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50		
LHCMS-3-CR	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310						LHCFS-3-CR	1,260
LHCMS-4-CR			1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310			LHCFS-4-CR	1,260
LHCMS-5-CR				1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,350	1,350	LHCFS-5-CR	1,260
LHCMS-6-CR				1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,350	1,350	LHCFS-6-CR	1,260

[クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145](#) [ねじ組み合わせ → P.2153](#) [ねじカット → P.2149](#) [ゆるみ止め → P.2150](#) [レーザ刻印 → P.2161](#)
 お問い合わせください めねじのみ対応可・別料金 おねじのみ対応可・別料金 対応不可 対応不可