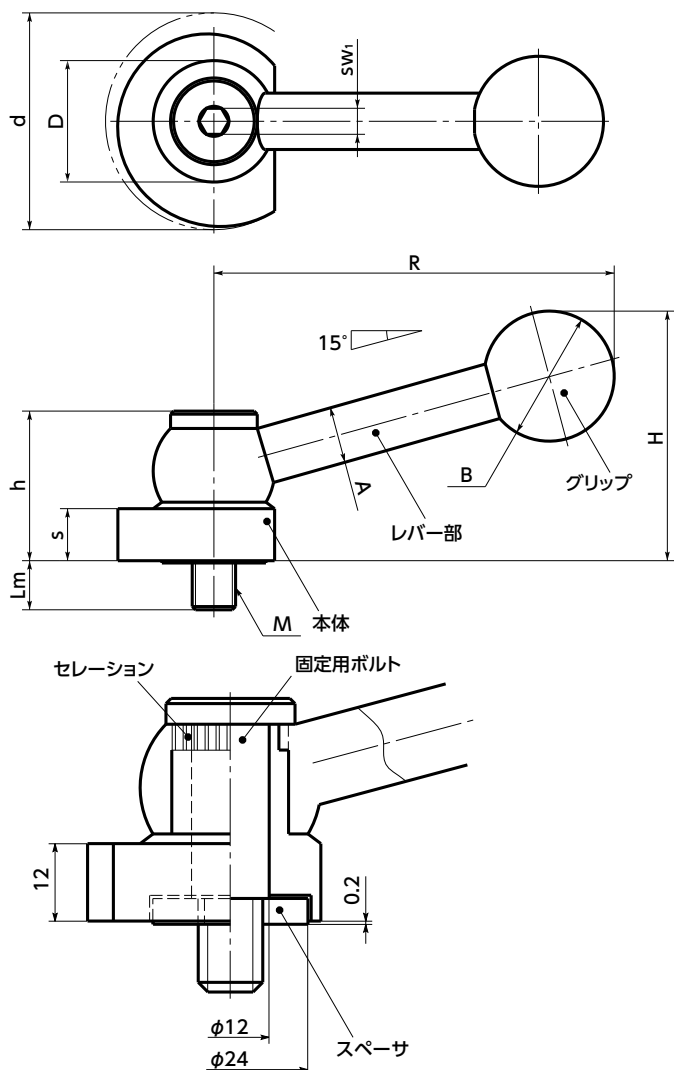


Cam Lever

LZX-KV/LZXS-KV カムレバー - レバーつきタイプ


[WEB 選定ナビ](#) [WEB CAD Download](#) [SUS ステンレス](#)


LZX-KV

LZXS-KV

- あらゆるポジションで強力でワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
- レバーつき。偏心カムに対するレバーの位置は自由に設定できます。
- スチール製 **LZX-KV** の偏心カムは焼入れ・研磨済み。位置決め精度、耐摩耗性にすぐれています。
- 調整範囲は、角度261.6°、周長86.75mm、締めつけ方向に6mmです。
- スパナ操作タイプの **LZX-SK** **LZXS-SK** があります。
→ P.848

● 材質・仕上げ


RoHS2適合

	LZX-KV スチール製	LZXS-KV ステンレス製
本体	S15C相当 四三酸化鉄皮膜 (黒)	SUS303
スペーサ部	SUM22L 四三酸化鉄皮膜 (黒)	SUS420
固定用ボルト	スチール 四三酸化鉄皮膜 (黒)	SUS420
レバー部	SUM22L 四三酸化鉄皮膜 (黒)	SUS303
グリップ	フェノール樹脂 (黒)	フェノール樹脂 (黒)

単位: mm

品番	価格 (円)	品番	価格 (円)	d	M (並目)	Lm	R	H	h	s	A	B	D	SW1	歯数	質量 (g)
LZX-50-KV スチール製	(12,900)	LZXS-50-KV ステンレス製	(23,600)	50	M10	11	109	62	34.5	12	13	30	28	6	28	315

● 価格が () の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

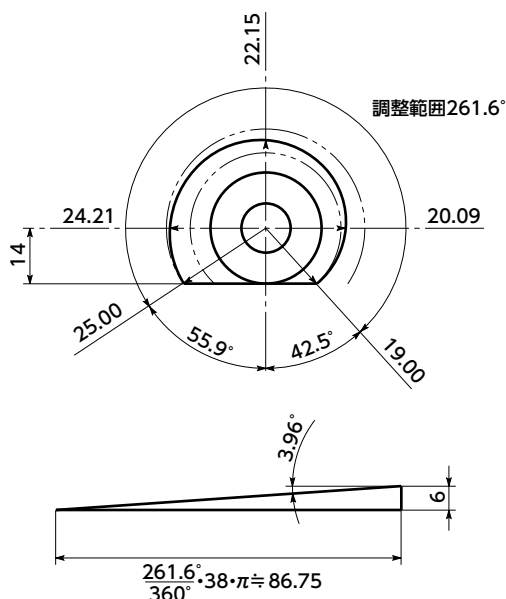

● カムレバー詳細

- カムレバーは、偏心カムのほか、スペーサ・固定用ボルトおよびレバーで構成されています。
- 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。
- 固定用ボルトを締めつけてカムレバーを取りつけたあとでも、スペーサの働きにより、カムはスムーズに回転します。
- スペーサは全商品に付属しています。
- カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。
- 偏心カムとレバーとがセレーションによりかみ合っています。このため、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に自由に設定できます。

- 品番指定 直送 実働10日目出荷 [WEB NBK ネットショップ](#)

LZXS-50-KV



非在庫品です。実働10日目出荷になります。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145	ねじ組み合わせ → P.2153	ねじカット → P.2149	ゆるみ止め → P.2150	レーザ刻印 → P.2161
ステンレス製のみ対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可