


LRG/LRGS プラスティックグリップレバー



WEB 選定ナビ WEB CAD Download SUS ステンレス

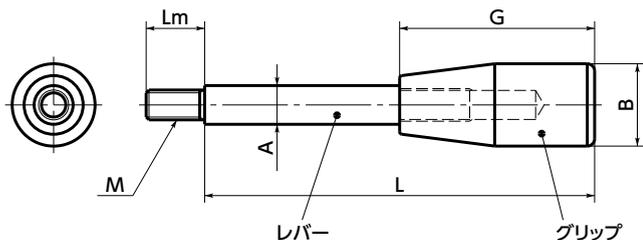

- グリップはフェノール樹脂製。耐久性にすぐれています。
- レバー部材質は2種類。◀1

LRG ———— スティール製
LRGS ———— ステンレス製

- 材質・仕上げ

RoHS2適合

	LRG スティール製	LRGS ステンレス製
レバー部	SS400 つや消しクロムメッキ	SUS303
グリップ	フェノール樹脂(黒)	フェノール樹脂(黒)

単位: mm

品番 レバー: スティール製	価格(円)	品番 レバー: ステンレス製	価格(円)	M(並目) ◀2	Lm	L ◀3	A	B	G	質量(g)
LRG-6-63	640	LRGS-6-63	640	M6	12	63	8	17	38	25
LRG-6-80	680	LRGS-6-80	670	M6	12	80	8	17	38	32
LRG-6-100	720	LRGS-6-100	720	M6	12	100	8	17	38	40
LRG-8-80	830	LRGS-8-80	830	M8	20	80	10	21	50	53
LRG-8-100	860	LRGS-8-100	860	M8	20	100	10	21	50	65
LRG-8-125	900	LRGS-8-125	930	M8	20	125	10	21	50	81
LRG-10-100	1,020	LRGS-10-100	1,020	M10	25	100	12	25	65	97
LRG-10-125	1,070	LRGS-10-125	1,130	M10	25	125	12	25	65	119
LRG-10-160	1,120	LRGS-10-160	1,250	M10	25	160	12	25	65	149
LRG-12-125	1,310	LRGS-12-125	1,480	M12	30	125	14	28	85	163
LRG-12-160	1,410	LRGS-12-160	1,650	M12	30	160	14	28	85	205
LRG-12-200	1,490	LRGS-12-200	1,830	M12	30	200	14	28	85	253

- 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

LRG-6-63



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145 ステンレス製のみ対応可・別料金	ねじ組み合わせ → P.2153 対応不可	ねじカット → P.2149 対応不可	ゆるみ止め → P.2150 対応可・別料金	レーザ刻印 → P.2161 対応可・別料金
---	--------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------