



**KBA-BK**

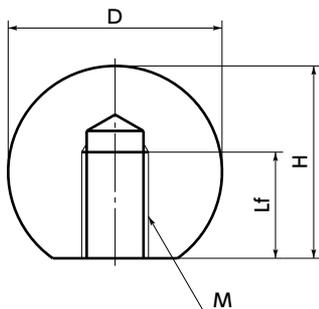

**KBC-BK**

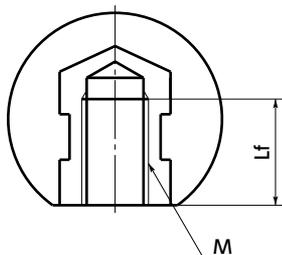

- 美しいつや消し黒。高い品質感。
- 商品記号によりタイプが選択できます。◀1

**KBA** ——— インサートなし

**KBC** ——— インサートつき

- 材質・仕上げ

RoHS2適合

	KBA	KBC
ボール	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部		SUM22L 三価クロメート処理

**KBA** インサートなし **KBC** インサートつき

単位: mm

品番	価格(円)	D ◀2	M(並目) ◀3	Lf min.	H	質量(g)
<b>KBA-16-M4-BK</b>	90	16	M4	7	15	6
<b>KBA-20-M5-BK</b>	90	20	M5	9	18	10
<b>KBA-25-M6-BK</b>	110	25	M6	11	22.5	15
<b>KBA-32-M8-BK</b>	150	32	M8	14.5	29	25
<b>KBA-40-M10-BK</b>	300	40	M10	18	37	40
<b>KBA-40-M12-BK</b>	340	40	M12	18	37	39
<b>KBC-20-M5-BK</b>	180	20	M5	7.5	18	10
<b>KBC-25-M6-BK</b>	200	25	M6	9	22.5	15
<b>KBC-32-M8-BK</b>	270	32	M8	12	29	25

- 品番指定 直送 14時当日出荷 [WEB](#) NBK ネットショップ

**KBA - 16 - M4 - BK**

◀1 ▶2 ▶3 つや消し黒

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145	ねじ組み合わせ → P.2153	ねじカット → P.2149	ゆるみ止め → P.2150	レーザ刻印 → P.2161
インサートなしのみ対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可	対応可・別料金