

- 脱落防止タイプのウイングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
- 食品機械などの異物混入対策、CEマーキング(➡ P.1940)の対応に。
- 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- 力がかかりやすく、操作しやすい形状です。

● 材質・仕上げ



	<b>KWBS-SC</b>
本体	SUSXM7(SUS304相当)

● 関連商品

脱落防止タイプのローレットノブ  
**KNM-SC** **KNMS-SC** があります。  
 ➡ P.951



● 品番指定


直送 14時当日出荷 NBKネットショップ

**KWBS-21-M4-10-SC**

- ① ② ①
- ② ねじ長さLは価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。

● 取り付け例

カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。

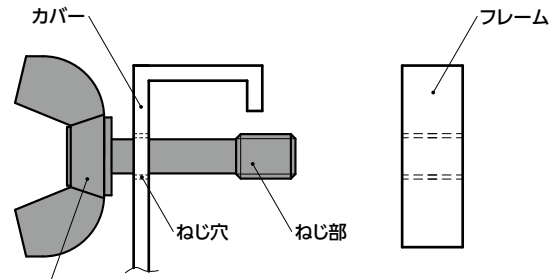

**KWBS-SC** 脱落防止ウイングノブ

使用上の注意

カバー側のねじ穴の内径はd1以上としてください。  
 カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

寸法

品番	D	M(並目)	Lm	H	d1	質量(g)
<b>KWBS-21-M4-SC</b>	21	M4	5	11	3	5.5 - 6
<b>KWBS-21-M5-SC</b>	21	M5	6	11	3.9	6.5 - 7
<b>KWBS-27-M6-SC</b>	27	M6	8	13	4.5	10 - 12
<b>KWBS-31-M8-SC</b>	31	M8	10	16	6.3	18 - 20

単位: mm

価格

品番	L (mm) ②			
	10	15	20	25
<b>KWBS-21-M4-SC</b>	370	370		
<b>KWBS-21-M5-SC</b>		430	430	
<b>KWBS-27-M6-SC</b>		510	510	510
<b>KWBS-31-M8-SC</b>			620	620

単位: 円

クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.2145	ねじ組み合わせ ➡ P.2153	ねじカット ➡ P.2149	ゆるみ止め ➡ P.2150	レーザ刻印 ➡ P.2161
対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応可・別料金	対応不可