

M1 フラッシュプルラッチ

WEB 選定ナビ WEB CAD Download SUS ステンレス




M1-**-1



M1-**-*

M1-**-8

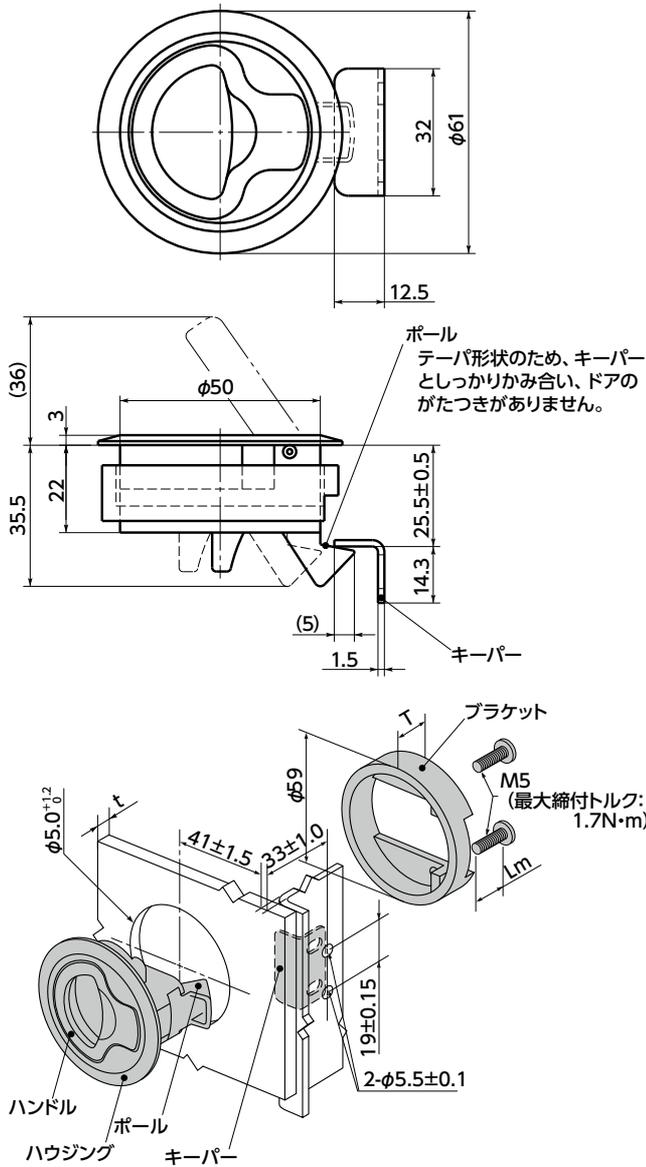

- ドアとほぼ同一平面になる薄形デザイン。
誤ってドアを開けることがありません。
- 3種類のバリエーション。

- M1-**-*** ———— ポリカーボネート、つや消し黒
- M1-**-1** ———— ポリカーボネート、つや消し白
- M1-**-8** ———— ステンレス

- 丸穴をあけるだけで簡単に取り付けができます。
- 適用ドア厚さ：2mm～22mm
- 使用可能温度：-18℃～60℃
- 強度

許容締付荷重 (ボールがキーパーにかかる荷重) (N)	M1-**-*	270
	M1-**-1	270
	M1-**-8	835

- ドアを押しつける方向の荷重です。
- 表中の数値は参考値です。

● 材質・仕上げ



	M1-6*	M1-6*-1	M1-6*-8
ハウジング・ハンドル・ ボール・ブラケット	ポリカーボネート (つや消し黒)	ポリカーボネート (つや消し白)	SUS316相当 電解研磨
ピン・スプリング・ねじ	SUS302	SUS302	SUS302
キーパー	SUS304	SUS304	SUS304

● 取り付け



ドアを押すだけで簡単に
閉まります。

ドアが閉まった状態。

ハンドルを引けばボール
がはずれ、ドアが開きま
す。

単位：mm

品番	価格(円)	質量(g)	t		T	Lm
			min.	max.		
M1-61	3,420	60	2	7	14	16
M1-62	3,420	61	7	12	14	20
M1-61-1	3,420	60	2	7	14	16
M1-62-1	3,420	61	7	12	14	20
M1-61-8	7,960	264	2	7	14	16
M1-62-8	7,960	269	7	12	14	20

● キーパー取り付け用のねじ(M5)は付属していません。

- 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

M1-61-1

