



HNGA-A メタルヒンジ(アルミニウム製)
[WEB 選定ナビ](#) [WEB CAD Download](#)


● 材質・仕上げ

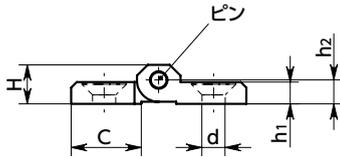

	HNGA-A
本体	アルミニウム合金 アルマイト処理
ピン	SUS303
六角穴付き皿ボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7

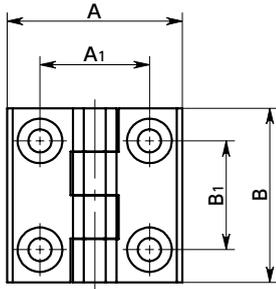


- オール金属製のヒンジ。
- 軽量のアルミ合金製。質量はステンレス製の約1/2。
- オプションで取り付け用の六角穴付き皿ボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
- ねじ付属サービス価格

ねじの呼び	価格(円)*1
M4	400
M5	400
M6	400
M8	520

*1: メタルヒンジ1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。

● 強度

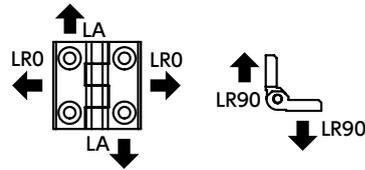

品番	許容最大荷重(N)		
	LRO	LR90	LA
HNGA-30-30-A-AL	1200	750	550
HNGA-40-40-A-AL	2000	2800	1060
HNGA-50-50-A-AL	3000	4250	2250
HNGA-60-60-A-AL	5000	5150	4050

単位: mm

品番	価格(円)	A	B	A ₁	B ₁	C	d	H	h ₁	h ₂	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
HNGA-30-30-A-AL	1,890	30	30	18	18	10.7	4.3	7.5	4	4.5	10	M4×12
HNGA-40-40-A-AL	2,110	40	40	25	25	16	5.3	9	5	5.5	23	M5×15
HNGA-50-50-A-AL	2,350	50	50	30	30	21	6.4	11.5	6	6.5	48	M6×16
HNGA-60-60-A-AL	2,960	60	60	36	36	26	8.3	15	8	8.5	90	M8×25

● 関連商品

おねじタイプのメタルヒンジ **HNG-C** があります。

→ P.1141



● 品番指定

[直送](#) [14時当日出荷](#) [WEB NBK ネットショップ](#)
HNGA-30-30-A-AL

1

HNGA-30-30-A-AL-P

1

ねじ付属
サービス

ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に **[P]** を追加してください。