


HND ピッチアジャスタブルヒンジ

WEB 選定ナビ WEB CAD Download


HND-H

垂直方向調整タイプ

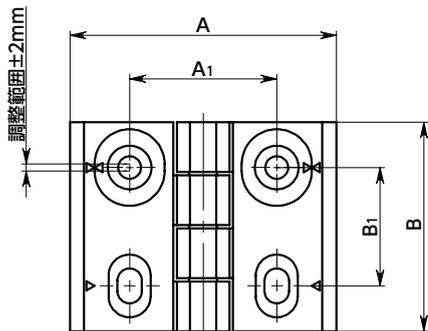





HND-B

水平方向調整タイプ

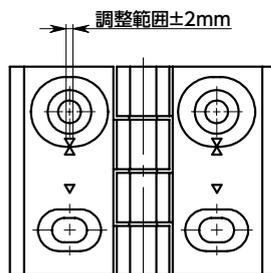

HND-HB

垂直水平調整タイプ

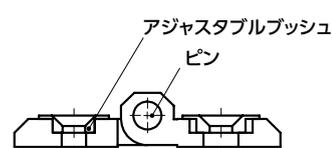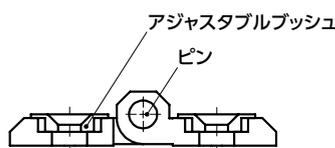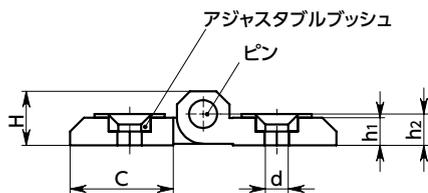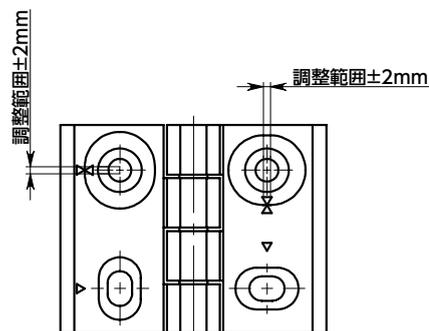

- 本体とアジャスタブルブッシュに加工された1mmピッチのセレーションの組み合わせにより、取り付け穴の位置が垂直方向または水平方向に±2mm調整できます。

- 本体は亜鉛ダイカスト製。厚みのある形状で耐久性を高めています。

- 3種類の調整タイプが選択できます。

HND-H —— すべての取り付け穴が垂直方向に調整可能

HND-B —— すべての取り付け穴が水平方向に調整可能

HND-HB —— 片側2個の取り付け穴は垂直方向に、もう一方の2個は水平方向に調整可能

- オプションで取り付け用の六角穴付き皿小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

- ねじ付属サービス価格

ねじの呼び	価格(円)*1
M6	400

*1: ピッチアジャスタブルヒンジ1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。商品本体の価格は含まれていません。

単位: mm

品番	価格(円)	A	B	A1	B1	C	d	H	h1	h2	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
HND-76-60-B-BK	3,970	76	60	42	34	30	6.5	15	8	8.5	202	M6×20
HND-76-60-H-BK	4,040	76	60	42	34	30	6.5	15	8	8.5	202	M6×20
HND-76-60-HB-BK	3,900	76	60	42	34	30	6.5	15	8	8.5	202	M6×20