


Plastic Grip

GTM/GTMS/GTF/GTFS 固定グリップ **オス
スメ**




WEB 選定ナビ WEB CAD Download SUS ステンレス

GTM **GTMS** おねじ

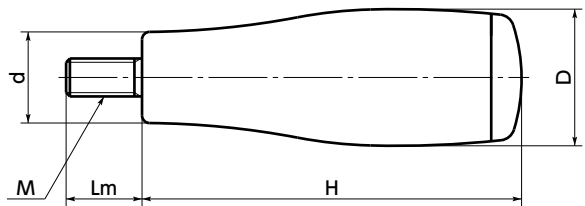

GTF **GTFS** めねじ

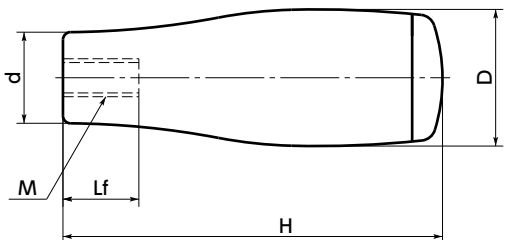

- ねじ部はスチール製とステンレス製を標準化。
- グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。
- 商品記号により、おねじ・めねじおよびねじ部の材質が選択できます。①

- GTM** —— おねじ・スチール製
- GTMS** —— おねじ・ステンレス製
- GTF** —— めねじ・スチール製
- GTFS** —— めねじ・ステンレス製

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	GTM おねじ	GTMS おねじ	GTF めねじ	GTFS めねじ
グリップ部	ナイロン6(黒)	ナイロン6(黒)	ナイロン6(黒)	ナイロン6(黒)
ねじ部	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS303	S45C 三価クロメート処理	SUS303

GTM **GTMS** おねじ

単位: mm

品番 スチール製	価格(円)	品番 ステンレス製	価格(円)	D ②	M ③	Lm	d	H	質量(g)
GTM-18-M5	200	GTMS-18-M5	270	18	M5	10	12	50	16
GTM-19-M6	230	GTMS-19-M6	350	19	M6	13	13	65	22
GTM-24-M8	260	GTMS-24-M8	410	24	M8	15	17	80	39
GTM-28-M10	330	GTMS-28-M10	600	28	M10	18	20	95	68
GTM-28-M12	440	GTMS-28-M12	740	28	M12	20	20	95	89

GTF **GTFS** めねじ

単位: mm

品番 スチール製	価格(円)	品番 ステンレス製	価格(円)	D ②	M ③	Lf	d	H	質量(g)
GTF-18-M5	170	GTFS-18-M5	200	18	M5	10	12	50	13
GTF-19-M6	200	GTFS-19-M6	280	19	M6	12	13	65	19
GTF-24-M8	240	GTFS-24-M8	360	24	M8	16	17	80	30
GTF-24-M10	300	GTFS-24-M10	470	24	M10	20	17	80	43
GTF-28-M10	320	GTFS-28-M10	510	28	M10	20	20	95	58
GTF-28-M12	380			28	M12	24	20	95	66

- 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

GTM-18-M5



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145 対応不可	ゆるみ止め → P.2150 おねじのみ対応可・別料金	レーザ刻印 → P.2161 対応可・別料金	軸穴追加工 → P.2155 対応不可
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------