


# PMY/PMYS インデックスプランジャ - ロック機構つき オススメ

WEB 選定ナビ WEB CAD Download SUS ステンレス

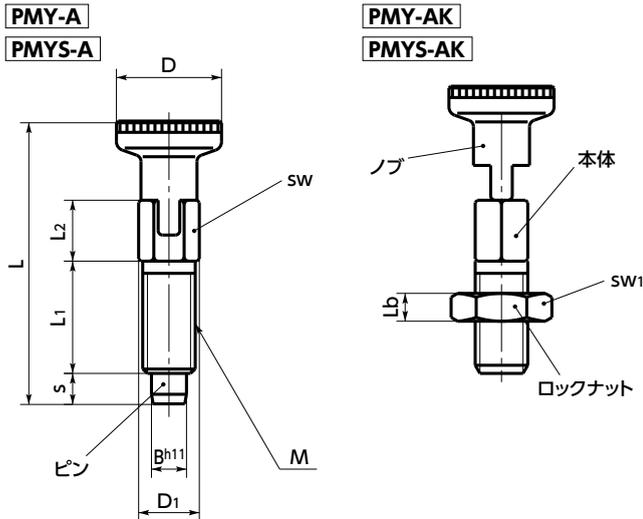

● 強度

品番	品番	許容締めつけトルク (N・m)
PMY-3-M6	PMYS-3-M6	2
PMY-3-M6-0.75	PMYS-3-M6-0.75	3
PMY-4-M6	PMYS-4-M6	2
PMY-4-M8-1	PMYS-4-M8-1	8
PMY-5-M8	PMYS-5-M8	7
PMY-5-M8-1	PMYS-5-M8-1	7
PMY-5-M10-1	PMYS-5-M10-1	22
PMY-6-M10	PMYS-6-M10	15
PMY-6-M12-1.5	PMYS-6-M12-1.5	38
PMY-8-M12	PMYS-8-M12	20
PMY-8-M12-1.5	PMYS-8-M12-1.5	20
PMY-8-M16-1.5	PMYS-8-M16-1.5	80
PMY-10-M16-1.5	PMYS-10-M16-1.5	80

⚠ ねじ部が破損する恐れがありますので、ロックナットの締めつけトルクは上表の値を超えないようにしてください。

● 品番指定 直送 14時当日出荷 NBKネットショップ

## PMYS-5-M10-1-AK

PMY-A ロックナットなし PMY-AK ロックナットつき

単位: mm

品番 <span style="color: red;">1</span> スチール製	価格(円)	B	s	M*1	D1	L	L1	L2	Lb	sw	sw1	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	適用カラー PXCS → P.1617	質量 (g)
PMY-3-M6-A	920	3	3.5	M6	6.9	32.5	12	7		6		3 / 12	650	PXCS-6-7-***	4
PMY-3-M6-0.75-A	880	3	3.5	M6×0.75	6.9	32.5	12	7		6		3 / 12	650	PXCS-6-7-***	4
PMY-4-M6-A	900	4	4	M6	6.9	33	12	7		6		3 / 12	1160	PXCS-6-7-***	4
PMY-4-M8-1-A	890	4	4.5	M8×1	9.2	43	16	9.5		8		5 / 24	1160	PXCS-8-10-***	10
PMY-5-M8-A	920	5	5	M8	9.2	43.5	16	9.5		8		5 / 24	1820	PXCS-8-10-***	10
PMY-5-M8-1-A	930	5	5	M8×1	9.2	43.5	16	9.5		8		5 / 24	1820	PXCS-8-10-***	10
PMY-5-M10-1-A	900	5	5	M10×1	11.5	46	16	10		10		5 / 24	1820	PXCS-10-12-***	16
PMY-6-M10-A	1,010	6	6	M10	11.5	52	20	10.5		10		5 / 21	2620	PXCS-10-12-***	19
PMY-6-M12-1.5-A	1,080	6	6	M12×1.5	13.8	55	20	11		12		5 / 21	2620	PXCS-12-14-***	27
PMY-8-M12-A	1,100	8	8	M12	13.8	63.5	24	13.5		12		6 / 22	4660	PXCS-12-14-***	35
PMY-8-M12-1.5-A	1,180	8	8	M12×1.5	13.8	63.5	24	13.5		12		6 / 22	4660	PXCS-12-14-***	35
PMY-8-M16-1.5-A	1,280	8	8	M16×1.5	19.6	68	24	13.5		17		6 / 22	4660	PXCS-16-17-***	62
PMY-10-M16-1.5-A	1,660	10	10	M16×1.5	19.6	72.5	26	14		17		4 / 27	7280	PXCS-16-17-***	65
PMY-3-M6-AK	940	3	3.5	M6	6.9	32.5	12	7	3.2	6	10	3 / 12	650	PXCS-6-7-***	5
PMY-3-M6-0.75-AK	940	3	3.5	M6×0.75	6.9	32.5	12	7	3.2	6	10	3 / 12	650	PXCS-6-7-***	5
PMY-4-M6-AK	920	4	4	M6	6.9	33	12	7	3.2	6	10	3 / 12	1160	PXCS-6-7-***	5
PMY-4-M8-1-AK	940	4	4.5	M8×1	9.2	43	16	9.5	4	8	13	5 / 24	1160	PXCS-8-10-***	12
PMY-5-M8-AK	980	5	5	M8	9.2	43.5	16	9.5	4	8	13	5 / 24	1820	PXCS-8-10-***	12
PMY-5-M8-1-AK	980	5	5	M8×1	9.2	43.5	16	9.5	4	8	13	5 / 24	1820	PXCS-8-10-***	12
PMY-5-M10-1-AK	960	5	5	M10×1	11.5	46	16	10	5	10	16	5 / 24	1820	PXCS-10-12-***	20
PMY-6-M10-AK	1,070	6	6	M10	11.5	52	20	10.5	5	10	17	5 / 21	2620	PXCS-10-12-***	24
PMY-6-M12-1.5-AK	1,140	6	6	M12×1.5	13.8	55	20	11	6	12	18	5 / 21	2620	PXCS-12-14-***	35
PMY-8-M12-AK	1,270	8	8	M12	13.8	63.5	24	13.5	6	12	19	6 / 22	4660	PXCS-12-14-***	43
PMY-8-M12-1.5-AK	1,240	8	8	M12×1.5	13.8	63.5	24	13.5	6	12	18	6 / 22	4660	PXCS-12-14-***	45
PMY-8-M16-1.5-AK	1,400	8	8	M16×1.5	19.6	68	24	13.5	8	17	24	6 / 22	4660	PXCS-16-17-***	80
PMY-10-M16-1.5-AK	1,780	10	10	M16×1.5	19.6	72.5	26	14	8	17	24	4 / 27	7280	PXCS-16-17-***	85

\*1: ねじピッチが記載されている品番は細目ねじ、ねじピッチが記載されていない品番は並目ねじです。

クリーン洗浄・グリーン梱包 → P.2145 ゆるみ止め → P.2150 レーザ刻印 → P.2161  
お問い合わせください 対応可・別料金 対応可・別料金