


PLP ロングストロークプランジャ



WEB 選定ナビ WEB CAD Download

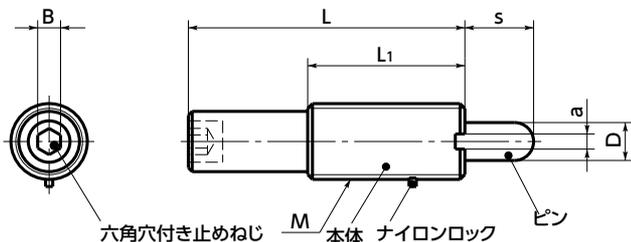

- オイルブレーカ・ノックアウト・ポジションなどの用途に。
- ゆるみ止めナイロンロックつき。
- **PLP-S** 軽荷重
- **PLP-SS** 重荷重
- 寸法・荷重・材質など、特殊仕様の商品も製作いたします。
→ P.1626

● 品番指定 直送 14時当日出荷 NBKネットショップ

PLP-16-20-S



● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	PLP-S	PLP-SS
本体	S45C 四三酸化鉄皮膜(黒)	S45C*1 四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付き止めねじ	SWCH12*2 四三酸化鉄皮膜(黒)	SWCH12*2 四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン	S45C (硬度57-63HRC) 三価クロメート処理	S45C (硬度57-63HRC) 四三酸化鉄皮膜(黒)
スプリング	SWPB	SWPB
ゆるみ止め	ナイロンロック	ナイロンロック


*1: **PLP-12-10-SS**の本体の材質は、SCM435になります。
*2: 六角穴付き止めねじの材質は、**PLP-12**SCM435相当、**PLP-24**
PLP-30S45Cになります。

PLP-S 軽荷重 **PLP-SS** 重荷重

単位: mm

品番	価格(円)	M(並目)	s	L1	L	D	a	B	適用ボールボタン BB → P.1657	適用レンチ PPW → P.1654	荷重(N) min./max.	質量(g)	ゆるみ止め
PLP-16B-10-S	1,250	M16	10	35	50	8	2.5	5	BB-12	PPW-16	9.8 / 49	45	○
PLP-16-10-S	1,470	M16	10	35	60	8	2.5	5	BB-12	PPW-16	13 / 39	52	○
PLP-16-15-S	1,470	M16	15	35	60	8	2.5	5	BB-12	PPW-16	9.8 / 39	52	○
PLP-16-20-S	1,580	M16	20	35	60	8	2.5	5	BB-12	PPW-16	13 / 39	52	○
PLP-16-30-S	2,220	M16	30	35	125	8	2.5	5	BB-12	PPW-16	18 / 39	100	○
PLP-24-15-S	2,930	M24	15	45	60	10	3.5	10	BB-16	PPW-24	20 / 98	105	○
PLP-30-20-S	3,950	M30	20	45	70	15	3.5	14	BB-16	PPW-30	29 / 150	185	○
PLP-12-10-SS	1,190	M12	10	35	43	5.5	2.5	4	BB-10	PPW-12	6.9 / 39	21	○
PLP-16B-10-SS	1,300	M16	10	35	50	8	2.5	5	BB-12	PPW-16	20 / 98	45	○
PLP-16-10-SS	1,470	M16	10	35	60	8	2.5	5	BB-12	PPW-16	26 / 78	52	○
PLP-16-15-SS	1,470	M16	15	35	60	8	2.5	5	BB-12	PPW-16	15 / 78	52	○
PLP-16-20-SS	1,580	M16	20	35	85	8	2.5	5	BB-12	PPW-16	17 / 78	70	○
PLP-16-30-SS	2,220	M16	30	35	125	8	2.5	5	BB-12	PPW-16	20 / 78	100	○
PLP-24-15-SS	2,950	M24	15	45	60	10	3.5	10	BB-16	PPW-24	39 / 200	105	○
PLP-30-20-SS	3,970	M30	20	45	70	15	3.5	14	BB-16	PPW-30	49 / 290	185	○

- 使用例
油着防止に。

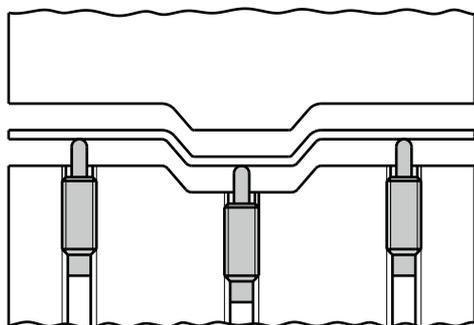

⚠ 使用上の注意
取りつけ・取りはずしは、プランジャレンチ **PPW** を使用して、ピン側から行ってください。
六角穴を使用すると、本体に接着してある六角穴付き止めねじがはずれる恐れがあります。

● 関連商品

ピン側からの取り付け・取りはずしができる専用のプランジャレンチ **PPW** があります。
→ P.1654



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145
対応不可

ゆるみ止め → P.2150
ゆるみ止めつき

レーザ刻印 → P.2161
対応不可