


SCS-GB/SCSS-GB クランピングスクリュー - ギザボール - 反転防止機構つき



WEB 選定ナビ WEB CAD Download SUS ステンレス

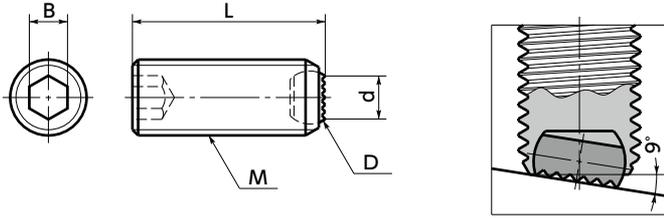

● 材質・仕上げ



	SCS-GB スティール製	SCSS-GB ステンレス製
ねじ部	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUSXM7
ボール	SUJ2 (硬度55 - 60HRC)	SUS440C (硬度55 - 60HRC)

- ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。
- 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。
- ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

品番 スティール製	価格(円)	品番 ステンレス製	価格(円)	M(並目)	L	D	d	B	質量(g)
SCS-M4-6-GB	990	SCSS-M4-6-GB	1,030	M4	6	2.5	2	2	0.4
SCS-M4-10-GB	990	SCSS-M4-10-GB	1,030	M4	10	2.5	2	2	0.7
SCS-M4-16-GB	990	SCSS-M4-16-GB	1,030	M4	16	2.5	2	2	1
SCS-M5-8-GB	980	SCSS-M5-8-GB	1,100	M5	8	3	2.5	2.5	0.8
SCS-M5-12-GB	980	SCSS-M5-12-GB	1,100	M5	12	3	2.5	2.5	1.3
SCS-M5-20-GB	980	SCSS-M5-20-GB	1,100	M5	20	3	2.5	2.5	2.3
SCS-M6-10-GB	840	SCSS-M6-10-GB	910	M6	10	4	3.2	3	1.5
SCS-M6-16-GB	840	SCSS-M6-16-GB	910	M6	16	4	3.2	3	2.5
SCS-M6-20-GB	840	SCSS-M6-20-GB	910	M6	20	4	3.2	3	3.4
SCS-M6-25-GB	840	SCSS-M6-25-GB	910	M6	25	4	3.2	3	4
SCS-M8-10-GB	950	SCSS-M8-10-GB	1,080	M8	10	5.5	4.5	4	2.5
SCS-M8-12-GB	950	SCSS-M8-12-GB	1,080	M8	12	5.5	4.5	4	3.2
SCS-M8-20-GB	950	SCSS-M8-20-GB	1,080	M8	20	5.5	4.5	4	5.7
SCS-M8-25-GB	950	SCSS-M8-25-GB	1,080	M8	25	5.5	4.5	4	7.7
SCS-M8-30-GB	950	SCSS-M8-30-GB	1,080	M8	30	5.5	4.5	4	9
SCS-M10-12-GB	1,150	SCSS-M10-12-GB	1,310	M10	12	7	6	5	5
SCS-M10-16-GB	1,150	SCSS-M10-16-GB	1,310	M10	16	7	6	5	7
SCS-M10-20-GB	1,150	SCSS-M10-20-GB	1,310	M10	20	7	6	5	9.5
SCS-M10-25-GB	1,150	SCSS-M10-25-GB	1,310	M10	25	7	6	5	11
SCS-M10-35-GB	1,150	SCSS-M10-35-GB	1,310	M10	35	7	6	5	16
SCS-M12-16-GB	1,290	SCSS-M12-16-GB	1,510	M12	16	8.5	7.2	6	10
SCS-M12-20-GB	1,290	SCSS-M12-20-GB	1,510	M12	20	8.5	7.2	6	12.5
SCS-M12-30-GB	1,290	SCSS-M12-30-GB	1,510	M12	30	8.5	7.2	6	20
SCS-M12-40-GB	1,290	SCSS-M12-40-GB	1,510	M12	40	8.5	7.2	6	28
SCS-M16-20-GB	1,870	SCSS-M16-20-GB	2,740	M16	20	12	10.7	8	22
SCS-M16-25-GB	1,870	SCSS-M16-25-GB	2,750	M16	25	12	10.7	8	28
SCS-M16-35-GB	1,870	SCSS-M16-35-GB	2,750	M16	35	12	10.7	8	41
SCS-M16-50-GB	1,870	SCSS-M16-50-GB	2,880	M16	50	12	10.7	8	48

単位: mm

● 品番指定

直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

SCS-M6-25-GB



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145 お問い合わせください	ねじ組み合わせ → P.2153 対応可・別料金	ねじカット → P.2149 対応不可	ゆるみ止め → P.2150 対応可・別料金
--------------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------------------