


特殊ねじ (e-nedzi.com) 真空装置用ねじ 低頭・小頭 スタンダードねじ 機能性 チタンねじ 特殊材質ねじ 耐薬品ねじ 特殊表面処理ねじ 微細ねじ 脱着防止ねじ・全ねじ DZUS (クイックリリース) 位置決めねじ インチねじ いたすら防止ねじ ハンカロピュラねじ フラグ ネイルヘッド ウェンデル 樹脂ねじ 底金・ゆるみ止め

SVSS-MOS 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 二硫化モリブデンショット)

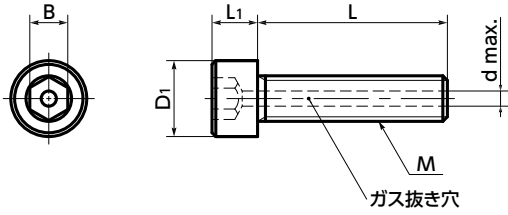


WEB 選定ナビ WEB CAD Download 真空 クリーン かじり・焼きつき防止 SUS ステンレス



● 使用例

ねじ穴の底に溜まったガスは **SVSS-MOS** で、キリ穴に溜まったガスは **SWAS-VF** (→ P.1822) で排出します。

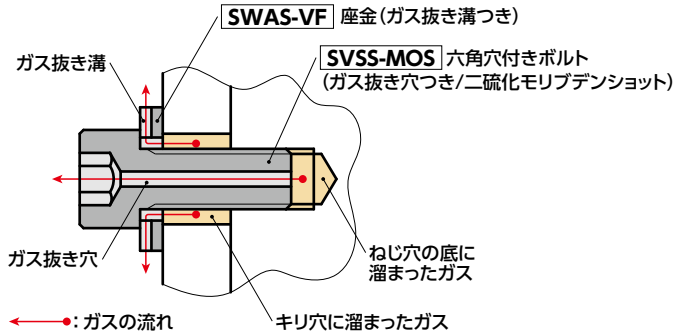

● 品番指定


直送 14時当日出荷 WEB NBKネットショップ

SVSS-M5-20-MOS

商品記号 1 2 商品記号

袋単位でご注文ください。
1本からご注文できます。→ P.2147

- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- ショットブラストで打ちつけられた二硫化モリブデン粒子がねじの潤滑性を高め、ねじのかじり・焼きつきを防止します。
- 二硫化モリブデンショットは一般的な二硫化モリブデン系潤滑剤と異なり、結合剤を使用していないため、含有成分の特定が容易です。

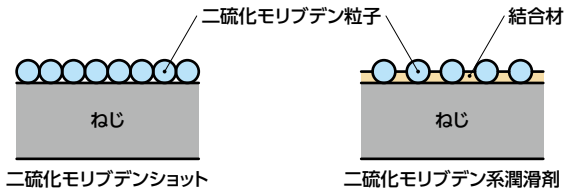

- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。→ P.2145
- 用途

かじり・焼きつき防止
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	SVSS-MOS
本体	SUSXM7 (SUS304相当) 二硫化モリブデンショット
強度区分	A2-70

単位: mm

品番	M	L								D1	L1	B	d	質量 (g)	
SVSS-M3-MOS	M3	6	8	10	12	16				5.5	3	2.5	1.2	0.71 - 1.2	
SVSS-M4-MOS	M4	6	8	10	12	16	20	25		7	4	3	1.5	1.5 - 3.2	
SVSS-M5-MOS	M5	6	8	10	12	16	20	25		8.5	5	4	1.5	2.2 - 4.8	
SVSS-M6-MOS	M6		8	10	12	16	20	25	30	10	6	5	2	4.3 - 8.3	
SVSS-M8-MOS	M8				12	16	20	25	30	35	13	8	6	2	11 - 19

品番	価格/袋*1 (円)									1袋入り数	
	L	6	8	10	12	16	20	25	30		35
SVSS-M3-MOS		6,900	7,320	7,740	7,920	8,580					20
SVSS-M4-MOS		3,600	3,840	3,910	4,120	4,300	4,590	4,960			10
SVSS-M5-MOS		3,690	3,900	4,150	4,370	4,680	4,840	5,330			10
SVSS-M6-MOS			4,030	4,210	4,280	4,560	4,990	5,210	5,670		10
SVSS-M8-MOS					5,020	5,540	6,030	6,300	6,930	7,570	10

● 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。→ P.2147

1 バラ売り → P.2147	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145	ねじカット → P.2149	ゆるみ止め → P.2150	脱落防止加工 → P.2151
対応可・別料金	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応不可	対応不可	対応不可