


SVSS-AG 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ)




WEB 選定ナビ WEB CAD Download 真空 クリーン かじり・焼きつき防止 電気伝導性 SUS ステンレス

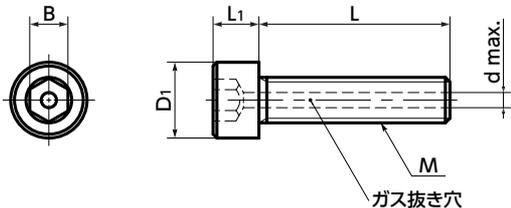

● 使用例

ねじ穴の底に溜まったガスは **SVSS-AG** で、キリ穴に溜まったガスは **SWAS-VF** (→ P.1822) で排出します。

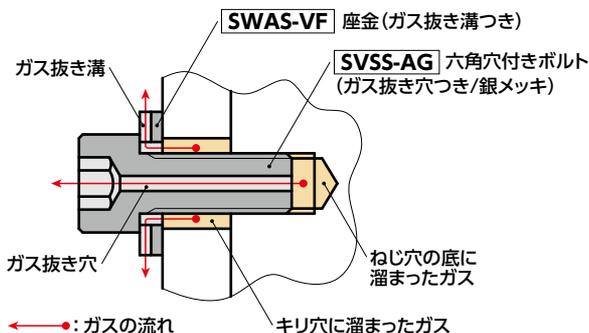

- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- 銀メッキ処理。ねじの潤滑性および電気伝導性にすぐれています。ねじのかじり・焼きつき防止および電子部品の伝導部分に適しています。
- 電気抵抗率
銀: $1.6\mu\Omega \cdot \text{cm}$ (金: $2.3\mu\Omega \cdot \text{cm}$)
*銀の素材の値です。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。→ P.2145
- 用途

かじり・焼きつき防止
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	SVSS-AG
本体	SUSXM7 (SUS304相当) 銀メッキ
強度区分	A2-70

単位: mm

品番	M	L									D1	L1	B	d	質量(g)
		6	8	10	12	16	20	25	30	35					
SVSS-M3-AG	M3	6	8	10	12	16					5.5	3	2.5	1.2	0.71 - 1.2
SVSS-M4-AG	M4	6	8	10	12	16	20	25			7	4	3	1.5	1.5 - 3.2
SVSS-M5-AG	M5	6	8	10	12	16	20	25			8.5	5	4	1.5	2.2 - 4.8
SVSS-M6-AG	M6		8	10	12	16	20	25	30		10	6	5	2	4.3 - 8.3
SVSS-M8-AG	M8				12	16	20	25	30	35	13	8	6	2	11 - 19

品番	価格/袋*1 (円)									1袋 入り数
	L									
	6	8	10	12	16	20	25	30	35	
SVSS-M3-AG	(450)	(460)	(470)	(490)	(520)					1
SVSS-M4-AG	(480)	(480)	(500)	(510)	(530)	(540)	(580)			1
SVSS-M5-AG	(520)	(530)	(540)	(560)	(590)	(620)	(660)			1
SVSS-M6-AG		(550)	(570)	(580)	(620)	(660)	(700)	(740)		1
SVSS-M8-AG				(730)	(780)	(810)	(880)	(920)	(960)	1

*1: 1袋あたりの価格です。

● 価格が()の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

● 品番指定

直送 10 実働10日目出荷 WEB NBK ネットショップ

SVSS-M5-20-AG

商品記号 1 2 商品記号

非在庫品です。実働10日目出荷になります。

1 バラ売り → P.2147 本商品は1本/袋です	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145 クリーン洗浄・クリーン梱包済み	ねじカット → P.2149 対応不可	ゆるみ止め → P.2150 対応不可	脱落防止加工 → P.2151 対応不可
-------------------------------	---	------------------------	------------------------	-------------------------

特殊ねじ (e-nedzi.com) 真空装置用ねじ 低頭・小頭ねじ 機能性ステンレスねじ チタンねじ 特殊材質ねじ 耐薬品ねじ 特殊表面処理ねじ 微細ねじ 脱着防止ねじ 全ねじ DZUSロックアグネスマタ 固定・位置決めねじ インチねじ インドネジ いたずら防止ねじ ヘキサボリュウムねじ プラグ ウィンドウ 樹脂ねじ 底金・ゆるみ止め