


特殊ねじ (e-nedzi.com) 真空装置用ねじ 低頭・小頭ねじ 機能性ステンレスねじ チタンねじ 特殊材質ねじ 耐薬品ねじ 特殊表面処理ねじ 微細ねじ 脱落防止ねじ・DZUSのイソフレックスナ 固定・位置決めねじ インチねじ いたすら防止ねじ ハンカロボユラねじ フラク オイルレベルウインボク 樹脂ねじ 底金・ゆるみ止め

SVFCS 六角穴付き皿ボルト(ガス抜き穴つき)



WEB 選定ナビ WEB CAD Download 真空 クリーン SUS ステンレス

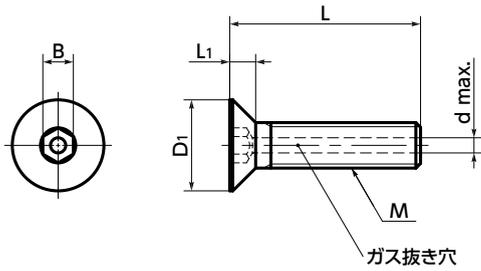

- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- 締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。➡ P.2145

● 用途

真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

SVFCS	
本体	SUSXM7 (SUS304相当)

単位: mm


品番	M	L							D1	L1	B	d	質量 (g)	
SVFCS-M3	M3	5	6	8	10	12			6	1.7	2	1.2	0.49 - 0.77	
SVFCS-M4	M4		6	8	10	12	16		8	2.3	2.5	1.5	1 - 1.8	
SVFCS-M5	M5			8	10	12	16	20	10	2.8	3	1.5	2.2 - 3.6	
SVFCS-M6	M6				10	12	16	20	25	12	3.3	4	2	3.9 - 6.5
SVFCS-M8	M8					12	16	20	25	30	16	4.4	5	8.9 - 15

品番	価格/袋*1 (円)										1袋入り数
	L										
	5	6	8	10	12	16	20	25	30		
SVFCS-M3	3,880	4,160	4,480	4,760	5,240						20
SVFCS-M4		4,480	4,760	5,020	5,280	5,560					20
SVFCS-M5			2,640	2,780	3,050	3,190	3,480				10
SVFCS-M6				3,050	3,190	3,480	3,880	4,160			10
SVFCS-M8					3,860	3,990	4,480	4,750	5,040		10

*1: 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。➡ P.2147

● 使用例

ねじ穴の底に溜まったガスの排出が必要な真空装置・真空容器に有効です。

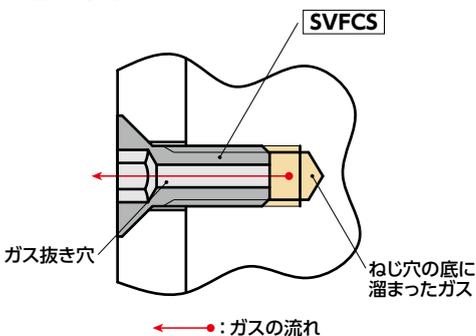

● 品番指定

直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

SVFCS-M5 - 20

1 2

袋単位でご注文ください。
1本からご注文できます。➡ P.2147

1 バラ売り ➡ P.2147	クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.2145	ねじカット ➡ P.2149	ゆるみ止め ➡ P.2150	脱落防止加工 ➡ P.2151
対応可・別料金	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応可・別料金	対応不可	対応不可