


特殊ねじ (e-nedzi.com) 真空装置用ねじ 低頭・小頭ステンレスねじ 機能性ステンレスねじ チタンねじ 特殊材質ねじ 耐薬品ねじ 特殊表面処理ねじ 微細ねじ 脱着防止ねじ・DZUS(ダイヤフラムロック)位置決めねじ インチねじ いたすら防止ねじ ハンカロボユラねじ フラフ フォトリソリウムウエハボタ 樹脂ねじ 底金・ゆるみ止め

SVTS 六角穴付き止めねじ(ガス抜き穴つき)



WEB 選定ナビ WEB CAD Download 真空 クリーン SUS ステンレス

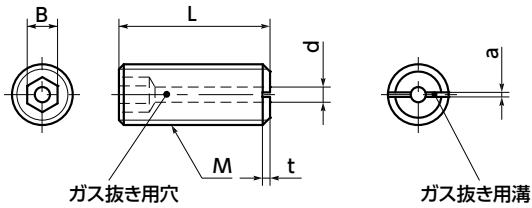

- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。➡ P.2145
- 用途

真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡

● 材質・仕上げ



	SVTS
本体	SUSXM7(SUS304相当)

単位: mm

品番	M	L										B	a	t max.	d max.	質量 (g)
		4	6	8	10	12	15	20	25	30	35					
SVTS-M3	M3	4	6	8	10	15						1.5	0.4	0.3	1.2	0.2 - 0.7
SVTS-M4	M4		6	8	10	15	20					2	0.4	0.3	1.5	0.4 - 1.6
SVTS-M5	M5		6	8	10	12	15	20	25			2.5	0.5	0.5	1.5	0.7 - 3.1
SVTS-M6	M6			8	10	12	15	20	25	30		3	0.5	0.5	2	1.4 - 5.3
SVTS-M8	M8				10	12		20	25	30	35	4	0.6	0.5	2	3.2 - 11.2

品番	価格/袋*1 (円)										1袋入り数
	L										
	4	6	8	10	12	15	20	25	30	35	
SVTS-M3	4,560	4,660	5,200	5,420		6,020					20
SVTS-M4		4,760	4,980	5,160		5,760	6,280				20
SVTS-M5		4,840	5,040	5,160	5,460	5,840	6,960	8,420			20
SVTS-M6			5,020	5,180	5,240	5,660	6,080	6,940	8,360		20
SVTS-M8				5,300	5,400		6,360	7,640	9,360	10,740	20

*1: 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。➡ P.2147

● 品番指定

直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

SVTS-M5-10

1 2

袋単位でご注文ください。
1本からご注文できます。➡ P.2147

1 バラ売り ➡ P.2147 対応可・別料金	クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.2145 クリーン洗浄・クリーン梱包済み	ねじカット ➡ P.2149 対応不可	ゆるみ止め ➡ P.2150 対応不可	脱落防止加工 ➡ P.2151 対応不可
----------------------------	---	------------------------	------------------------	-------------------------