


SHVAS 六角支柱(ガス抜き穴つき)



WEB 選定ナビ WEB CAD Download 真空 クリーン SUS ステンレス

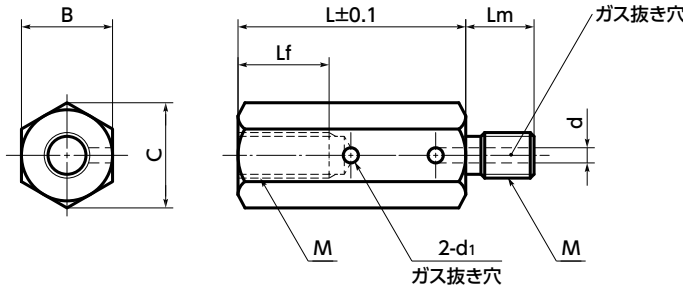

● 材質・仕上げ



	SHVAS
本体	SUS304

- 片側おねじ・片側めねじの六角支柱。
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- 2本以上の六角支柱を連結して使用することもできます。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。→ P.2145
- 用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

単位: mm


品番	M	L												B	C (約)	Lm	Lf	d	d1	質量 (g)			
SHVAS-M3	M3	15	20	25	30	35	40								6	6.9	4.5	6	1.2	1.5	3.6 - 9.6		
SHVAS-M4	M4		20	25	30	35	40	45	50	60	70	80			7	8.1	6	8	1.5	1.5	6.5 - 26		
SHVAS-M5	M5		20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	8	9.2	7.5	10	1.5	1.5	8.3 - 43		
SHVAS-M6	M6			25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	120	150	10	11.5	9	12	2	1.5	16 - 100
SHVAS-M8	M8					35	40	45	50	60	70	80	90	100	120	150	13	15	12	16	2	1.5	39 - 170

品番	価格/袋*1 (円)															1袋入り数
	L															
	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	120	150	
SHVAS-M3	610	610	620	620	630	630										1
SHVAS-M4		670	670	670	680	680	680	690	730	730	740					1
SHVAS-M5		700	700	710	710	720	720	730	810	820	830	840	850			1
SHVAS-M6			820	840	860	880	900	920	960	1,000	1,040	1,080	1,130	1,210	1,330	1
SHVAS-M8					1,000	1,040	1,070	1,100	1,170	1,230	1,290	1,360	1,420	1,560	1,750	1

*1: 1袋あたりの価格です。

● 使用例

ねじ穴の底に溜まったガスの除去が必要な真空装置・真空容器に有効です。

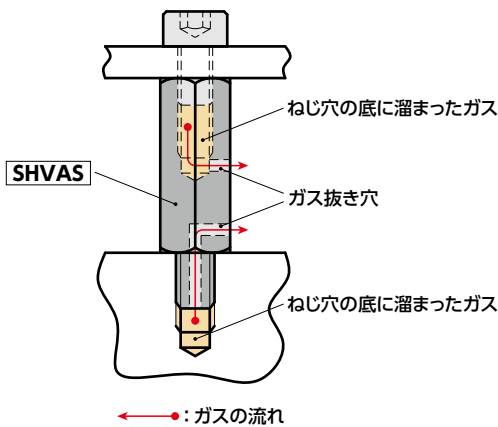

- 品番指定

直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

SHVAS-M4-40



1 バラ売り → P.2147 本商品は1本/袋です	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145 クリーン洗浄・クリーン梱包済み	ねじカット → P.2149 対応不可	ゆるみ止め → P.2150 対応不可	脱落防止加工 → P.2151 対応不可
-------------------------------	---	------------------------	------------------------	-------------------------

特殊ねじ (e-nedzi.com)
真空装置用ねじ
低頭・小頭ねじ
機能性ステンレスねじ
チタンねじ
特殊材質ねじ
耐薬品ねじ
特殊表面処理ねじ
微細ねじ
脱落防止ねじ・全ねじ
DZUSロックアダプタ
固定・位置決めねじ
インデネジ
いたずら防止ねじ
ヘキサボロねじ
プラグ
オイルレベルウインドウ
樹脂ねじ
底面・ゆるみ止め