


特殊ねじ (e-nedzi.com) 真空装置用ねじ 低頭・小頭ステンレスねじ 機能性ステンレスねじ チタンねじ 特殊材質ねじ 高薬品ねじ 特殊表面処理ねじ 微細ねじ 脱着防止ねじ・全ねじ DZUS(ダイヤク) フォトリソグラフィ 固定・位置決めねじ イソチねじ いたすら防止ねじ ハンカロボユラねじ フラック オイルレシブルウイングフラック 樹脂ねじ 底金・ゆるみ止め

SSH 六角穴付き極低頭ボルト

WEB 選定ナビ WEB CAD Download スペース

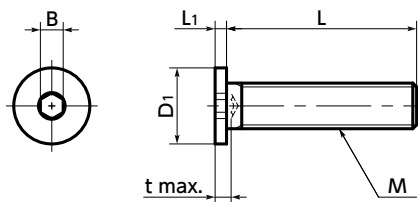

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	SSH	SSH-EL
本体	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)	SCM435 無電解ニッケルメッキ
強度区分	ねじ部: 10.9 頭部*1: 5.8 (M2 - M8) 4.8 (M10)	ねじ部: 10.9 頭部*1: 5.8 (M2 - M8) 4.8 (M10)

*1: 最大締めつけトルクを超えないようにしてください。熱処理により強度を高めていますが、ねじ部と比べて頭部の強度が小さくなっています。

- 頭部高さはすべて1.5mm以下。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- ガス抜き穴付きの六角穴付き極低頭ボルト **SVSHS** があります。→ P.1816
- 長ねじタイプの六角穴付き極低頭ボルト **SSHS-FT** があります。→ P.1847

● 用途

機器・装置の省スペース化

SSH スティール製・四三酸化鉄皮膜

単位: mm

品番	M	L								D1	L1	B	t	最大締めつけトルク(N・m)	質量(g)				
SSH-M2	M2	4	5	6	8	10	12			4	1.1	1.3	1.2	0.3	0.11 - 0.29				
SSH-M2.5	M2.5	4	5	6	8	10	12			5	1.3	1.3	1.5	0.4	0.23 - 0.47				
SSH-M3	M3	4	5	6	8	10	12			6	1.3	1.5	2	0.7	0.36 - 0.69				
SSH-M4	M4			6	8	10	12	16	20	8	1.5	2	2.5	1.7	0.89 - 1.9				
SSH-M5	M5				6	8	10	12	16	20	25	9	1.5	3	3	6.2	0.73 - 3.1		
SSH-M6	M6					6	8	10	12	16	20	25	30	10	1.5	3	4	6.3	1.2 - 5.5
SSH-M8	M8						8	10	12	16	20	25	30	13	1.5	4	5	14	3 - 10
SSH-M10	M10							10	12	16	20	25	30	16	1.5	5	6	27	4.6 - 15

品番	価格/袋*1(円)										1袋入り数
	L										
	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30	
SSH-M2	800	590	590	590	590	590					10
SSH-M2.5	800	590	590	590	590	590					10
SSH-M3	680	450	360	370	380	410					10
SSH-M4			330	350	350	360	380	450			10
SSH-M5			420	370	370	370	370	380	500		10
SSH-M6			590	390	400	400	410	430	470	490	10
SSH-M8				930	630	680	680	690	710	770	10
SSH-M10					1,120	780	870	890	900	1,010	10

*1: 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。→ P.2147

1 バラ売り → P.2147	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145	ねじカット → P.2149	ゆるみ止め → P.2150	脱着防止加工 → P.2151
対応可・別料金	お問い合わせください	対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可