


SSTS ヘキサロビュラ穴付き極低頭ボルト



WEB 選定ナビ WEB CAD Download スペース SUS ステンレス

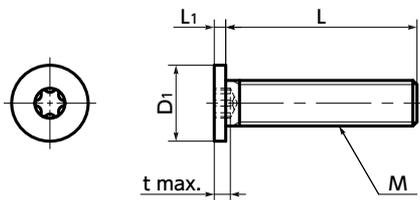

● 品番指定 直送 14時当日出荷 WEB NBKネットショップ

SSTS-M5-12



袋単位でご注文ください。
1本からご注文できます。→ P.2147

- 頭部高さはすべて 1.5mm以下。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- ヘキサロビュラ穴*1は高い締めつけトルクに耐える形状です。
→ P.2015

*1: ヘキサロビュラ穴の形状はJIS B 1015 : 2008 (ISO 10664 : 2005)「おねじ部品用ヘキサロビュラ穴」に規定されています。

- 取りつけ・取りはずしには専用レンチ **SKX** をご使用ください。
→ P.2018



● 用途

機器・装置の省スペース化

● 材質・仕上げ



| | SSTS |
|------|-------------------|
| 本体 | SUSXM7 (SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-50 |

単位: mm

| 品番 | M | L | | | | | | | D1 | L1 | 適用 レンチ | ヘキサロビュラ 穴の番号 No. | t | 最大締めつけ トルク (N・m) | 質量 (g) | |
|-----------|------|---|---|---|---|----|----|----|----|-----|-----------|---------------------|-----|---------------------|-------------|-----------|
| SSTS-M2 | M2 | 4 | 5 | 6 | 8 | | | | 4 | 1.2 | SKX-5 | 5 | 0.9 | 0.18 | 0.11 - 0.19 | |
| SSTS-M2.5 | M2.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | | | | 5 | 1.3 | SKX-6 | 6 | 1 | 0.36 | 0.23 - 0.35 | |
| SSTS-M3 | M3 | | 5 | 6 | 8 | 10 | | | 6 | 1.3 | SKX-8 | 8 | 1.1 | 0.65 | 0.4 - 0.61 | |
| SSTS-M4 | M4 | | | 6 | 8 | 10 | 12 | | 8 | 1.5 | SKX-10 | 10 | 1.5 | 1.5 | 0.89 - 1.3 | |
| SSTS-M5 | M5 | | | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 9 | 1.5 | SKX-15 | 15 | 1.8 | 3.1 | 0.73 - 2 | |
| SSTS-M6 | M6 | | | | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 10 | 1.5 | SKX-20 | 20 | 2.1 | 5.3 | 1.6 - 3.8 |
| SSTS-M8 | M8 | | | | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 13 | 1.5 | SKX-25 | 25 | 2.4 | 12 | 3 - 6.7 |

| 品番 | 価格/袋*1 (円) | | | | | | | | 1袋 入り数 |
|-----------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| | L | | | | | | | | |
| | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
| SSTS-M2 | 1,280 | 1,170 | 1,130 | 1,210 | | | | | 10 |
| SSTS-M2.5 | 1,060 | 970 | 950 | 1,010 | | | | | 10 |
| SSTS-M3 | | 810 | 790 | 850 | 860 | | | | 10 |
| SSTS-M4 | | | 790 | 850 | 860 | 900 | | | 10 |
| SSTS-M5 | | | 1,240 | 990 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | | 10 |
| SSTS-M6 | | | | 1,060 | 1,060 | 1,100 | 1,130 | 1,230 | 10 |
| SSTS-M8 | | | | 2,810 | 2,700 | 1,900 | 1,950 | 1,970 | 10 |

*1: 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。→ P.2147

1 パラ売り → P.2147 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145 ねじカット → P.2149 ゆるみ止め → P.2150 脱落防止加工 → P.2151
 対応可・別料金 対応可・別料金 対応可・別料金 対応可・別料金 対応可・別料金

特殊ねじ (e-nedzi.com)
真空装置用ねじ
低頭・小頭ねじ
機能性ステンレスねじ
チタンねじ
特殊材質ねじ
耐薬品ねじ
特殊表面処理ねじ
微細ねじ
脱落防止ねじ・全ねじ
DZUSロックアタスアタカ
固定・位置決めねじ
インデネジ
いたずら防止ねじ
ヘキサロビュラねじ
プラグ
オイルレベルウインドウ
樹脂ねじ
底金・ゆるみ止め