


SNS/SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)



WEB 選定ナビ WEB CAD Download 微細 SUS ステンレス

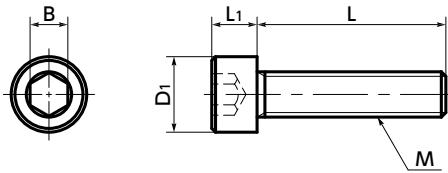

- 品番指定
- 直送
- 14時当日出荷
- NBKネットショップ

SNSS-M2-3

1 2

袋単位でご注文ください。
1本からご注文できます。→ P.2147

- M1-M2.5. 精密機器用の微細ねじ。

● 用途

機器・装置のコンパクト化
小型精密機器


● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	SNS	SNSS
本体	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUSXM7(SUS304相当)

● 使用例

ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。

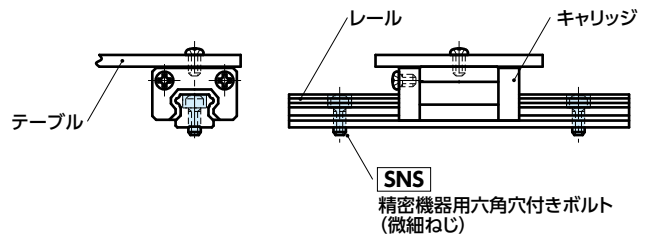

単位: mm

SNS スチール製・四三酸化鉄皮膜		SNSS ステンレス製		共通寸法												
品番	最大締めつけトルク(N・m)	品番	最大締めつけトルク(N・m)	M	L								D1	L1	B	質量(g)
		SNSS-M1	0.02	M1	2	3	4	5					2	1	0.9	0.025 - 0.039
		SNSS-M1.4	0.07	M1.4	2	3	4	5					2.6	1.4	1.3	0.062 - 0.085
SNS-M1.6	0.25	SNSS-M1.6	0.1	M1.6	3	4	5	6					3	1.6	1.5	0.09 - 0.12
SNS-M2	0.53	SNSS-M2	0.22	M2	3	4	5	6					3.8	2	1.5	0.16 - 0.22
SNS-M2.5	1.12	SNSS-M2.5	0.46	M2.5		4	5	6	8				4.5	2.5	2	0.35 - 0.47

SNS スチール製・四三酸化鉄皮膜

品番	価格/袋*1(円)					1袋入り数
	L					
	3	4	5	6	8	
SNS-M1.6	740	740	740	740		10
SNS-M2	320	320	320	320		10
SNS-M2.5		290	290	290	290	10

*1: 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。→ P.2147

SNSS ステンレス製

品番	価格/袋*1(円)						1袋入り数
	L						
	2	3	4	5	6	8	
SNSS-M1	470	470	470	470			10
SNSS-M1.4	470	470	470	470			10
SNSS-M1.6		470	470	470	470		10
SNSS-M2		380	380	380	380		10
SNSS-M2.5			320	320	320	320	10

*1: 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。→ P.2147

1 パラ売り → P.2147	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145	ねじカット → P.2149	ゆるみ止め → P.2150	脱落防止加工 → P.2151
対応可・別料金	ステンレス製のみ対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可

特殊ねじ (e-nedzi.com)
 真空装置用ねじ
 低頭・小頭ねじ
 機能性ステンレスねじ
 チタンねじ
 特殊材質ねじ
 耐薬品ねじ
 特殊表面処理ねじ
 微細ねじ
 脱落防止ねじ・全ねじ
 DZUSロックワッシャー(スチール)
 固定・位置決めねじ(アクリル)
 インデチねじ
 いたずら防止ねじ
 ヘキサゴナルねじ
 プラグ
 オイルレベルウインドウ
 樹脂ねじ
 底金・ゆるみ止め