


SNZT チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) **NEW**



- WEB 選定ナビ
- WEB CAD Download
- クリーン
- 耐薬品
- 非磁性
- 軽量
- 微細

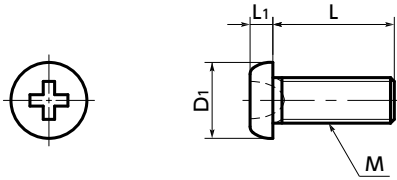

● 物性

	TW270 (チタン1種)
比重	4.51
融点(°C)	1668
縦弾性係数(GPa)	106
熱伝導率(W/(m・K))	17.16
線膨張係数(K ⁻¹)	8.4×10 ⁻⁶
電気抵抗率(μΩ・m)	0.55
透磁率(μ)	1.0001 (非磁性)

●表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 機械的性質

	TW270 (チタン1種)
引張強さ(N/mm ²)	270 - 410
0.2%耐力(N/mm ²)	165以上
伸び(%)	27以上

●表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

- M1.6-M2.5. 純チタン製の精密機器用の微細ねじ。
- 比重はステンレス鋼の約60%。
- 非磁性。
- すぐれた耐薬品性・耐海水性。
- チタンの特性について → P.1882
- 製造に伴う汚れを除去し、光沢のある仕上がりになっています。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。

SNZT

未処理



● 用途

FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/磁気センサの取り付け

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	SNZT
本体	TW270 (チタン1種)

単位: mm

品番	M	L				D1	L1	最大締めつけトルク (N・m)	質量 (g)
SNZT-M1.6	M1.6	3	4	5	6	2.3	0.5	0.07	0.023 - 0.037
SNZT-M2	M2	3	4	5	6	3	0.6	0.14	0.041 - 0.065
SNZT-M2.5	M2.5		4	5	6	8	3.8	0.29	0.096 - 0.16

品番	価格/袋*1 (円)					1袋入り数
	L					
	3	4	5	6	8	
SNZT-M1.6	1,880	1,880	1,880	1,880		10
SNZT-M2	1,290	1,290	1,290	1,300		10
SNZT-M2.5		1,540	1,550	1,560	1,560	10

*1: 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。→ P.2147

● 品番指定

- 直送
- 14時当日出荷
- WEB NBK ネットショップ

SNZT-M2 - 4



袋単位でご注文ください。
1本からご注文できます。→ P.2147

1 パラ売り → P.2147	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145	ねじカット → P.2149	ゆるみ止め → P.2150	脱落防止加工 → P.2151
対応可・別料金	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応不可	対応可・別料金	対応不可

特殊ねじ (e-nedzi.com)
真空装置用ねじ
低頭・小頭ねじ
機能性ステンレスねじ
チタンねじ
特殊材質ねじ
耐薬品ねじ
特殊表面処理ねじ
微細ねじ
脱落防止ねじ・全ねじ
DZUSロックワッシャー(アタスアタカ)
固定・位置決めねじ
インデネジ
いたずら防止ねじ
ヘキサロピコラねじ
プラグ
オイルレベルウインドウ
樹脂ねじ
底金・ゆるみ止め